

冷凍庫175L

商品特長

EA763AP-240

大容量の175Lです。耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。7段のクリアケースで食品をきれいに整理できます。

商品仕様

前開き式ノンフロン冷凍庫 175L IUSD-18A-W ホワイト

冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍...

JAN				主要素材					
4967576431286				鋼板、PS、ABS、銅等					
商品サイズ（mm・kg）				パッケージサイズ（mm）			ケース	ケース	
幅	奥行	高さ	重量	幅	奥行	高さ	容量	入数	
550	582	1,430	44.0	570	600	1,455	497.6 L	1 台	

基本仕様

電源	AC100（50／60Hz共有）	定格内容積	【冷凍室】175L
定格消費電力	50Hz:81W／60Hz:87W	年間消費電力量（JIS C 9801 2015）	282kWh／年
2021年省エネ基準達成率	101%	コードの長さ	約1.8m
ドア開閉方向	右開き	トップテーブル耐荷重	30kg
トップテーブル耐熱温度	100℃	冷凍室の性能	【冷凍負荷温度（食品温度）】-18℃以下、 【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
保証期間	お買い上げ日より1年間		

IRIS OHYAMA

省エネ基準達成率

101%

大容量175L



ノンフロン
前開き式冷凍庫 IUSD-18A-W

前開き式ノンフロン冷凍庫 175L ホワ
イト IUSD-18A-W

毎日の食生活を
もっと豊かに。

大容量7段タイプだから、
まとめ買いもOK！

作り置きも下ごしらえも
たっぷり、キレイに収納。

毎日のお料理がぐっとラクに。

定格内容積

175L



たっぷり入れても、すぐに見つかる

前開き式&クリアトレイタイプ。
収納物が一目で確認できます。



Good!
奥の食品も
ラクに取り出せる!



食品をすっきり整理整頓

サイズの異なるトレーを活用して
様々な食品を収納できます。



トレー大×2
(内寸高さ: 15cm)

食パンや保存容器など
よく使う食品に。



トレー小×4
(内寸高さ: 13.5cm)

市販の冷凍食品や
小分けの食品に。



底部トレー×1
(内寸高さ: 18.5cm)

箱アイスや山型食パンなど
高さのある食品に。

冷気が逃げにくい

必要なトレイだけを開けるから、
冷気が逃げにくく、冷凍やけしにくい！

Good!

作り置きのおかずなどの
長期保存にも！



いつでもキレイに使える



Good!

トレイは
水洗いOK!

スリムボディで 場所を選ばず使える



耐熱トップテーブル

電子レンジなどを置いて、
キッチンスペースを有効活用できます。



温度調節3段階

食品の量や周囲の温度に応じて、
冷却運転の強さを調節できます。



静音設計 26dB

キッチンやダイニングに置いても
音が気になりません。

【騒音値の目安】

20dB: 木の葉の触れ合う音

30dB: ささやき声、深夜の住宅街

※JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)



転倒防止

市販の転倒防止ベルトを取り付けて壁に固定できます。



毎日を、もっと豊かに。
Make every day richer.





種類	ノンフロン冷凍庫
定格内容積 (※1)	175L
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	81/87W
年間消費電力量 (※2)	282kWh/年
運転音	26dB
製品質量	44kg
コード長さ	1.9m

※1.定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801:2015) にもとづき、庫内の温度制御に必要なでない部品 (トレイなど) をはずした状態で算出しています。


※2.年間消費電力量は、日本工業規格 (JIS C 9801:2015) もとづき表示しています。実際の消費電力は、使用条件によって変動します。

■冷凍室の性能 (JIS C 9607の規定による)

冷凍室の記号	※*** フォースター
冷凍室負荷温度	-18℃
冷凍食品の保存期間の目安	3か月

設置時のご注意

- 本製品は**右開き**です。
- 水平で丈夫な床の上で
ご使用ください。
- 周囲から右図の距離を
取ってください。
- 右側はドアが開くように
スペースを取ってください。

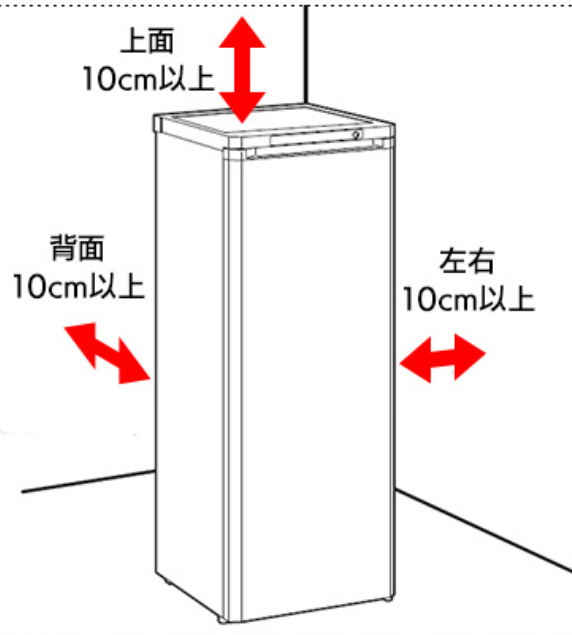

商品情報

**沖縄及び離島につきましては、配送が出来かねる場合がございますので、
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。**

前開きで、庫内の整理がしやすい引き出し式冷凍庫です。
大容量だからまとめ買いもOK！
作り置きも下ごしらえもたっぷり収納。

前開き＆クリアトレイタイプなので収納物が一目で確認できます。
高さの異なるトレイを活用して、サイズ別に食品を収納できます。
必要なトレイだけを開けるから、冷気が逃げにくく、冷凍やけしにくい！
温度調節も3段階。

運転音26dBの静音設計で、キッチンやダイニングに置いても音が気になりません。
※【騒音値の目安】20dB：木の葉の触れ合う音、30dB：ささやき声、深夜の住宅街
※JIS C 9607の騒音試験による（周囲温度20℃、安定運転時）

幅55cmのスリムボディで、見た目すっきり。
耐熱トップテーブルなので、電子レンジなどを置いてスペースを有効活用できます。
※耐熱温度100℃、耐荷重30kg

市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。

※設置時のご注意

- 本製品は右開きです。
- 右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。

商品仕様

- 種類

ノンフロン冷凍庫

- 冷媒

R600a

- ドア数

1

- トレー

7(大2、小4、底部1)

- 定格内容積※1

175L

- 商品サイズ (cm)

幅約55.0×奥行約58.2×高さ約143.0

- 質量

約44kg

- 定格電圧

AC100V (50Hz/60Hz)

- 定格電流

1.5A

- 定格入力 (50Hz/60Hz)

81/87W

- 年間消費電力量※2

282kWh/年

- 冷凍室の性能(JISC9607規定による)

記号：フォースター

冷凍室負荷温度：-18℃

冷凍食品の保存期間の目安：約3か月

※食品の種類・冷凍方法・店頭での保存状態・周囲温度などによって変わります。

- ドア開閉方向

右

- コード長

1.9m

※1 定格内容積は、日本工業規格(JISC9801:2015)にもとづき、庫内の温度制御に必要なでない部品（トレーなど）をはずした状態で算出しています。

※2 年間消費電力量は、日本工業規格（JISC0950:2008）にもとづき表示しています。実際の消費電力量は、使用条件によって変動します。