

EA763AP-98


パーソナル冷蔵庫

- 消費電力量をさらに低減、CO2削減にも貢献。
- シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
- オーブンレンジが置ける耐熱トップテーブル。¹

1 耐熱温度は100℃、搭載できるレンジの脚間寸法は幅373mm、奥行311mm以内。
(耐熱テーブルの耐荷重は30kgまでです)



据付必要寸法図(単位:mm)

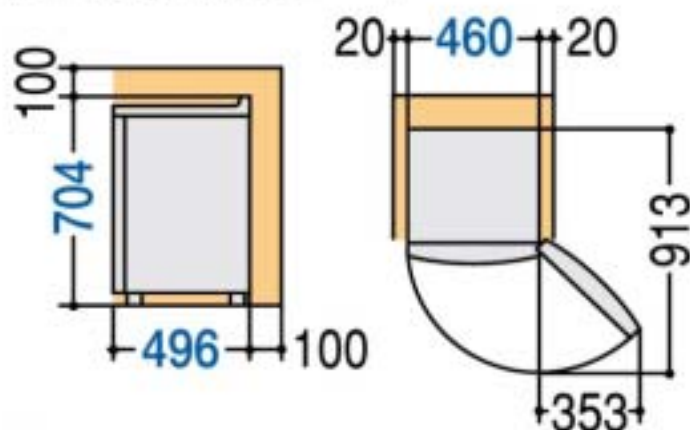

黄色の部分は最小必要設置スペースで、
年間消費電力量の測定条件とは異なります。

仕様

- 直冷式冷蔵庫
- 冷蔵室...75L
- 外形寸法(幅×奥行×高さ)...460×496×704mm
- 据付必要奥行寸法...596mm
- 質量...18kg
- 電源...100V・50/60Hz
- 年間消費電力量...50Hz 210kWh/年
60Hz 210kWh/年
- 定格消費電力...電動機 50Hz 50W
60Hz 50W
- その他の特長...ノンフロン
運転音:23dB(A)
製氷皿:3列15個

各部の名前と使いかた

