

EA763AQ-25

コーヒーメーカー NC-R400



-R (レッド)



-C (カフェオレ)




淹れ方を変えて好みの味に。
ドリップコーヒーのバリエーション広がる。




ミルクに合うコクのあるコーヒーが楽しめる「Wドリップ」

「蒸らして一気にドリップ」に加え、バスケットでもお湯をためて蒸らし時間を長くした「Wドリップ」を新採用。コーヒーのコクが増すことで、ドリップコーヒーでもリッチな味わいのミルクアレンジが楽しめます。

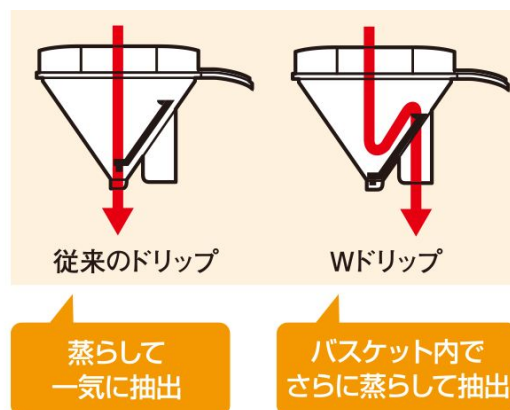

中細挽き・粗挽きの挽き分けができる「挽き分けミルサイン」

ミルサインの点滅回数で中細挽き・粗挽きの挽き分けが可能。

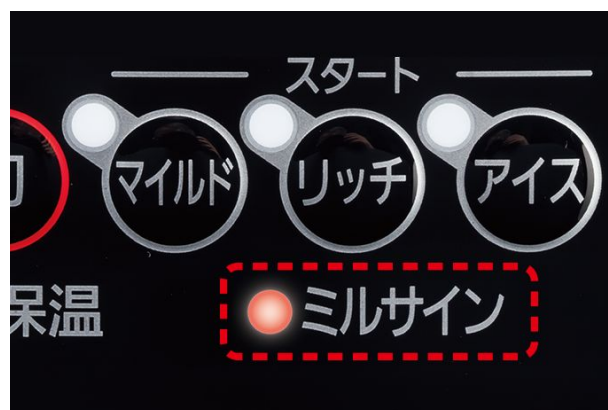

	味	ミルサイン点滅回数
中細挽き	濃い	7~8回
粗挽き	すっきり	5回

手淹れ風の味わいを再現「蒸らして一気にドリップ」

ドームにためた熱湯で一気に抽出。シャワー状に注がれることで、粉全体に熱湯がまわり、再びお湯をためるインターバルで粉を蒸らします。



	沸騰浄水コーヒーメーカー NC-A57 	コーヒーメーカー NC-R500 	コーヒーメーカー NC-R400 
容量	5カップ(約670mL)	5カップ(約680mL)	5カップ(約680mL)
挽き分け	粗挽き / 中細挽き	粗挽き / 中細挽き ※ミルサインで挽き分け	粗挽き / 中細挽き ※ミルサインで挽き分け
淹れ分け	マイルド / リッチ	マイルド / リッチ アイス	マイルド / リッチ アイス
保温	マイコン保温	マイコン保温	マイコン保温
特長	全自動タイプ	ステンレスフィルター	—

EA763AQ-25

コーヒーメーカー NC-R400

淹れ方を変えて好みの味に。ドリップ
プコーヒーのバリエーション広がる。

ミルクに合うコクのあるコーヒーが楽しめる「Wドリップ」

中細挽き・粗挽きの挽き分けができる「挽き分けミルサイン」

「マイルド」「リッチ」「アイス」3つのコース選択



品番	NC-R400
消費電力	680W
寸法(幅×奥行×高さ)	24.5×17.0×30.0cm
質量	2.3kg
カップ数(容量)	5カップ(680ml)
ミル搭載	○
マイコン搭載	○
メーカー希望小売価格	オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)
色柄名称	-R レッド

付属品

計量スプーン、ペーパーフィルター

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

コーヒーメーカー NC-R400



詳細(スペック)

消費電力		680W
寸法(幅×奥行×高さ)		24.5×17.0×30.0cm
質量		2.3kg
カップ数(容量)		5カップ(680ml)
ミル搭載		○
マイコン搭載		○
おいしさ	活性炭フィルター	○
	蒸らして一気ドリップ	○
	コース選択	○
	Wドリップ	○
	淹れ分け	○
	煮詰まり軽減保温	○
使いやすさ	保温自動OFF	○
	着脱式水容器	○
	アイスコーヒーモード	○

付属品

計量スプーン、ペーパーフィルター