

マイコン沸とうVE電気まほうびん 優湯生(ゆうとうせい)／CV-GT22、CV-GT30



ホワイト (-WA)

EA763AR-23K

電気で沸かして
「まほうびん保温」

プラグをはずして、どこに持っていても、かるく注げる「コードレス電動給湯」

905W
「スピード沸とう」


大きな文字と分かりやすい操作パネル

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える
「沸とうセーブ」(選択式)

商品特長

電気で沸かして「まほうびん保温」

電気とまほうびんを組み合わせでかきこく保温することで、消費電力量を抑えます。

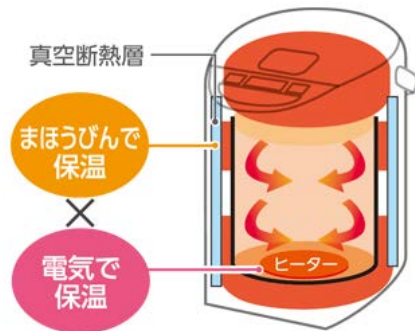

プラグをはずして、どこに持っていても、かるく注げる「コードレス電動給湯」

プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。しかも、液晶に湯温が表示されます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)

電池の消耗を防ぐため、プラグをはずしてから約5時間後に液晶表示が消え、お湯が注げなくなります。

プラグをはずしたとき、液晶画面にコードレス電動給湯用の乾電池残量が表示され、乾電池交換時期の目安をお知らせします。



905W「スピード沸とう」

お湯が速く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。

大きな文字と分かりやすい操作パネル

文字を大きくし、視認性が高いボタン配置と配色にすることで、より使いやすさが向上しました。



湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気発生を抑えられます。
(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)

(90°C・80°C・70°C保温設定時に選択可能)




2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」(選択式)

2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。

約70°Cまで湯温が下がると70°C保温を開始します。

(98°C・90°C・80°C保温設定時に選択可能)

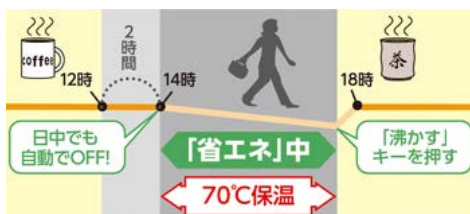

ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」

少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。



大型オレンジくっきり液晶



使わない時はタイマーで節約**「5段階節約タイマー」**(6・7・8・9・10時間)

用途に合わせて使い分けられる**「5段階保温設定」**(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)

お湯の残量がとっても見やすい**「ワイドウインドウ」**&**「ピタッと赤玉水量計」**



必要量を満沸かしするのに便利 **「内容器水量目盛」**

使う分だけ沸かしやすいよう、内側にも水量目盛を設けました。



その他搭載機能一覧

カルキとばし沸とう	お知らせメロディー	クエン酸洗浄コース(3秒押し)	センター給湯ボタン
マイコン空だき防止 (ヒーター自動オフ)	傾斜湯もれ防止構造	転倒湯もれ防止構造	自動給湯ロック
広口容器	フッ素加工内容器	シボ加工フックツマミ	

商品仕様

品番	CV-GT22	CV-GT30
		EA763AR-23K
容量(L)	2.2	3.0
消費電力湯沸かし時(W)	905	
年間消費電力量 ^{※1} (kWh/年)	236	273
1日あたりの消費電力量 ^{※1} (kWh/日)	0.65	0.75
年間電気代 ^{※1}	約6,400円	約7,400円
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm)	22×29.5×26	22×29.5×30
質量(約kg)	2.8	3.0

運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※1 (一社)日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。