

マイコン沸とうVE電気まほうびん 優湯生(ゆうとうせい)／CV-GB22、CV-GB30、
CV-GB40
EA763AR-26J



ブラウン (-TA)

電気で沸かして
「まほうびん保温」

905W
「スピード沸とう」

大きな文字と分かりやすい操作パネル


大型オレンジくっきり液晶

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える
「沸とうセーブ」(選択式)

商品特長

電気で沸かして「まほうびん保温」

電気とまほうびんを組み合わせることで、消費電力量を抑えます。

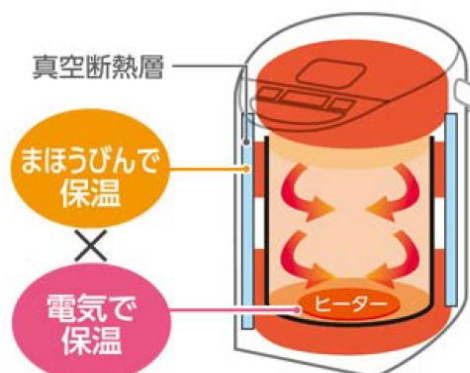

905W「スピード沸とう」

お湯が速く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。

大きな文字と分かりやすい操作パネル

文字を大きくし、視認性が高いボタン配置と配色にすることで、より使いやすさが向上しました。



大型オレンジくっきり液晶



湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気発生を抑えられます。
(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)

(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)




2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」(選択式)

2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。

約70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。

(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能)

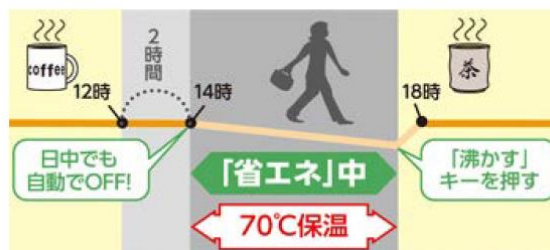

ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」

少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。



使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)

用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)

お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」



必要量を湯沸かすのに便利「内容器水量目盛」

使う分だけ沸かしやすいよう、内側にも水量目盛を設けました。



その他搭載機能一覧

※アイコンをクリックすると詳しい説明をご覧頂けます。

カルキとばし沸とう

お知らせメロディー

クエン酸洗浄コース(3秒押し)

センター給湯ボタン

マイコン空だき防止
(ヒーター自動オフ)

傾斜湯もれ防止構造

転倒湯もれ防止構造

自動給湯ロック

広口容器

フッ素加工内容器

商品仕様

品番	CV-GB22	CV-GB30	CV-GB40
希望小売価格	オープン価格		
容量(L)	2.2	3.0	4.0
消費電力湯沸かし時(W)	905		
年間消費電力量 ^{※1} (kWh/年)	236	273	317
1日あたりの消費電力量 ^{※1} (kWh/日)	0.65	0.75	0.87
年間電気代 ^{※1}	約6,400円	約7,400円	約8,600円
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm)	22×29.5×26	22×29.5×30	22×29.5×35
質量(約kg)	2.7	3.0	3.2

※1 (一社)日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112Iに基づく、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。