

マイコン沸とうVE電気まほうびん 優湯生(ゆうとうせい)／CV-TZ22、CV-TZ30
EA763AR-34F EA763AR-35F



ホワイト (-WA)

電気で沸かして
「まほうびん保温」

905W
「スピード沸とう」

大きな文字と分かりやすい操作パネル


湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える
「沸とうセーブ」(選択式)

2時間操作しないと保温ヒーターオフ
「省エネモード」(選択式)

商品 特長

電気で沸かして「まほうびん保温」

電気とまほうびんを組み合わせでかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。

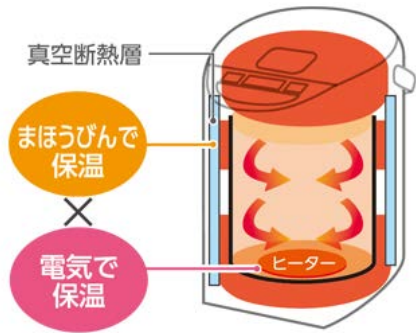

905W「スピード沸とう」

お湯が速く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。

大きな文字と分かりやすい操作パネル

文字を大きくし、視認性が高いボタン配置と配色にすることで、より使いやすさが向上しました。



湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)



2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」(選択式)

2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。
(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能)



ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」

少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。



使わない時間はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)

用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)

お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」



必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」



その他搭載機能一覧

マイコン空だき防止
(ヒーター自動オフ)

傾斜湯もれ防止構造

転倒湯もれ防止構造

自動給湯ロック

クエン酸洗浄コース(3秒押し)

フッ素加工内容器

カルキとばし沸とう

センター給湯ボタン

広口容器

商品仕様

品番	EA763AR-34F		EA763AR-35F	
	CV-TZ22		CV-TZ30	
希望小売価格	オープン価格			
容量(L)	2.2		3.0	
消費電力湯沸かし時(W)	905			
年間消費電力量※1(kWh/年)	283		329	
1日あたりの消費電力量※1(kWh/日)	0.78		0.90	
年間電気代※1	約7,600円		約8,900円	
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm)	21×28.5×26		21×28.5×30	
質量(約kg)	2.5		2.7	

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※1 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件：HD-112に基づく、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。