



-W (ホワイト)



2.2L

3.0L




「U-Vacua」と「お好み温調※1」で電気代を抑えてしっかり省エネ保温

電気代を抑えてしっかり省エネ保温「U-Vacua」&「お好み温調※1」


U-Vacua (ユーバキュア)

高性能の真空断熱材「U-Vacua」を内容器の側面に採用。保温中の電気代を抑えます。

内容器周りの放熱をシャットアウト

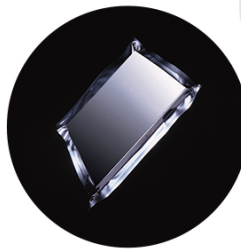

(イメージ図)

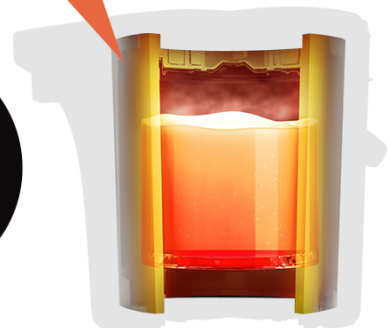

お好み温調※1

設定した温度でお湯を沸かす「お好み温調※1」。かきこく省エネ・時短を実現します。

* NC-HU4シリーズは約3~4.5時間の時短効果があります。

※1 お好みの設定温度まで沸かして保温。浄水器の水やミネラルウォーターなど、カルキ飛ばしの必要がない水の場合に設定してください。沸騰させていないため、ミルク作り用としては使わないでください。

用途に合わせて給湯量が調節できる「カフェ給湯」&「2段階給湯」

カフェ給湯

ドリップコーヒーにおすすめな「カフェ給湯」も加わり、使いやすさがアップしました。



電源なしで約8～10時間給湯「コードレス電動給湯」

コードレス電動給湯

自動充電式で、使う場所をえらばず便利です。



お茶のおいしさが引き立つ弱アルカリ沸騰

「弱アルカリ沸騰」のボタンを押すと沸騰時間が約10分長くなり、カルキを約90%カット^{※3}。

さらにお湯pHがアルカリ化し、お茶の旨み成分(アミノ酸類)、カテキン等の抽出をアップ。おいしくヘルシーなお茶が入られます。

* アルカリ性 pH値8.6pH(当社測定値)。

※3 弱アルカリ沸騰湯沸かし時、カルキ1 ppmの原水で試験。



EA763AR-63

	マイコン沸騰ジャーポット NC-SU4シリーズ	マイコン沸騰ジャーポット NC-HU4シリーズ	マイコン沸騰ジャーポット NC-BJ4シリーズ
			
省エネ	U-Vacua お好み温調 ^{※1} 学習省エネ ^{※3}	U-Vacua お好み温調 ^{※1}	U-Vacua お好み温調 ^{※1}
給湯	4段階給湯 カフェ給湯	2段階給湯 カフェ給湯	2段階給湯 カフェ給湯
コードレス電動給湯	○	○	—

EA763AR-63

マイコン沸騰ジャーポット NC-HU304
「お好み温調」で省エネ・時短を実現
したコードレスタイプ。

「U-Vacua」「お好み温調」
で電気代を抑えてしっかり省エネ保温

用途に合わせて給湯量が調節できる
「カフェ給湯」&「2段階給湯」

電源なしで約8-10時間の給湯が可能
「コードレス電動給湯」



品番	NC-HU304
大きさ(幅×奥行×高さ)	(約)24.5×32.6×28.9cm
質量	約3.0kg
容量	約3.0L
メーカー希望小売価格	オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)
色柄名称	-W ホワイト

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

EA763AR-63

マイコン沸騰ジャーポット NC-HU304



詳細(スペック)

大きさ(幅×奥行×高さ)		(約)24.5×32.6×28.9cm
質量		約3.0kg
消費電力	湯沸し時	910W
容量		約3.0L
おいしさ	弱アルカリ沸騰	○
	ダイヤモンドフッ素&備長炭内釜	○
省エネ	真空断熱材(U-Vacua)採用	○(内容器側面)
	保温温度選択	98°C・90°C・80°C・70°C
	俊約コース	○(お好み温調)
	俊約タイマー	○(4・6・8・10時間)
使いやすさ	コードレス給湯	○(自動充電式)
	スピード沸騰	○
	段階給湯	○(2段階)
	カフェ給湯	○
	液晶表示	○
	お知らせブザー	○
	静音沸騰	約25dB
	クエン酸洗浄	○
	ふたロック	○
	カラだき防止	○
	赤玉水位表示	○