

# EA763AS-23

## 浄水器

どんなキッチンでも使いやすい、首ふり浄水口と360度回転ロングノズルを搭載



### ◆ロングノズル(360度回転)

浄水器本体から伸びる浄水ノズルは、ロングサイズなので狭いシンクでも使いやすく、さらに右でも左でも360度首をふるので、どんなキッチンにも適応します。また、浄水を使用しない時は、ノズルは本体に収納することができます。



### ◆切換式首ふり浄水口

浄水をストレートにもシャワーにもできる切換式の浄水口を採用。  
水仕事の時はシャワー、調理や飲料の時はストレートと使い分けられるうえ、浄水口は水の出る方向を変えられる首ふり式です。



## ◆浄水性能



### ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心な水に！！

「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。  
残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等  
ミクロの汚れをしっかりキャッチします。

さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。

### 約1年間使用的長寿命カートリッジ！！

カートリッジは余裕の長寿命。浄水を1日たっぷり20L使用のご家庭でも約1年間使え、経済的にも  
すぐれています。

#### 2項目も除去対象物質

・遊離残留塩素…衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。


カルキ臭の元となり水の味を損ないます。

・濁り…ニゴリ成分、鉄サビ等のミクロの汚れを表します。


- カートリッジ1個付(EA763AS-23B)
- ろ材…活性炭、中空糸膜、イオン交換体
- ろ過流量…4ℓ/分
- カートリッジ(EA763AS-23B) 交換時期…1日10L使用の場合:12ヶ月  
1日15L使用の場合:8ヶ月
- 使用温度範囲…35°C以下
- サイズ…Φ116×240(H)mm
- 重量(満水時)…1.3kg

#### ●取り付け可能な蛇口【例】


##### A type

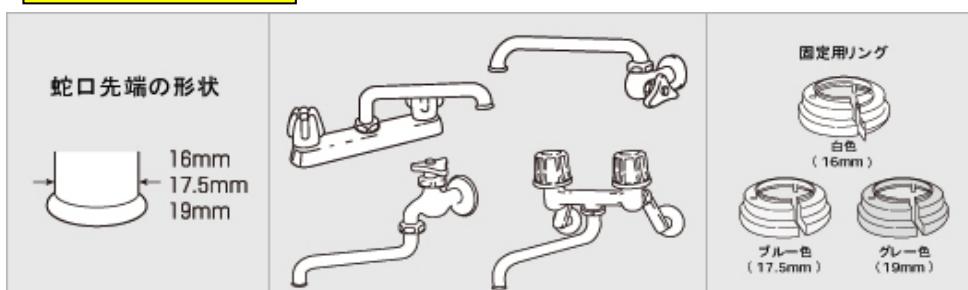


### B type

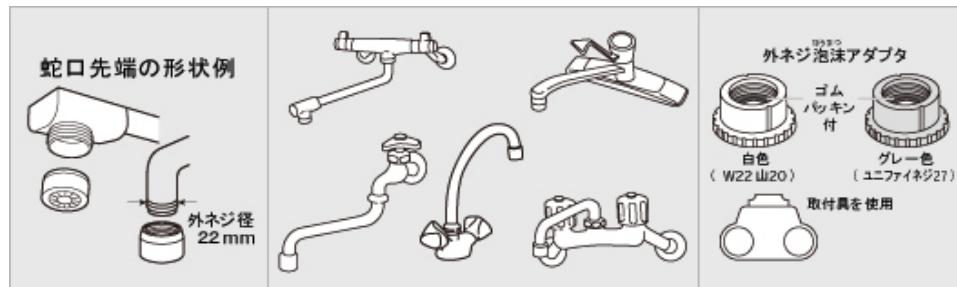

### C type

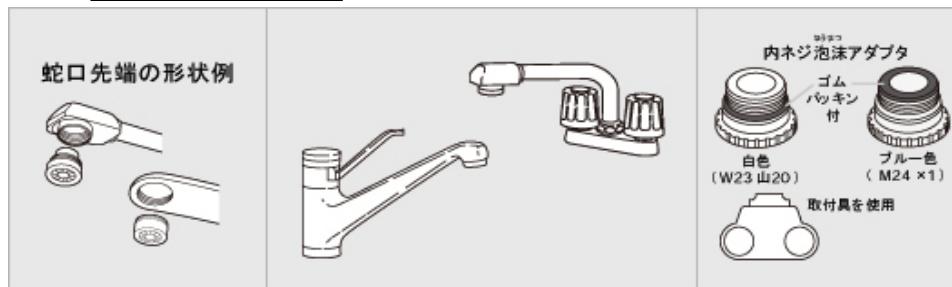

### D type

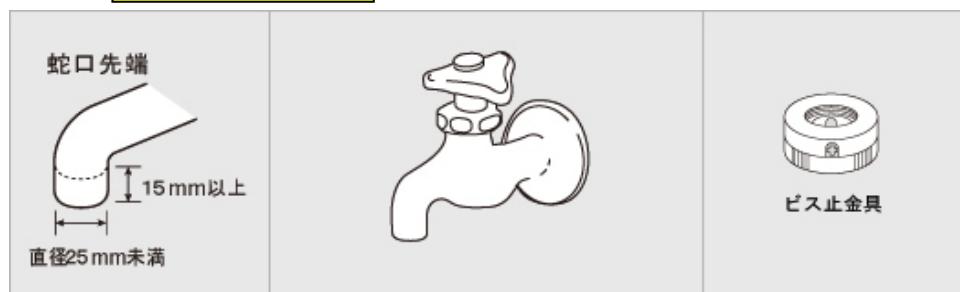

### ●取り付け不可能な蛇口【例】



### ※オプション品について※

蛇口に接続するアダプターが付いていない場合は同行のハガキ、もしくは説明書記載の問合せ先にお電話下さい。お電話していただきましたらメーカーの方より無償で手配いたします。