


ステンレスボディがキレイ!洗える「トレールステン」が便利!

お手入れ

ボディもステンレスだから、お掃除ラクラク。

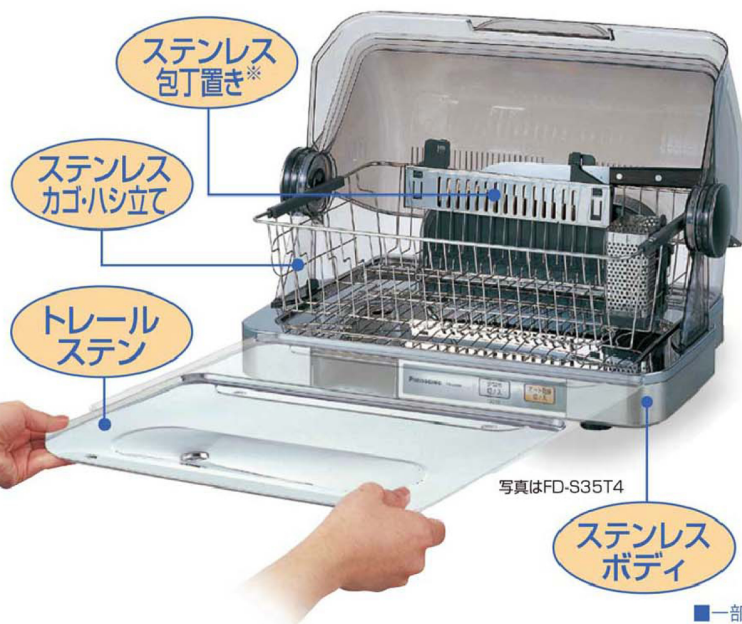

■サッとひと拭き、ステンレスボディ。

サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。ヌメリなどが気になる天板も、いつも清潔です。



■取りはずせて洗える、トレールステン。

水アカやヌメリで汚れやすいトレールがサッと取りはずせ、丸洗いできます。



■ステンレスカゴ
凸凹が少ないので、汚れがスッパリ落とせます。



■ステンレスハシ立て
分解式なので底部のお手入れもラクラク。



■ステンレス包丁置き※
安全を配慮した設計。取りはずして丸洗いOK。



※包丁置きは、外観形状が実際とは異なります。



■一部機能を採用していない機種もございます。詳しくは、右ページのマークをご覧ください。

清潔乾燥&省エネ

雑菌対策^{※1}に効果的な
約80℃^{※2}の熱風循環方式。

●280Wで効率よく乾かす 熱風循環方式。

約280Wの電力で、熱風をすみずみまで効率よく循環させて清潔に乾燥します。

●少なめスイッチ

食器量が少ない時に使うと電気代が節約できます。

●室温に応じて省エネ運転。 オート乾燥スイッチ (S35T4のみ)



お年寄りにも使いやすい
ワンタッチボタン

センサーが部屋の温度に応じた乾燥時間をコントロールし、省エネ運転。夏など室温が高い時は、自動で送風仕上げを行い、電気代約28%^{※3}も節約できます。


●電気代約28%^{※3}も節約。送風仕上げモード (S35T3のみ)



まな板も
清潔乾燥

送風仕上げモード

夏場なら、熱風乾燥後、低電力(10W)の送風で仕上げて消費電力を節約。食器は体温に近い温度に仕上が、乾燥直後でも冷えた飲料水などおいしく飲めます。

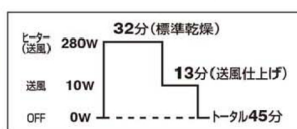

・標準乾燥時の消費電力: (FD-S35T3)

280W×45分÷60分=210W・h

・送風仕上げ使用時の消費電力: (FD-S35T3)

(280W×32分÷60分)+(10W×13分÷60分)=150W・h


28%
ダウン

※1 黄色ブドウ球菌、大腸菌での確認。 ※2 室温15℃温風吹出し口から前方約1cmで確認。 ※3 室温25℃、湿度80%での標準乾燥時(45分運転)と送風仕上げモード使用時(S35T4にはオート乾燥スイッチに内蔵)を比較。(乾燥状態は室温の高低、食器の数、入れ方により若干の差を生じることがあります。)

本体の設置のしかた

●「安全上のご注意」

壁や燃えやすいもの(可燃物)から下図の寸法を離してお使いください。

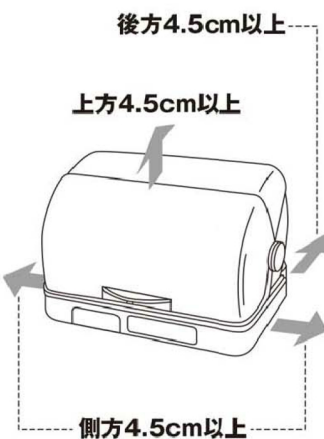

設置基準適合

トレールステン/ステンレスボディタイプ

節電上手、オート乾燥スイッチ付き。



FD-S35T4

-X(ステンレス)

●寸法:高さ385(フタ開閉時最大高さ420)×幅521×奥行394mm

●質量:5.1kg

■ステンレス包丁置き



■このマークをめやすにお選びください。

- ステンレスボディ** 樹脂に比べ、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。
- トレールステン** 取りはずせてザブ洗いができる、ステンレストレー。
- ステンレスカゴ** 水切りカゴがステンレス製。水アカがつきにくく、長期間清潔さを保ちます。
- ステンレスハシ立て** ステンレス素材をハシ立てにも採用。ヌメリや水アカにも強いので清潔さが長持ちします。
- ステンレス包丁置き** 安全性を配慮したホルダーつき。丸洗いOK。
- オート乾燥スイッチ** 室温に応じて自動で乾燥時間をコントロール。電気代を節約します。
- 熱風乾燥モード** 熱風乾燥後、低電力の送風で仕上げで電気代を節約します。
- 熱風循環方式** 高温風を効率よく循環させることで、省電力ながら食器をすばやく衛生的に乾燥します。
- スライド収納フタ** 3枚のフタのうち2枚のフタがスライド回転して開くので、開口時も高さがほとんど変わりません。
- カゴ分離式** 水切りカゴが取り外し可能なのでお手入れが簡単です。
- 00分** タイマー設定時間を表しています。
- 大皿2枚** 盛りつけ用の大皿まで入る、ゆどりのサイズ。
- まな板** まな板までスッキリ収納。衛生的に乾燥させます。
- 6人分収納** 食器の収容量のめやすです。

仕様

※本体設置の際は、上方4.5cm以上、後方4.5cm以上、側方4.5cm以上離してお使いください。

品番	消費電力	乾燥方法	乾燥時間	電気代 (1回使用して)	製品寸法※ (高さ×幅×奥行mm)	質量	フタ開口時 高さmm 奥行mm	脚部外側寸法 (幅×奥行mm)	色	収納のめやす <大皿>	※1 まな板	その他
トレールステン・ ステンレスボディタイプ FD-S35T4	280W	熱風循環式 (室温感知センサー付)	約45分(室温15℃の場合) 約45分(送風仕上げ含む/ 室温30℃の場合) (少量追加乾燥は約20分)	約5円	385×521×394 (フタ開閉時最大高さ420)	5.1kg	384 388	374×276	-Xステンレス	6人分 大皿2枚 (28cm※1まで)	○	ステンレス 包丁置き付

●新電力料金目安単価 22円/kWh(税込)としての計算。乾燥時間は室温15℃、湿度70～80%の場合。●乾燥状態は室温の高低、食器の数・入れ方により若干の差を生じることがあります。

※1 まな板のサイズは厚さ2×幅25×長さ42cmです。 ※2 まな板未収納時の場合です。

ステンレス比較表

	ステンレス ボディ	トレール ステン	ステンレス カゴ	ステンレス ハシ立て	ステンレス 包丁置き
FD-S35T4	●	●	●	●	●

スライド収納構造の フタで省スペース



6人分の収納食器量の目安

