

除湿機能  
13畳



EA763AX-57A

デシカント式 サーキュレータータイプ

#### 商品情報

サーキュレーター+除湿機のWパワーでスピード乾燥！  
大風量サーキュレーターで衣類をより早く乾かします。  
部屋干しの湿気を効果的に除湿します。

リニューアルでさらに使いやすくなりました。

1.水タンクが変わり、排水がもっと簡単に。  
蓋の密閉性がUP！水がこぼれにくくなりました。  
蓋の端だけ開くので、蓋を全て開けずに楽に排水ができます。

#### 2.質感UP

マットな仕様から、光沢のあるツヤ感仕様になりました。

#### ◆ダイレクト乾燥で素早く乾く

乾燥風を直接当てて、スピード乾燥します。

さらに、風の向きや角度をコントロールできるので、

衣類の量に合わせて効率よく乾かせます。

首振り角度は室内干しのシーンに合わせて50°・70°・90°の3段階で調整出来ます。

ジメジメした場所も、サーキュレーターの乾燥風で狙ったところをパワフル除湿！

#### ◆年中使えるデシカント式

ヒーターを使ったパワフルな除湿で、衣類乾燥に最適です。

寒い季節でも除湿できるので、1年中活躍します。

衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策にも使えます。

静音なので夜の部屋干しも安心。

#### ◆単独で使える

衣類乾燥として除湿機能はもちろん、それぞれ単独での運転も可能なので、サーキュレーターとして空気の循環にもご利用出来ます。

サーキュレーターと除湿機を別々に置かなくて良いので、省スペース。

2・4・8時間のタイマー付きです。

#### ◆簡単排水

何度も捨てずに済む、大容量タンク。

引き出しやすく、スムーズに排水できます。

## 商品仕様

### ●商品サイズ(cm)

幅約28.7×奥行約23.4×高さ約64

### ●本体重量

約7.8kg

### ●電源電圧

AC100V、50/60Hz

### ●消費電力

590W

### ●定格除湿能力※1

5.0L/日

### ●除湿可能面積の目安※2

木造:10平方メートル(6畳)

プレハブ:16平方メートル(10畳)

鉄筋コンクリート:21平方メートル(13畳)

### ●タンク容量

約2.5L

### ●使用温度

0~40℃

### ●コード長さ

約1.6m

### ●除湿機能

デシカント式

### ●首ふりモード

50°・70°・90°

### ●強さ選択(サーキュレーター・除湿)

各:弱・中・強

### ●切タイマー

2・4・8時間

※1 定格除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です。

※2 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電気工業会)規格に基づいた数値です。

電源電圧	AC100V、50/60Hz	
消費電力	590W	
定格除湿能力※1	5.0L/日	
除湿可能 面積の目安※2	木造	10m <sup>2</sup> (6畳)
	プレハブ	16m <sup>2</sup> (10畳)
	鉄筋コンクリート	21m <sup>2</sup> (13畳)
タンク容量	約2.5L	
使用温度	0~40℃	
コード長さ	約1.6m	
製品質量	7.8kg	

※1 定格除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です。

※2 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。



IRIS OHYAMA



デシカント式

サーキュレーター  
衣類乾燥除湿機  
IJD-150

# 梅雨時期 の 強い味方!!

スピード部屋干し

乾燥時間 (約) **1/5**<sup>\*</sup>

サーキュレーター × 除湿機

※日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090:2017) に  
基づき以下の条件のもとで試験を行った値

【試験条件】

- 部屋の広さ6畳相当
  - 室温20℃、湿度70% (梅雨時)
  - 除湿強運転、サーキュレーター強運転を行った場合 (60Hz)
  - 衣類の量2kg相当 (Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、  
パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)
- 実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

タンク容量  
約**2.5L**



湿気を効果的に取り除く

# 送風 × 除湿

部屋干し衣類が  
驚くほど  
短時間で乾く！

天気や時間に関係なく  
いつでも干せる！

生乾き臭がしなくなった！

夜干すと、朝にはカラッと  
乾いてる！

驚くほど  
グングン除湿！

お喜びの声が続々！

「サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機」が  
リニューアルで更に使いやすく!!





リニューアル.1

水タンクが変わり、  
排水がもっと簡単に。



蓋の密閉性UP  
水がこぼれにくい！

蓋の端だけ開く  
蓋を全て開けず  
らくらく排水！


## 質感UP

マットな仕様から、  
光沢のあるツヤ感仕様に。



サーキュレーターを除湿機に搭載したことで、  
部屋干しの湿気を効果的に除湿します。

強力な乾燥風を  
洗濯物にあてて  
湿気を飛ばす

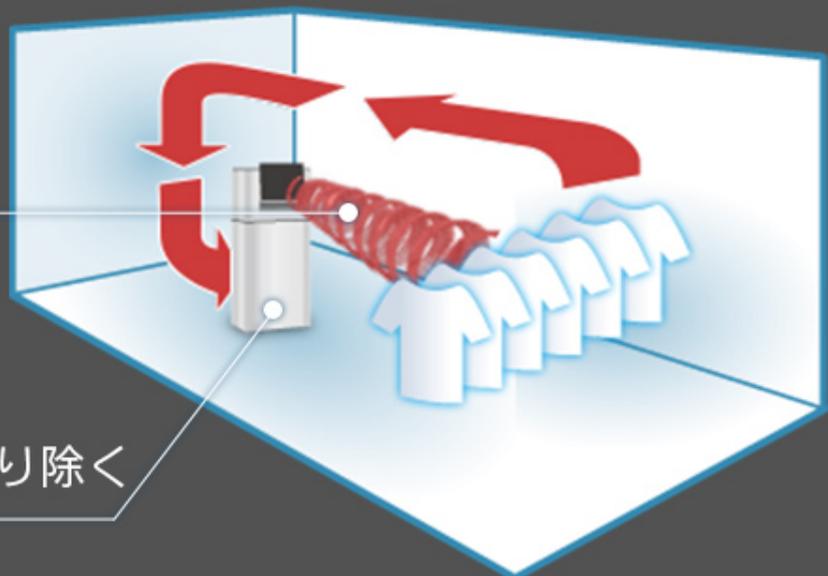

除湿機で  
空気の湿気を取り除く

# Wパワーでスピード乾燥

サーキュレーター



## パワフル送風

サーキュレーター  
搭載で急ぎの  
洗濯物も  
素早く乾く！

デシカント式



## 強力除湿

気になる部屋干しの  
ニオイや、  
カビ・結露対策に！


# 部屋干しの効率が大幅UP!



畳がカビやすく、  
湿気が特に気になる  
和室でも大活躍。

# 乾燥時間をこんなに短縮できる!!

衣類乾燥時間(分)

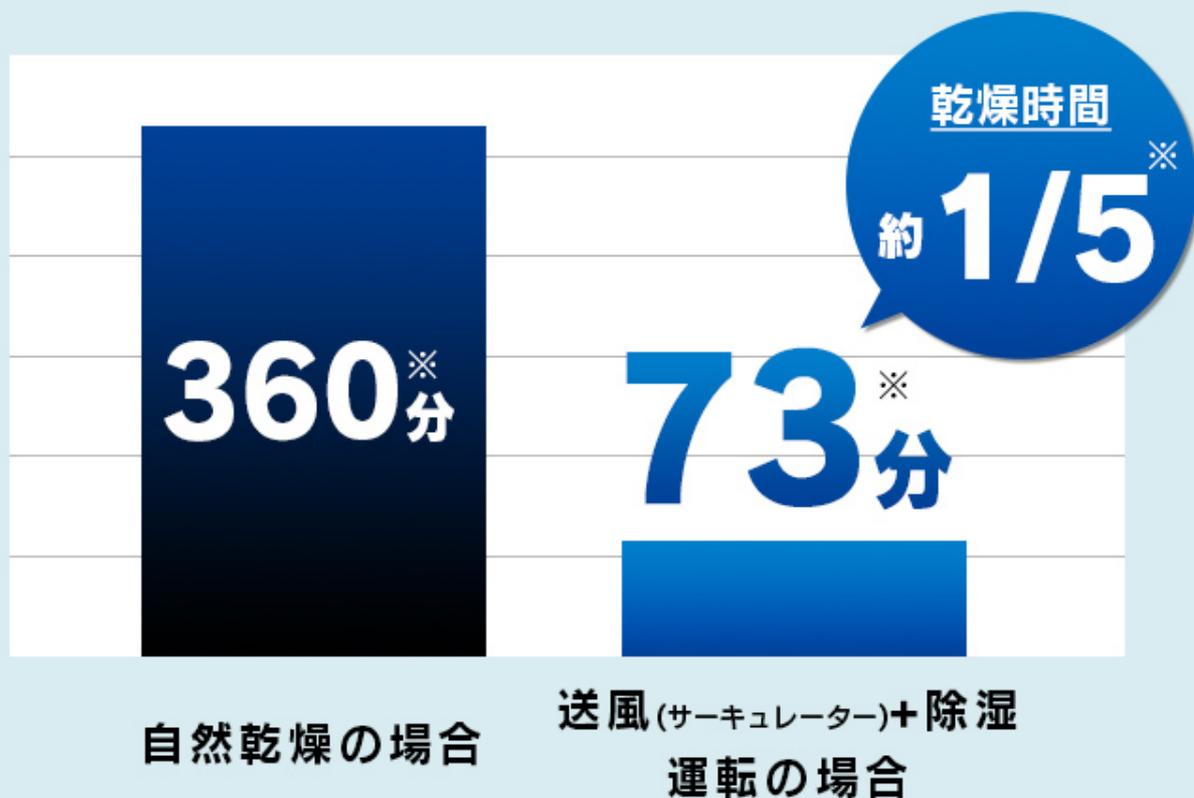

※日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値  
【試験条件】●部屋の広さ6畳相当●室温20℃、湿度70% (梅雨時)  
●除湿強運転、サーキュレーター強運転を行った場合 (60Hz)  
●衣類の量2kg相当 (Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)  
実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

すぐ乾かない、  
ムラがある

部屋干しの  
ニオイが  
気になる

お部屋が  
ジメジメする

部屋干しのこんな悩みをスッキリ解決!

# ダイレクト乾燥で素早く乾く！

乾燥風を直接当てて、スピード乾燥。



風の向きや角度をコントロール  
できるので、衣類の量に合わせて効率よく  
乾かせます。

# ワイド送風3.4m<sup>※</sup>

※本体前パネルから距離1mで、風速0.3m/sの風が届く範囲。

## 角度が選べる首振り機能





---

## いや～なニオイ対策にも

---

洗濯物を長時間濡れたままにしておくと雑菌が繁殖し、  
嫌なニオイがついてしまいます。  
短時間で乾燥させることがニオイ対策につながります。



年中使えるデシカント式

## 除湿機能 デシカント式

ヒーターを使った  
パワフルな除湿で、  
衣類乾燥に最適！



静音なので夜の部屋干しにも

とても静かで、  
夜の部屋干しも安心。

図書館よりも遥かに静か。

# 静音29dB



※除湿：弱モード サークュレーター：弱モード (60Hz)の場合。本体前方1mで測定。

どんな季節・気温でも！  
いつでも部屋干しができる

衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策にも



# 単独で使える

サーキュレーターと除湿機を、  
それぞれ単独で使うこともできます。



## サーキュレーター

リビングなどで部屋の空気を  
循環させ暖房・冷房の効率アップ！



## 除湿機

浴室・脱衣所などもさっぱり除湿！  
カビ対策にも！

# ボタンを押すだけ、簡単操作



## 首振りモード

50°/70°/90°の3段階

## 強さ選択

サーキュレーター  
除湿どちらも  
弱・中・強の3段階

## 切タイマー

2・4・8時間の3段階



水タンクが満水になると、  
ランプが点灯して運転が停止します。

# スマートで置きやすい

サーキュレーターと除湿機を  
別々に置かなくて良いので、省スペース。



## 簡単排水



タンク容量  
約**2.5**L

何度も捨てずに済む、  
大容量タンク。



引き出しやすく、  
スムーズに  
排水できます。

## 安全のための機能

### 温度の異常を感知

本体内で異常な温度を  
感知すると、  
自動で運転を停止します。

### 転倒時に運転停止

本体の傾きや振動を  
感知すると、  
自動で運転を停止します。

# 仕様

