

■ 除湿機仕様一覧

EA763AY-58A

型式	HJS-D561	HJS-D771
除湿方式	デシカント方式	
除湿能力 (L/日) ※1 (50Hz/60Hz)	5.6	7.7
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	自動除湿	290
	静音	280
	結露セーブ	460
	衣類乾燥	460 (急速) (標準)
運転音 (dB) (50Hz/60Hz)	自動除湿	約50
	静音	約31
	結露セーブ	約50
	衣類乾燥	約50 (急速) (標準)
衣類乾燥時間の目安 (分) ※2	約83	約69
タンク容量 (L)	約1.8Lで自動停止	約2.0Lで自動停止
寸法 (mm) (幅×高さ×奥行)	269×445×174	290×475×175
質量 (kg)	5.1	5.5
電源コード長さ (m)	約2.0	約2.0

※1: 除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。※2: 試験条件/日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090) に基づき、洗濯物2kg相当 (Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当) を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で衣類乾燥 (急速) 運転を行った場合。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

ご使用上の注意

●除湿機は、お部屋を冷やすことはできません。運転中は放熱により、約3~8℃前後 (デシカント方式除湿機)、上がることがあります。(連続運転の場合) ●使用可能室温範囲は1~40℃です。商品を正常運転させるため、使用可能室温範囲内でお使いください。(0℃以下のところでは、除湿水が凍結することがあります。) ●除湿機は部屋の広さ・構造によりますが、低湿度50%以下に維持できないことがあります。●吸込口と吹出口は障害物から十分離して、空気循環が良く直射日光の当たらない水平になる位置に設置してください。●移動は、必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や、温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。●薬品などを扱う場所では使用しないでください。故障の原因になります。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存など特殊用途には使用しないでください。保存品の品質低下の原因になることがあります。
- 燃焼器具と併用する場合は、換気してください。一酸化炭素を除去する器具ではありません。

長年ご使用の除湿機の点検を!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) /
携帯電話、PHSからもご利用できます (年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2016年12月現在のものです。LS-HJS1601

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

HITACHI
Inspire the Next

衣類乾燥 除湿機

2016-12

家庭用

お部屋も衣類も、
カラッと爽やか。



HJS-D561

EA763AY-58A

HJS-D771

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

軽量コンパクトで、持ち運びラクラク。

デシカント方式だから軽量で、使いたい場所へ持ち運びもラクラク。
コンパクトで場所を取らずに置けるから、家中で使えて便利です。



玄関に



脱衣所に




窓・壁に



コンパクトサイズ

玄関のシューズクローゼットや、脱衣所の水回り、結露が気になる窓や壁にも、ラクラク持ち運んで気軽に除湿できます。

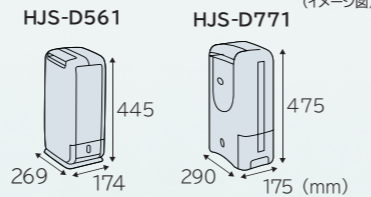

衣類乾燥に強い デシカント方式採用

温度の影響をうけにくいデシカント方式の採用で、冬でもしっかり乾きます。

- ❖ 吸湿性を持ったローター乾燥剤で室内の湿った空気を吸着して除湿します。
- ❖ 吸湿したローター乾燥剤をヒーターで加熱して水分を放出し、室内空気を冷やし結露させタンクにためます。
- ❖ 冷却機を使わないので軽くて振動も少ない方式です。

衣類も効率よくカラッと乾燥。

花粉の気になる春、ジメジメした梅雨時期、夕立が心配な夏、長雨の秋、雪が降る寒い冬も、衣類乾燥でオールシーズン部屋干しに役立ちます。



HJS-D561
衣類の乾燥時間
約83分^{※6}
(急速乾燥時)

HJS-D771
衣類の乾燥時間
約69分^{※6}
(急速乾燥時)

風向きを選んで効率よく乾燥

オートルーバーでワイド乾燥

前方向に50°、上方向なら100°の範囲で、集中的に風を送るスポット送風。また、オートルーバーで150°風が上下に移動し、洗濯物の量に合わせて送風範囲を調整できます。



量の多い洗濯物に

(イメージ図)

スポット送風で集中乾燥

少量の洗濯物やすぐに乾かしたいときには、スポット送風で集中乾燥。前方向と上方向が選べるので、洗濯物の量や場所に合わせて送風範囲を調整できます。



前方向を集中的に

上方向を集中的に

(イメージ図)

左右可変ルーバー (HJS-D771のみ)

風向に加えて、風の幅を手動で調節できます。



(イメージ図)

※6.試験条件/日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき、洗濯物2kg相当(シャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で衣類乾燥(急速)運転を行った場合。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

(イメージ図)

快適・便利機能

■ 自動除湿モード

湿度センサーの動きで、快適な湿度に自動コントロールします。
(HJS-D561:45~50%、HJS-D771:55~60%)^{※1}

■ 結露セーブモード

湿度センサーの動きで、お部屋の湿度を低めに自動コントロールします。
(HJS-D561:35~40%、HJS-D771:40~45%)^{※1}

便利な自動停止機能

■ 水たれストッパー付きタンク

HJS-D561:約1.8L、HJS-D771:約2.0L

■ 10時間後運転自動停止

切り忘れ防止機能

■ アレルブロック除菌フィルター

フィルターにキャッチした菌^{※2}や花粉^{※3}、ダニのふん・死がい^{※4}を抑制します。

※2.【試験方法】フィルターでキャッチした菌の除菌。混釈平板培養法による。【試験機関】一般財団法人ボークン品質評価機構にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗菌剤を加工。【試験結果】99%以上抑制。実使用空間での効果ではありません。※3.【試験方法】フィルターでキャッチした花粉の抑制。電気泳動法による。【試験機関】信州大学繊維学部にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗アレル成分を加工。【試験結果】抑制を確認。実使用空間での効果ではありません。※4.【試験方法】フィルターでキャッチしたダニのふん・死がいの抑制。ELISA法による。【試験機関】信州大学繊維学部にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗アレル成分を加工。【試験結果】抑制を確認。実使用空間での効果ではありません。

夜間の運転におすすめ

■ 静音モード^{※5}【数値の例】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中

HJS-D561:約31dB(50Hz/60Hz) HJS-D771:約34dB(50Hz/60Hz)

■ 切タイマー運転

設定時間:2・4・8時間

※1.本体内部の湿度センサーが検出した湿度。※5.自動除湿モードはHJS-D561:約50dB(50Hz/60Hz)、HJS-D771:約49dB(50Hz/60Hz)です。静音モード時は除湿能力が低下し、1日あたりの除湿能力はHJS-D561:3.5L/日(50/60Hz)、HJS-D771:4.0L/日(50/60Hz)となります。(室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合)

HJS-D561



除湿能力
5.6^{※8}
L/日
(50/60Hz)



除湿面積の目安 (50/60Hz)	木造	~7畳 (12㎡)
	プレハブ	~11畳 (18㎡)
	鉄筋	~14畳 (23㎡)

HJS-D771

EA763AY-58A

除湿能力
7.7^{※8}
L/日
(50/60Hz)



除湿面積の目安 (50/60Hz)	木造	~9畳 (15㎡)
	プレハブ	~14畳 (23㎡)
	鉄筋	~19畳 (31㎡)

※7.切/入ボタンを除く。※8.除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。

除湿機は、お部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。