

EA763AY-65

**IRIS OHYAMA**

除湿能力<sup>※1</sup>  
**75L/日**

最大適応畳数<sup>※2</sup>  
**約100畳**  
(鉄筋の場合)

单相  
**200v** 電気配線  
工事必要

大型除湿機  
IJCG-A75



※1 定格除湿量は、室温30℃、相対湿度80%を維持し続けた時の1日(24時間)当たりの除湿量です。  
※2 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

**広い場所でも! パワフル除湿**  
最大約100畳<sup>※2</sup>を除湿! カビや結露を防ぎます。  
(鉄筋の場合)



除湿能力<sup>※1</sup>  
**75L/日**



こんな場所での使用がおすすめ

工場      スポーツ施設      塗装場

**ご使用範囲目安**

プレハブ	約50畳 (91㎡)
木造	約76畳 (139㎡)
鉄筋	約100畳 (183㎡)

※ 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。  
※ ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。

单相  
**200v** 電気配線  
工事必要

エアコンが設置できない場所や、効きにくい場所におすすめ。

**おすすめポイント**



Point.01

**コンプレッサー式**

空気を冷却し、結露を発生させて除湿。  
少ない電力でパワフルに除湿・乾燥します。

電気代がお得!<sup>※3</sup>

50Hz 1時間の電気代 約 <b>25.7円</b>	60Hz 1時間の電気代 <b>32.4円</b>
-----------------------------------	---------------------------------

※3 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。

環境にやさしい冷媒を採用

**R407c 冷媒**

エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の、環境に優しい冷媒を採用。

Point.02

## 湿度を設定できる

使用場所に合った、適切な湿度に設定できるので安心。



表示パネル

一定時間操作を行わないと、設定湿度から現在の湿度に表示が切り替わります。

湿度設定ボタン

10~95%の範囲で、1%刻みで設定できます。

Point.03

## タイマー付き

便利な入・切タイマー付き。消し忘れの心配もありません。



表示パネル

時間変更ボタン

1~24時間の範囲で、1時間刻みで設定できます。

Point.04

## 連続排水


付属の連続排水ホースを使って、連続で排水できます。



※水タンクは付属されていません。電源プラグは別売りです。

Point.05

## 自動霜取り機能付

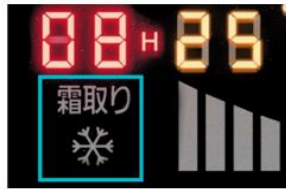

冷却器に霜が発生すると、センサーが作動し、霜取り表示が点灯。

霜取り不要で快適に使えます。

Point.06

## デジタル機能

直感的に、ひと目で分かるデジタル表示。



Point.07

## キャスター・取っ手付

キャスターと取っ手付きで、移動もラクラク。




## お手入れ簡単



## ご確認ください

- 電気配線工事は、関連する法令・規則などにしたがって必ず「法的有資格者」が行ってください。  
資格を持たない方の工事は、法律で禁止されています。
- 必ず製品に合ったコンセントを電源に使用してください。
- 必ず電源プラグを取り付けて使用してください。
- 電源プラグの取り付けは、安全を考慮した上で専門業者が行ってください。  
一般の方が行くと、火災・感電・けがの原因になります。

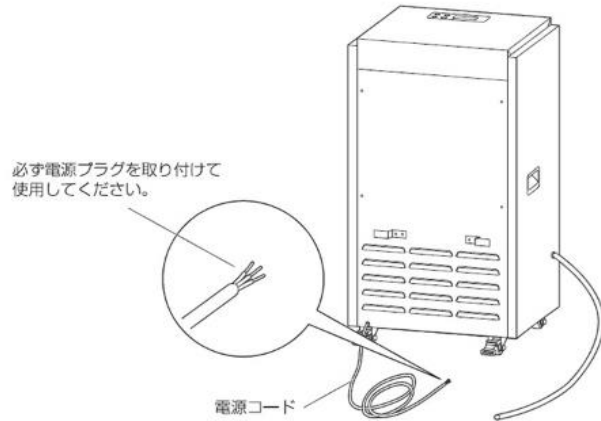

- 設置の際は、カーテン・壁・家具などから図に示す距離を離してください。

過熱・火災の原因になります。

