


# EA763AY-9,-9F ヒートレスファン式加湿機



品番	仕様
<del>EA763AY-9</del>	<del>本体</del>
EA763A-9F	EA763AY-9用替フィルター(1個)


廃番

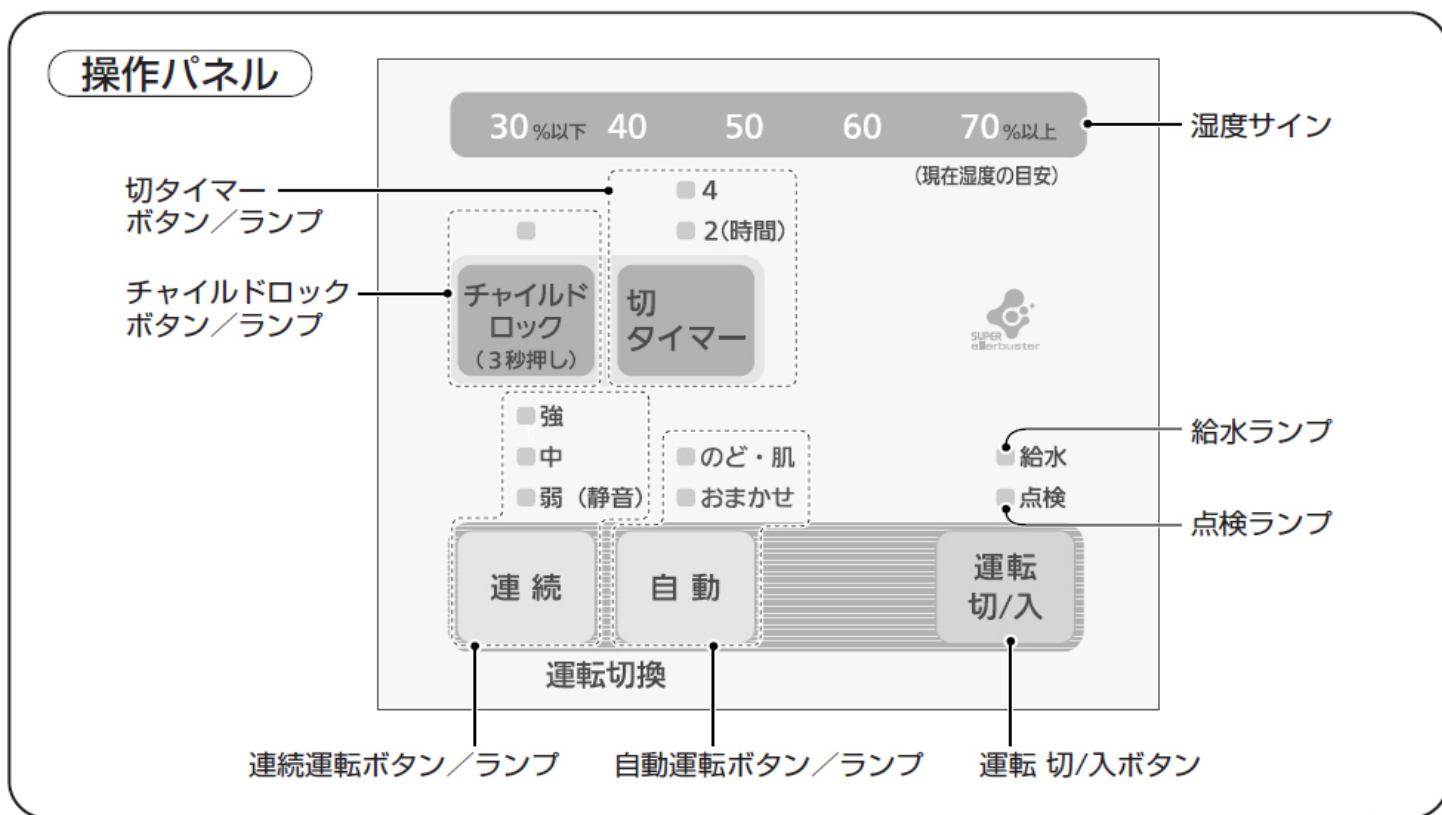

運転切換	連続運転		強・中・弱
	センサー自動運転		おまかせ・のど肌
加湿量(室温20℃、湿度30%時)	50Hz	強	1,500mL
		中	1,000mL
		弱	750mL
	60Hz	強	1,500mL
		中	1,000mL
		弱	750mL
適応床面積	木造和室	50Hz 強	42平方メートル(25畳)
		60Hz 強	42平方メートル(25畳)
	プレハブ洋室	50Hz 強	69平方メートル(42畳)
		60Hz 強	69平方メートル(42畳)
消費電力	50Hz	強	45W
		中	16W
		弱	10W
	60Hz	強	46W
		中	16W
		弱	10W
待機電力			約0.3W
1時間あたりの電気代	50Hz	強	1円
		中	0.4円
		弱	0.2円
	60Hz	強	1円
		中	0.4円
		弱	0.2円
1ヶ月あたりの電気代	50Hz	強	238円
		中	84円
		弱	50円
	60Hz	強	238円
		中	84円
		弱	50円
騒音値	50Hz	強	45dB
		中	35dB
		弱	29dB
	60Hz	強	45dB
		中	35dB
		弱	29dB
本体寸法(幅×奥行×高さ)			445×350×410mm
本体質量(タンク空時)			約9.6kg
タンク容量			約4.5L×2個
連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時)			約6.0時間
現在湿度の目安			LED5段階表示
タンクハンドル			○(一体成型)
コードの長さ			1.8m
チャイルドロック			○
タイマー			2・4時間(切タイマー)
転倒スイッチ			○(基板内蔵型)
加湿フィルター	交換目安		約10年(120ヵ月)
	サイズ		外径:158mm、長さ:385mm
	防カビ・抗菌加工		加工なし(押し洗いで対応)
水槽トレイ			水槽内イオン除菌ユニット
吸込フィルター			スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌

# 各部の名前

## 前面

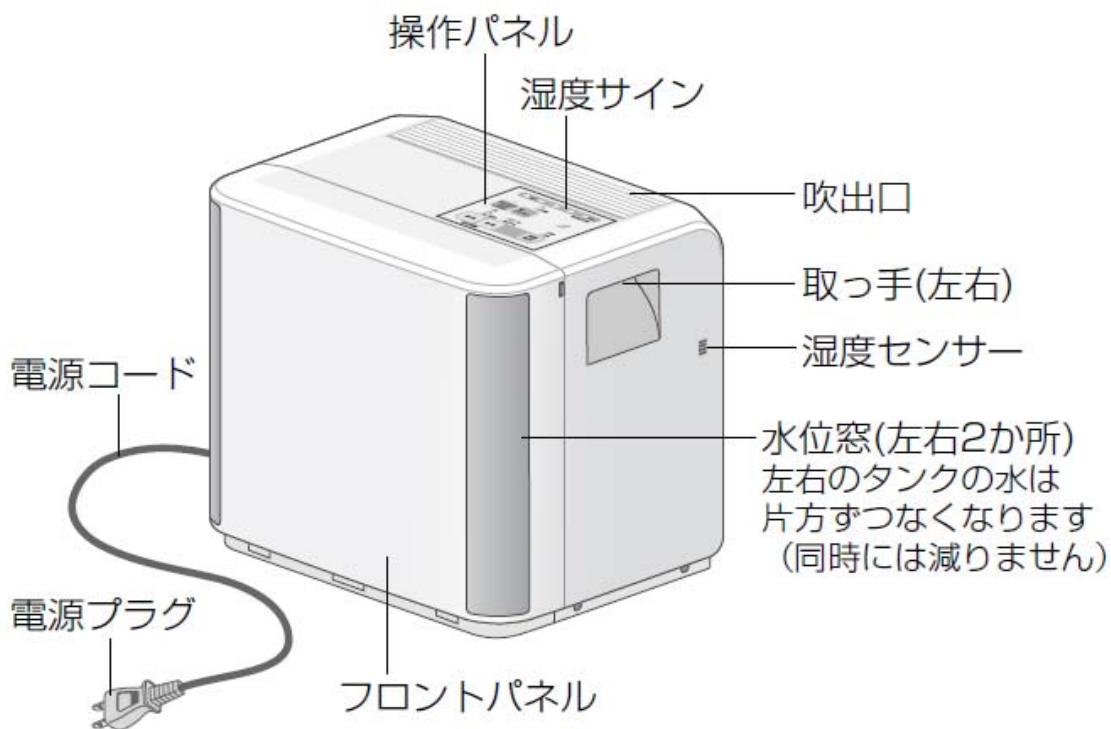

## 背面

