



充実の機能

/ Function /



軽量・コンパクト

Lightweight & Compact Design

真空層わずか約1mm
使いやすく、持ち運びしやすい





片手でラクラク操作！ 「ワンタッチオープン」

One-Touch, Flip-Open Lid

ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。



高い保温・保冷力

Superior Heat & Cold Retention

おいしい温度が保てる

温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ！



※写真はイメージです

30サイズ

95°Cの熱湯が**6時間後でも69°C以上**

4°Cの冷水が**6時間後でも9°C以下**

※ 保温効力とは、室温20°C±2°Cにおいて製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95°C±1°Cの時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。

※ 保冷効力とは、室温20°C±2°Cにおいて製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4°C±1°Cの時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

キャップを開けるときに水滴が飛び散りにくい 「飛び散り抑制機構」



水滴が飛び散りにくい

Splatter-Proof Design

飛び散り抑制機構

フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。

お手入れカンタン

/ Easy to Clean /




内面フッ素コート

Nonstick Coated Interior

飲み物の色・ニオイが残りにくい

内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。

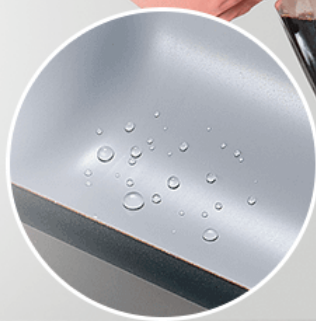

洗しやすい分解せん

Disassemblable

せんはカンタンに分解・組立でき、お手入れしやすく清潔キープ。

その他の機能

/ Other Feature /

本体丸洗い※OK

結露抑制構造

エアーベント機構飲み口

口径約3cm

※水中に放置しないでください。

商品仕様

Specification

持ち運びしやすいサイズ展開。
あなたのお気に入りを見つけてください。



30サイズ

- ☐ ホワイト(WA)
☒ ネイビー(AD)

EA763AZ-153

品番	SM-PC20	SM-PC30
実容量 (L)	0.2	0.3
保温効力 (6時間) ※1	62℃以上	69℃以上
保冷効力 (6時間) ※2	10℃以下	9℃以下
本体寸法：幅x奥行x高さ (約cm)	6x6.5x15	6x6.5x19.5
本体質量 (約kg)	0.15	0.18
口径 (約cm)	3	3

※1 保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。

※2 保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。