

IRIS OHYAMA

屋内・室内用

ヘッドセット IHS-U03

取扱説明書



※ 本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

アイリスオヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0800-111-3155

平日 9:00~17:00

土日祝日 9:00~12:00/13:00~17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス



161120-CKJ-HOR-01

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



禁止を示す
記号です。



必ず行うことを
示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



- 乗り物を運転しているときは本製品を使用しない
周囲の音が聞こえづらくなり、交通事故の原因になります。



- ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人へ近づけない
本製品は磁石を使用しているため、医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。



- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器
メーカーが提示する警告や注意の指示にしたがう



- 幼児の手が届かないところで保管・使用する
けがの原因になります。



- ぬれた手で本製品や接続端子に触れない
感電や故障の原因になります。

ぬれ手禁止



- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

水ぬれ禁止



- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・故障の原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

分解禁止

ヘッドセット IHS-U03

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
※販売店	住所・店名		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしません。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷

- ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 音量を上げすぎない
大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、はじめから音量を大きく設定されていると突然大きな音が出て、耳を傷めることがあります。音量は徐々に上げるようにしてください。



- 肌に異常を感じたら使用を中止する
湿疹、かぶれ、炎症などの原因になります。肌に異常が現れた場合は、医師に相談してください。



- 本製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしない
故障の原因になります。



- 本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除く
人体などからの静電気は、本製品を破損させるおそれがあります。



- 接続端子のほこり等は取り除く
故障の原因になります。



- 接続端子には手を触れない
故障の原因になります。

■使用上の注意

- イヤーパッド・ヘッドバンドは長期の使用、保存により劣化する場合があります。
- 接続機器側で適度な音量に調節してからご使用ください。
- 出荷時はボリューム・マイクコントローラーの音量が最小になっています。
- お手入れの際に洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、化学そうきんなどは使用しないでください。
- 海外への持ち出しおよび海外でのご利用は、お客様の自己責任で対応をお願いいたします。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いかねます。

ご使用の前に

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

■ セット内容

- ①ヘッドセット×1台 ②取扱説明書・保証書(本書)×1部

各部の名称



仕様


本体サイズ		幅165mm×奥行65mm×高さ190mm
本体重量		約140g
ケーブル長		約1.8m
接続端子		USB Type-A
対応機種		パソコン (Windows 10 / Mac OS X 10.6以降 / Chrome OS) ※USB Type-A端子を搭載したデバイスに限ります。 ※OSのアップデートが必要になる場合があります。 ※全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。
ヘッドホン	スピーカー方式	ダイナミック方式
	ドライバーユニット	40mm
	周波数帯域	20-20000Hz
	インピーダンス	32Ω
	最大入力	20mW
マイク	マイク方式	コンデンサー方式
	指向性	無指向性
	周波数帯域	100-8000Hz
	インピーダンス	2.2kΩ
入力感度		-42±3dB

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

使いかた

■ 接続のしかた


パソコンのUSB端子へ接続します。

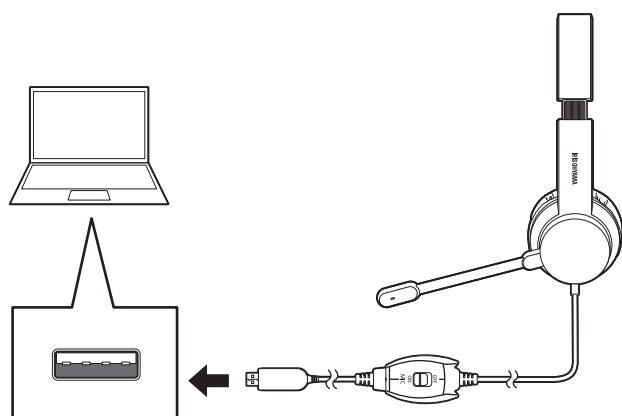

- ※ 全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。
- ※ 各ソフトやOSで設定が必要となる場合があります。

■ ヘッドバンドアジャスター・マイクアーム

ヘッドバンドアジャスター：頭の大きさに合わせて調節が可能です。

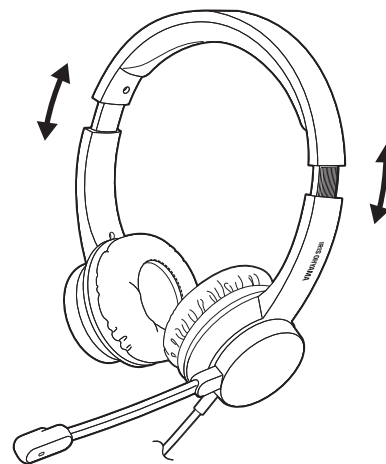

マイクアーム：マイク位置の調節が可能です。

■ ボリューム・マイクコントローラー

