


■ 概 要

ボーカル・スピーチ用マイクです。

■ 仕 様

形 式	ムービングコイルマイク
指 向 性	単一指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	600Ω 平衡
定 格 感 度 レ ベ ル	-54dB (1kHz 0dB=1V/Pa)
周 波 数 特 性	70~15,000Hz
ト ー ク ス イ ッ チ	スライド式 ショートオフ型
仕 上	ボディ：亜鉛ダイカスト メタリックグレー 塗装 ヘッド：鋼材+亜鉛めっき鋼線 メタリックグレー 塗装
寸 法	φ51×170mm (出力コード部除く)
質 量	245g (出力コード部除く)
付 属 品	マイクホルダー (U5/16) …1, 出力コード (1心シールド線 不平衡 10m 黒 半艶 キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ) …1

■ 外 観 図

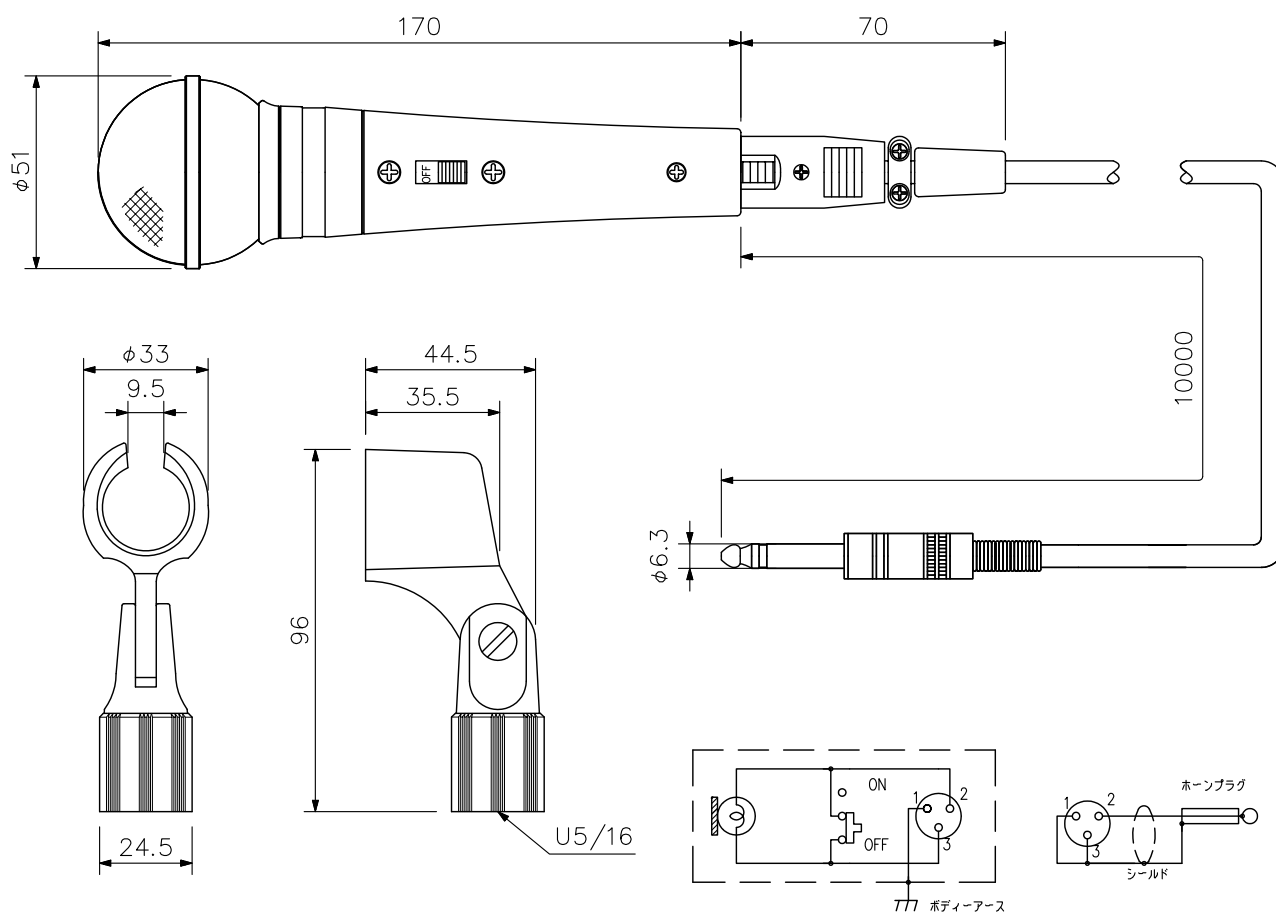

単位：mm 縮尺：1/2

本体回路図

コード回路図