

TOA マイクロホン


Please see the reverse side for English manual.

取扱説明書 DM-1200 DM-1200D

■ 概要

DM-1200/DM-1200Dは明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。このマイクロホンのボディはダイカスト製で堅牢に設計されており、スイッチ切換音・ハンドリングノイズも低減しています。また、DM-1200Dにはアンプの電源起動やチャイムの起動ができるリモート機能を備えています。リモート機能やアンプとの接続については、アンプの取扱説明書をご覧ください。

■ 外観

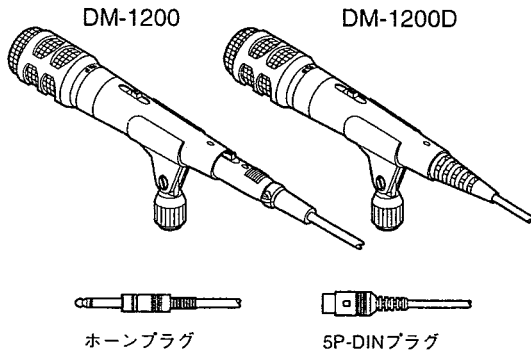


■ 仕様

品番	DM-1200	DM-1200D
形式	ムービングコイルマイクロホン	
指向性	単一指向性	
定格インピーダンス	600Ω 平衡型	
定格感度レベル	-52 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)	
周波数特性	50 Hz ~ 12 kHz	
適合コネクタ	XLR-3-11C (相当品)	5P-DINソケット
コード	着脱式 (付属品参照)	2芯シールド線 + 2芯線 φ5 mm × 5 m 5P-DINプラグ
質量	298 g (コード除く)	
寸法	φ39.5 × 163 mm	
トークスイッチ	スライド式 ショートオフ型	
リモートスイッチ	無し	スライド式 (トークスイッチ連動)
仕上げ	本体：亜鉛ダイカスト、メタリックグレー塗装 ヘッド：アルミダイカスト + 亜鉛メッキ鋼線、メタリックグレー塗装	
付属品	マイクロホンホルダー (W5/16", W5/8", W3/8") コード (DM-1200のみ) : φ6 mm × 10 m 1芯シールド線 (不平衡) XLR-3-11C (相当品) - ホーンプラグ	

※本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 回路図

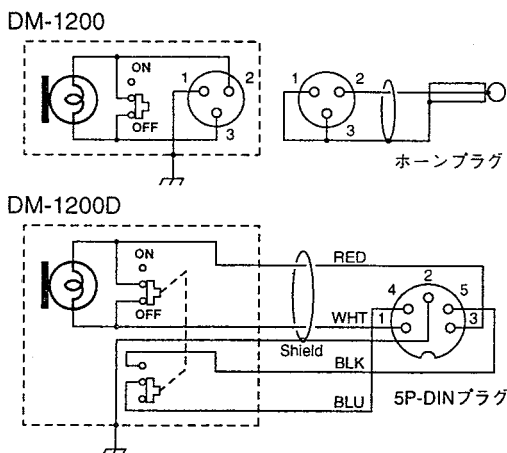

TOAインフォメーションセンター

商品や技術など、お問合わせにお答えします。
業務時間 9:00~17:00 (日曜・祝日除く)
フリーダイヤル
TEL 0120-108-117

機器保証書

持込

No.

型名	○ DM-1200 ○ DM-1200D	ロット番号		<ul style="list-style-type: none"> この保証書は、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合、当社修理規定に従い無償修理を行うことをお約束するものです。無償修理規定の詳細については、お買上げの販売店におたずねください。 必ず全ての項目が記入されていることをご確認ください。記入漏れがある場合は、本保証書は有効とはなりません。 この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
保証期間	お買上日から1年間			
お買上日	年 月 日			
お客様	ご住所	TEL()		お買上店
	お名前	様		
				住所・店名・TEL

TOA株式会社