




- はじめてご使用になるときは、満充電になるまで充電してください。
- 必ず付属のUSB充電ケーブルで充電してください。

充電する 充電時間は約2時間です。


本製品を付属のUSB充電ケーブルを使って接続することで充電できます。
充電中は、電源ボタンのLEDが赤く点滅します。LEDが緑に点灯したら充電完了です。

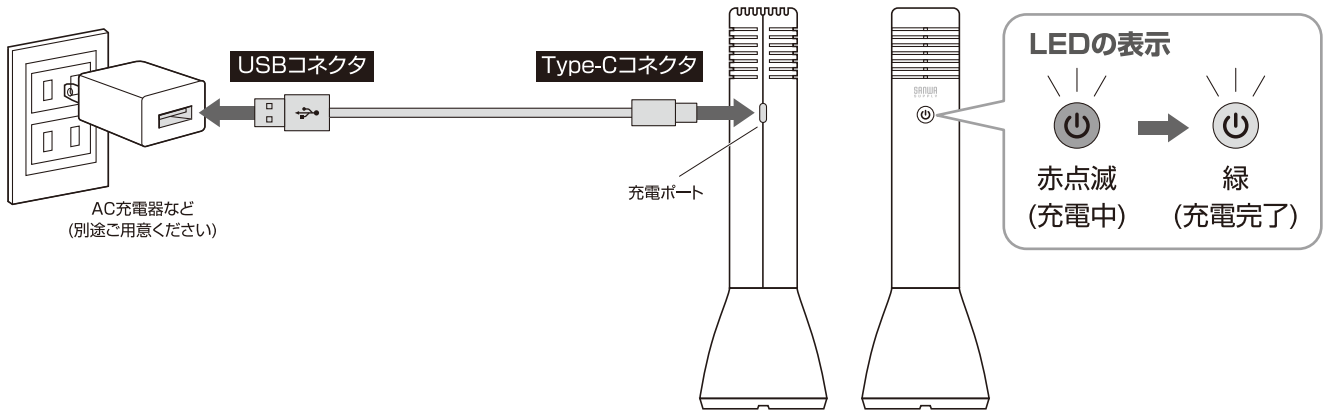

本製品を使う

電源のON・OFF

電源ボタンを押すとLEDが点灯し、電源がONになります。
もう一度電源ボタンを押すと電源がOFFになります。

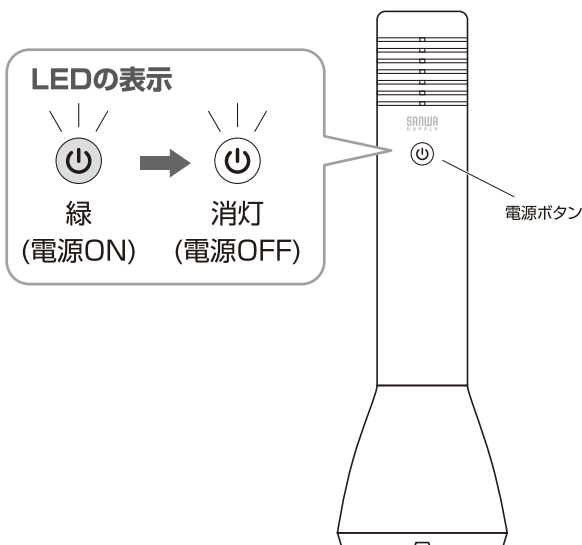

発声する

マイクに口を近づけて発声してください。
スピーカーから音が出ます。
※本製品にはボリュームコントロールはありません。



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 ハストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-6990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市東区中村区榴岡16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/AI/THDaSz



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ハンドマイク型拡声器スピーカー 取扱説明書

この度は、ハンドマイク型拡声器スピーカー「MM-SPAMP11N」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① 拡声器スピーカー ……1台
- ② USB充電ケーブル ……1本
- ③ 取扱説明書・保証書(本書) ……1部

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-SPAMP11N)と上記の番号(①~③)と名称(USB充電ケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社ウェブサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<分解しないでください>

- 故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬質などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続ケーブルを傷つけないでください>

- ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているケーブルの断線やショートを防ぐため他の機器との接続ケーブルを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>


- スイッチなどには、無理な力を加えないでください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: MM-SPAMP11N	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

各部の名称とはたらき

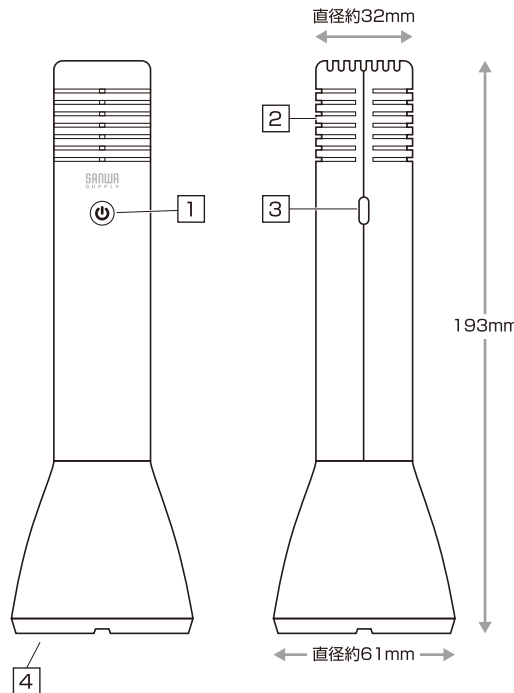

- 1 電源ボタン
- 2 マイク
- 3 充電ポート(Type-C)
- 4 スピーカー

電源ボタンLEDの表示	
電源ON	緑点灯
電源OFF	消灯
充電中	赤点滅
満充電	緑点灯

特長

- マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
 - 音響設備などが必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスクなどで音量が出せない場合にも手軽に音量アップできます。
 - 電源ON・OFFのみの簡単操作で誰でもご利用できます。
 - 握りやすいスリムな形状で軽量のため、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
 - USB充電で動作します。約2時間の充電で最長8時間の連続動作が可能です。
- ※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30~40人程度への案内が可能です。

仕様

実用最大出力	5W	周波数特性	200~12,000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカー	スピーカーユニットサイズ	2インチ(直径約50.0mm)
ロードインピーダンス	4Ω		
電源	内蔵リチウムイオン電池、またはUSBポートより給電		
充電方法	USBポートより給電(DC5V1A)		
充電時間	約2時間		
連続使用時間	約8時間※使用条件によって異なります。		
重量	約150g		