




仕様書

品名	15W コンビネーションホーンスピーカー
品番	NP-315

項目名	仕様
定格入力	15W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	106dB以上 (1W/1m時 0.5、1、1.5、2kHzの4点平均)
再生周波数帯域	300Hz～5kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)
耐電圧	AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
防水性能	IPX5
外装	ホーン部 ASA樹脂 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム 防水カバー アルミ鋳造 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム ブラケット 鋼板 マンセル 2.5Y8/3 近似色 クリーム
コード	約 0.6m (VFF 0.75mm ² ×2)
取付金具	U字形ブラケット L形 (JIS C 5504に準拠する)
ねじ類材質	ステンレス製
外形寸法	口径 約 280×180mm 全長 約 250mm
質量	約 2.6kg
付属品	取扱説明書、スピーカー設置および取扱いのご注意
適用規格	JIS C 5504に準拠する

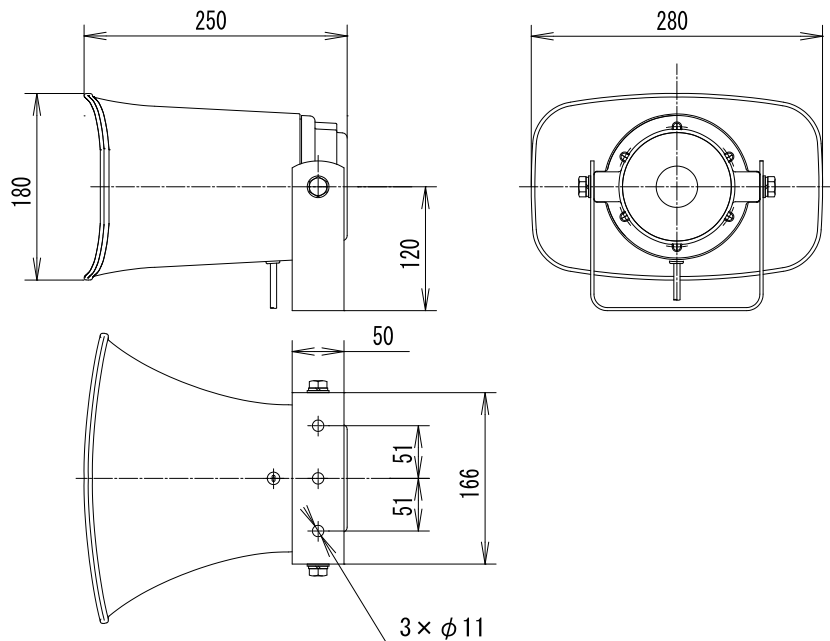

単位：mm

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。