

EA763CS-4 スピーカー



仕様

防水性能: IPX4
定格入力: 6W
定格インピーダンス: 1.7k (6W) 3.3k (3W)
10k (1W) (ハイインピーダンス100系)

非常用種別: L級
音響パワーレベル: $p=97\text{dB}(1\text{W})$
指向特性区分: M
出力音圧レベル: $96\text{dB}(1\text{W}/1\text{m})$
再生周波数帯域: 150Hz ~ 13kHz (偏差20dB以内)
寸法(mm): (外形) 幅220 × 高さ165 × 奥行195
(口径) 幅210 × 高さ155

質量: 約1.5kg

取付金具: U字形ブラケット S形

付属品: 専用プラグ付コード(約50cm)

特徴・用途: ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。

各部の名称

IPX4

防塵性規格: X (特性表示なし)

防水性規格: 4 (水の飛沫(あらゆる方向からの噴霧)に対して保護します。)

ブラケット

パンチングネット

通気孔

雨水などが万一内部に侵入した場合、排水できるように通気孔は下向き(最も低い位置)にして設置してください。

ブラケット取付ボルト

取付角度の設定が済みましたら、両方共しっかりと締付けてください。




プラグ付コード(付属)



接続端子

付属のプラグ付コードを使用し、アンプと接続してください。

寸法図

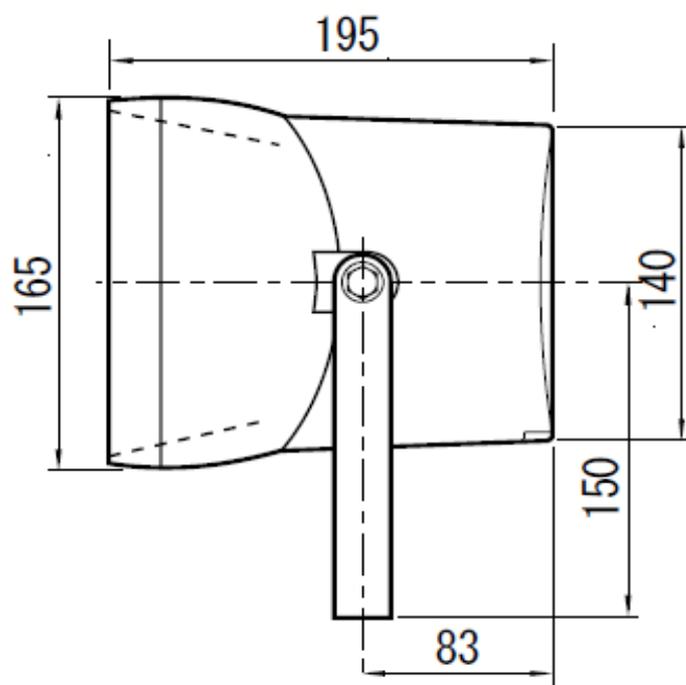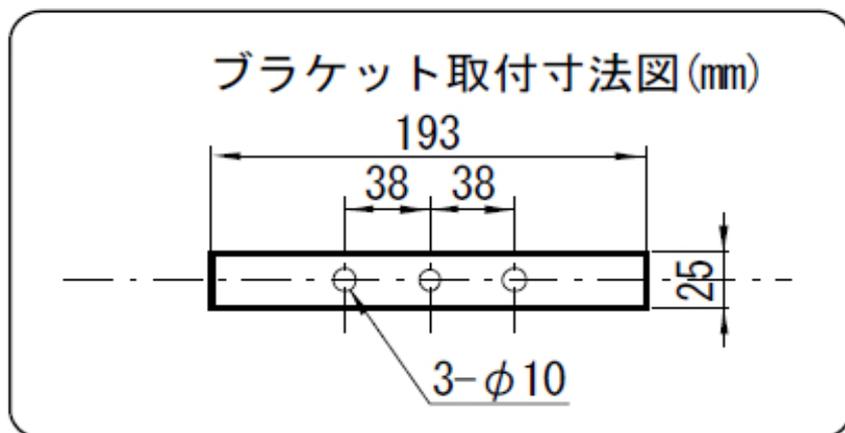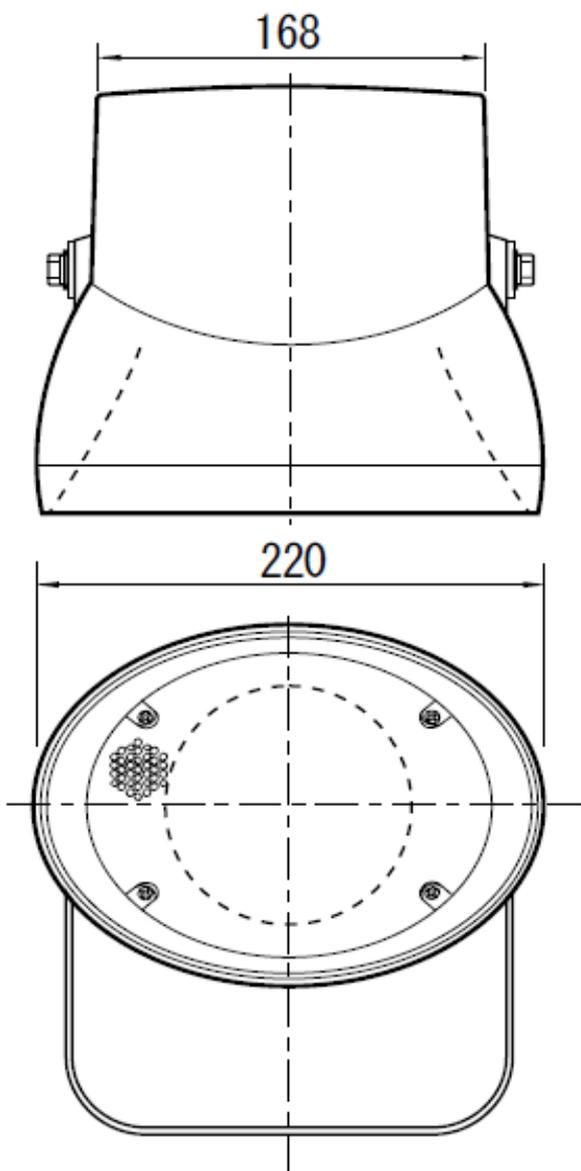

単位:mm