




360°旋回タイプの小型モデル

VRタイプ(天井取付用)

■SF-35VR-1VP

(100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型 モータ	サーマル プロテクター	ハネ径 35cm	スイッチ 強中弱切	旋回 360°	電源コード 3m
延長コード 8m	ワイヤード リモコン	100V			

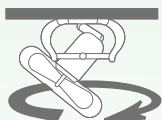

360°旋回

俯仰角は10度・20度・
30度の3段階に調節可能




3段階調式
ワイヤードリモコン
(付属品)



設置の負担を軽減

取付金具を天井に取付け、そこへ本体を
差し込む設置方式ですので、本体を持ち
上げる作業を最小限に抑えられます。

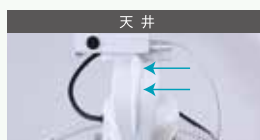

落下防止ワイヤー標準装備

梁などに巻き付け、万が一の落下に備える
落下防止ワイヤー付きです。




付属品



①3段階調式ワイヤードリモコン ②延長コード(8m)
③取付金具(落下防止ワイヤー付) ④ネジ類

広範囲に風を届ける

天井から360°旋回し風を送るので広いス
ペースをカバーできます。

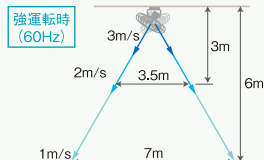

冷暖房の補助

夏場だけではなく冬の暖房補助としても
活用でき、室内の温度ムラを少なくするこ
とができます。



様々な活用場所



オフィス・施設・学校・脱衣室 など

移動式キャスター扇 業務用



床面の乾燥などに最適

キャスタースィファン

■SKF-45CD2-1V(100V・首振り角度87度)

■SKF-45C2-1V(100V・トレイ付き)

■SKF-45KR3-1V(100V・首振り角度87度・トレイ付き)


- 風量調節、強・中・弱の3段階調式。
- 全閉型モータ採用。
- 移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利!
- 床面ワックスの乾燥に最適です。

モダンデザインの新型

丈夫なパイプフレーム構造

広い範囲に風を送る首振り式

小物を置けるトレイ付き

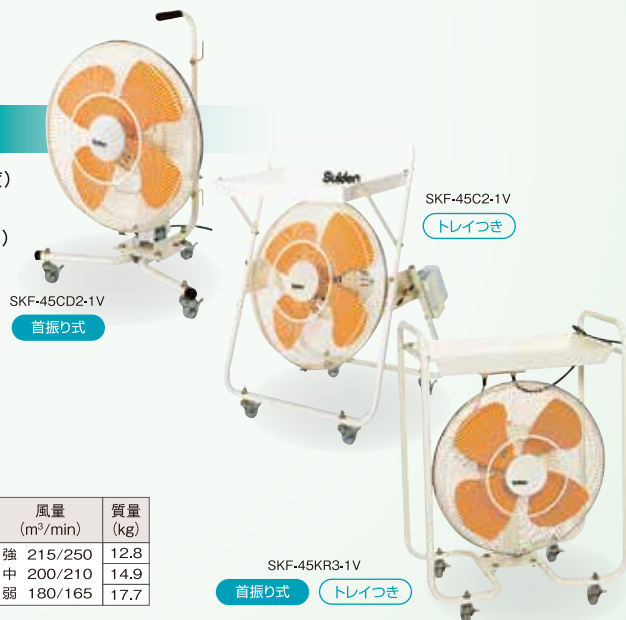

品番	ハネ径 (cm)	電源 (V)	コード長 (m)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/min)	質量 (kg)
SKF-45CD2-1V	45	100	5	50/60	160/210	強 215/250	12.8
SKF-45C2-1V						中 200/210	14.9
SKF-45KR3-1V			10			弱 180/165	17.7