


IRIS OHYAMA
サーキュレーター
シリーズ累計販売台数
※2020年2月時点

700万台突破

サーキュレーターで
スピード換気!



※画像の商品は「PCF-SC15T」です。

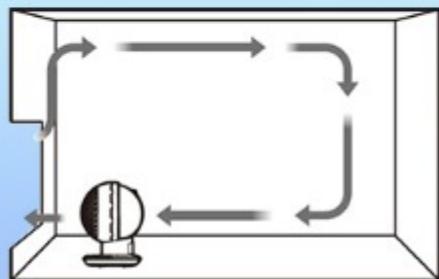

ウイルス対策には、
こまめな換気が大切!
サーキュレーターを使えば
素早く空気を入れ替えられます。

サーキュレーターアイ

DC
JET

上下左右に自動首振り！
部屋干にも最適！

強い風を
遠くまで



※動きがわかりやすいように
早送りにしています

※使用の商品はPCF-SDC18T(30畳タイプ)です。

IRIS OHYAMA

3D

ランダム送風

適用
畳数 **24畳**

大風量
サーキュレーター

PCF-SDC15T



リモコン付き

サーキュレーターアイ

DC
JET

※風量（最大時）に基づいたメーカー基準により設定。適用畳数は目安です。



DCモーター搭載で、

パワフル

静音

連続モード：風量1~4の場合

省エネ

/ パワフル /

風の
到達距離
なんと!!

28m!



静音



8 (左右)

弱 0000 00000 強 首ふり(上下)

電源切/入 連続 リズム 衣類乾燥 送風モード

図書館よりも静かな

35dB未満。

※連続モード：風量1~4の場合

省エネ

1日たったの

約**5.4円**



DCモーターなので省エネ！
ひと夏使い続けても、電気代は

約**486円!!**

※1日8時間、90日間使用した場合で計算。
電気料金目安単価27円/kWh（税込）[平成26年4月改定]で算出。

DC
JET

コンパクトでもパワフル送風

風の到達距離

なんと**28m!!**

大人気の サーキュレーターアイ がさらに進化!!

コンパクトさはそのままで、
さらに遠くまで送風可能に

なんと**24畳**適用!!

風速
約**30%**
アップ


サーキュレーターアイ



PCF-SC15

本商品

サーキュレーターアイ DC
JET

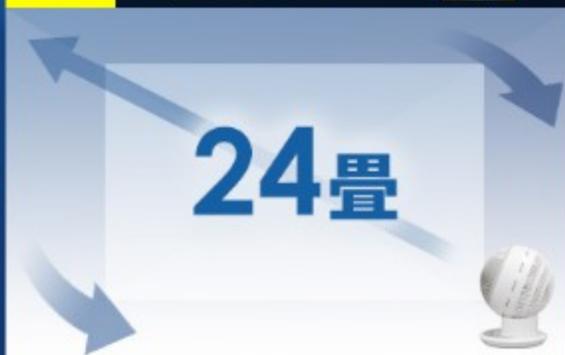

PCF-SDC15T

より強力送風になったことで、
広い部屋でも空気を素早くかくはん！



衣類もさらに素早く乾かせます！



なるほど！

ヒミツは
特殊形状
スパイラルグリル

特許出願中

+

DCモーター

アイリスオーヤマ独自の研究による、
新構造のグリル。

空気の流れをコントロールし、
より直進性の高い気流を作り出します。

さらに、DCモーターを搭載することで
よりパワフルに。



ジェット気流効果


風を直線に集中させ、より遠くまで届くように。



ジェット気流で素早い換気におすすめ



こまめな換気で、ウイルス対策にも効果的

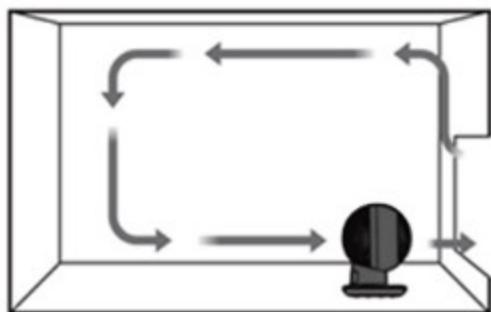

屋外の空気を取り込んだり、
屋内の空気を排出する事が
できます。

静かで、パワフル。 アイリスオーヤマは 羽根にもこだわり。

表面積を広くとり、
多くの風を捉えて送り出す
立体形状の羽根。

風切り音を抑えながら、
十分な風を産み出します。



運転音はわずか35dB未満*。
図書館よりもしずか。



*連続モード：風量1～4の場合。

騒音値の目安： 30dB … ささやき声・深夜の住宅街 40dB … 図書館・深夜の市街地

DC
JET

省エネで家計に優しい

DCモーターならではの、省エネ性能。

ひと夏（90日間）使った時の電気代比較

34%
カット!



DCモーター 約**486円**

サーキュレーターアイ DC
JET
PCF-SDC15T



こんなに
お得!



ACモーター 約**739円**

サーキュレーターアイ
PCF-SC15T

※1日8時間、90日間使用した場合で計算。電気料金目安単価27円/kWh（税込）
[平成26年4月改定]で算出。

※従来品PCF-SC15T（消費電力38W）とPCF-SDC15T（消費電力25W）を比較。

DC
JET

充実の機能



選べる3モード

連続 ● リズム ● 衣類乾燥 ●

送風
モード

①衣類乾燥モード

たくさんの洗濯物をまんべんなく乾かす



端にいくほど風量が大きくなります

向きによって風の強さを調整し、洗濯物に当たる風速をほぼ一定にします。

②リズムモード

強さを変化させて、自然に近い風を再現。
風量を3段階から設定できます。

③連続モード

10段階から設定した風量で、
連続運転します。

上下・左右 自動首振り

上下

手動でも角度を調整できます。



左右

60° 90° 120°



風量10段階

心地良い微風から、空気の循環・攪拌に適した強風まで、細やかな風量調節が可能。



切タイマー

設定した時間後に
運転を停止します。

2 4 8
● ● ●



DC
JET

便利なリモコンつき



全ての操作を
リモコンでも行えます。



背部に収納して、
そのまま操作する
こともできます。

DC
JET

空気循環・部屋干しなど 1年中使える

冷暖房を効率よく。
だから快適・省エネ。



涼しさや、暖かさは
床や天井に溜まりやすい。



空気を混ぜれば
お部屋中が快適に。

冷暖房の効率も上がり、
省エネにも繋がります。

1年中使えるサーキュレーター。

夏



エアコンの
冷気を
部屋全体へ

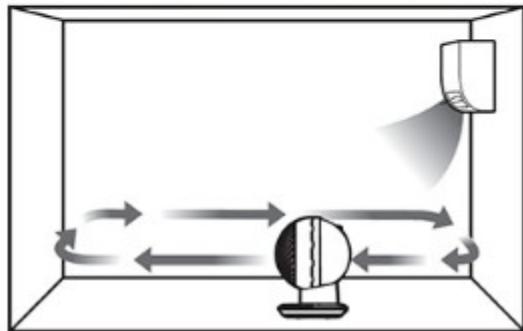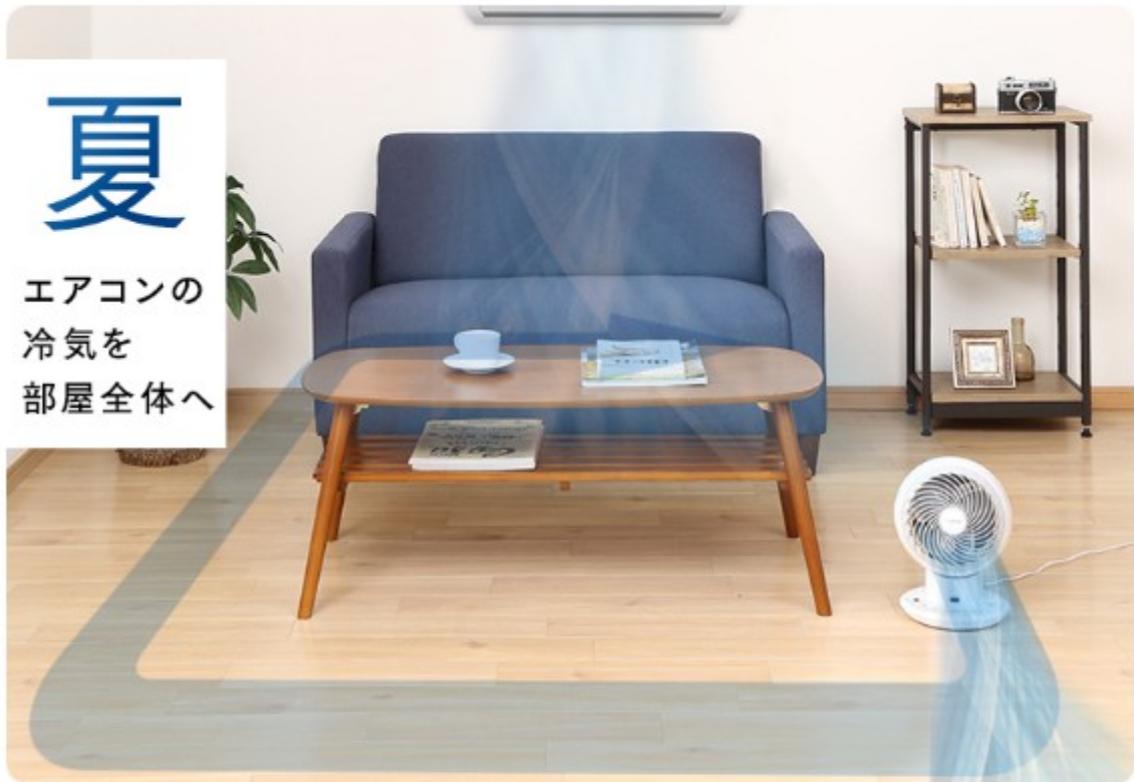

エアコンを背にして、
下に溜まる冷たい空気を
循環させると、
気流ができて
清涼感がアップします。

冬


暖かい
空気を
足元へ

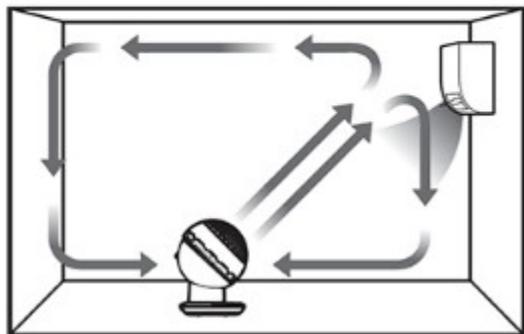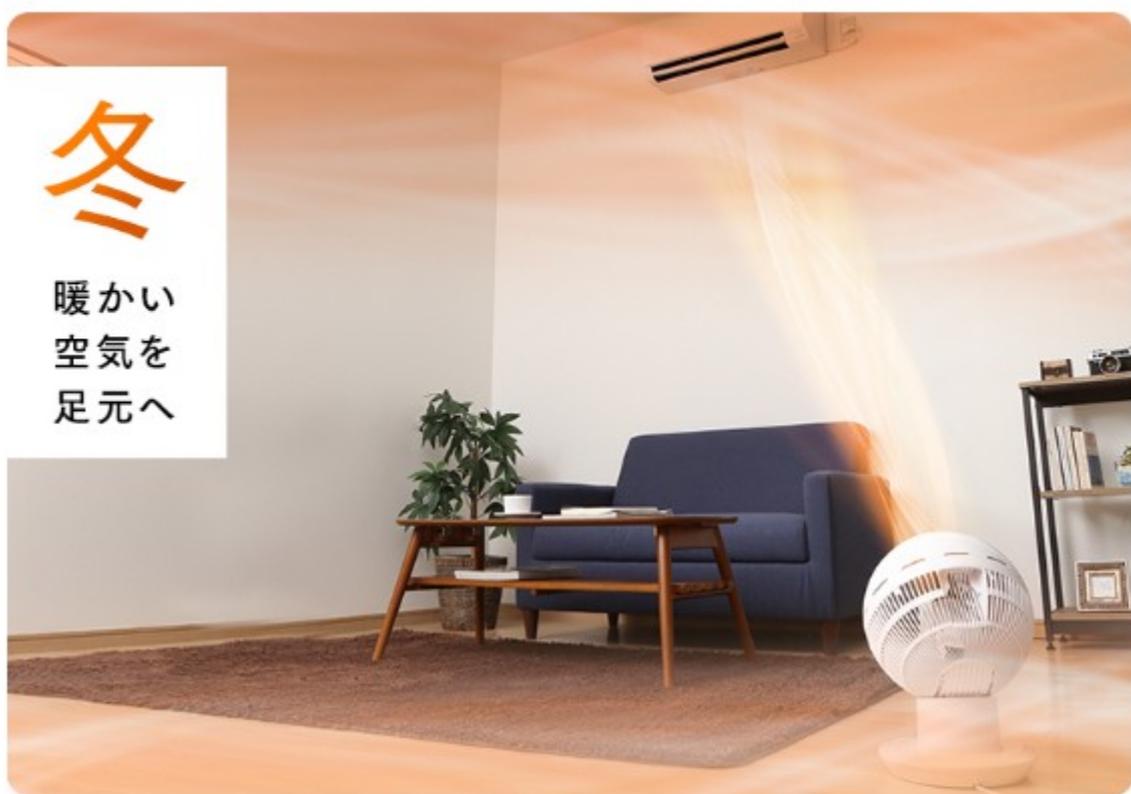

部屋の角（エアコン）に
風を送って、
上に溜まる暖かい空気を
循環させ、
足元を暖めます。

春秋


部屋全体の
温度を
均一に

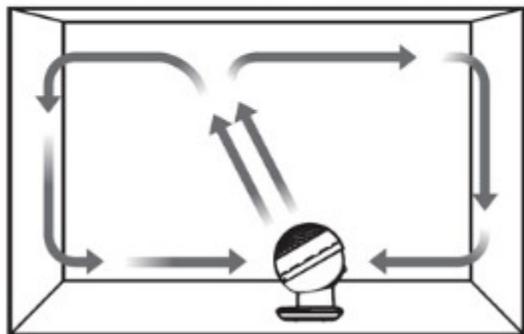

天井に風を送って
空気を循環させ、
部屋の空気の温度ムラを
少なくします。


梅雨

室内
干しに

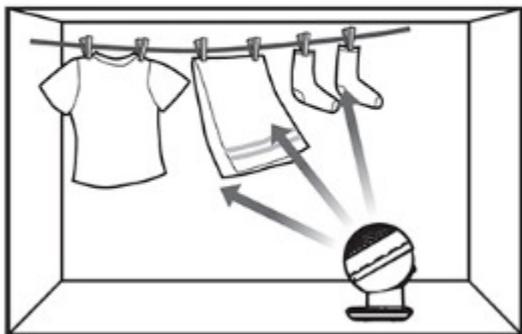


直接風を当てることで、
乾きが早くなります。

こんな使い方もおすすめ

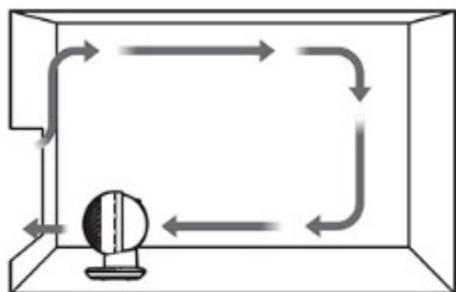

換気

屋外の空気を取り込んだり、
屋内の空気を排出します。

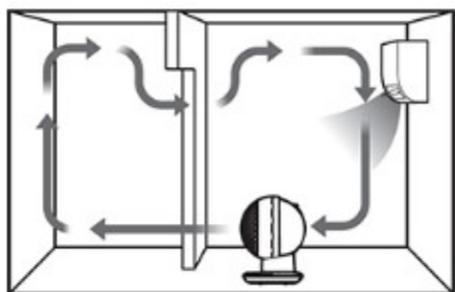

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を
循環させます。

DC
JET

お手入れがしやすい

前面のカバーは
簡単に取り外せるので
お手入れもラクラク。



DC
JET

驚くほどコンパクト

適用畳数24畳なのに、
従来品（適用畳数20畳）と比較すると、こんなに小さい。



／取っ手つき／



軽くて
運びやすい
約**1.3kg**

商品詳細

