

EA763FB-2C

irisplaza.co.jp

CIRCULATOR
Macaron

首振り

14畳



パワフルなのに、静か
そのヒミツは**羽根**にあり

表面積を広くとり、
多くの風を
捉えて送り出す
立体形状の羽根。

風切り音を抑えながら、
十分な風を生み出します。




ジェット気流で素早い換気におすすめ



こまめな換気で、ウイルス対策にも効果的

屋外の空気を取り込んだり、
屋内の空気を排出する事が
できます。

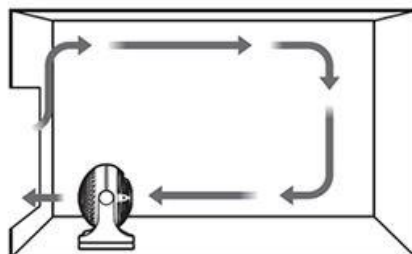

オールシーズン使える

冷暖房を効率よく
だから快適・省エネ



涼しさや、暖かさは
床や天井に溜まりやすい。

空気を混ぜれば
お部屋中が快適に。

冷暖房の効率も上がり、
省エネにも繋がります。

左右首振り



ダイヤルを「首振り」の方へ回すと、
自動で左右に首を振ります。

上下角度調整



手動で上下7段階
角度を変えられます。

簡単操作



風量3段階

大きなダイヤルで、
誰でも簡単に操作できます。

軽量



たったの
約2.1kg

持ち手付きで、持ち運び簡単。
色々な部屋で使えます。

お手入れ簡単




前面のカバーを外せるので、
簡単にお手入れできます。

安全設計



隙間が狭く、指が入りにくいので、
安心してお使いいただけます。

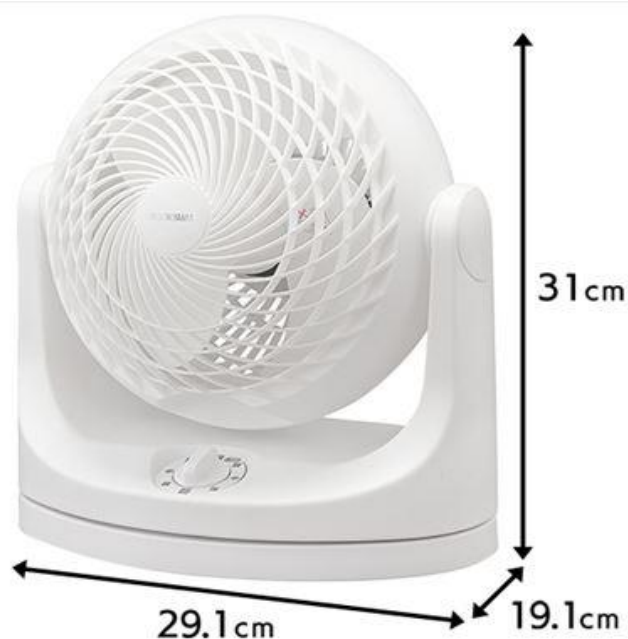

電源電圧	AC 100V
電源周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	49 / 43W
適用床面積 (目安)	14 畳
コード長さ	約 1.4 m
製品質量	約 2.1 kg

フレームがなくなり、既存モデルよりもさらにスタイリッシュ
マット調になり、質感もアップしました

既存品

PCF-HD18-B



NEW

PCF-MKM18-B



Recommended Points

おすすめポイント



風の到達距離 約11m※
※50Hzの場合



静音



オールシーズン使える



左右首振り



軽量



お手入れ簡単

コンパクトでもパワフル送風

風の到達距離 約11m※

※50Hzの場合



パワフル送風で、
広い部屋でも素早く空気をかはんします。



なるほど!

ヒミツは
**特殊形状
スパイラルグリル**

特許出願中

アイリスオーヤマ独自の研究によるグリル。

空気の流れをコントロールし、
より直進性の高い気流を作り出します。



ジェット気流効果

風を直線に集中させることで、
より遠くまで届けることができます。



キッチンに



子供部屋に

「扇風機」と「サーキュレーター」の 違いって何？


答えは **風の送り方**



扇風機

体の表面温度を下げる。

うちわや扇子のように、体に風を当てて
空気を動かすことで涼しさを感じます。

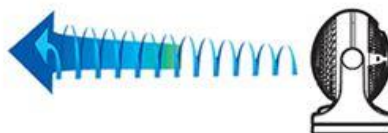

サーキュレーター

室内の温度を下げる。

お部屋の空気を循環させることで室内の
温度を均一にし、体感温度を下げます。

静音で気にならない



静音

図書館よりも静か。

50Hz…35.4dB 60Hz…29.2dB

※風量「弱」において。

騒音値の目安：30dB…ささやき声・深夜の住宅街
40dB…図書館・深夜の市街地