



CIRCULATOR
Macaron

首振り

8畳

マカロンのように、コロンとしたフォルム
新しい形のサーキュレーター



EA763FB-5B



IRIS OHYAMA

CIRCULATOR
Macaron

お部屋に合わせて選ぶ、
シンプルモダン



サーキュレーター


左右首振り

8畳

PCF-MKM15-W / PCF-MKM15-B



※画像の商品は「PCF-MKM15N-W」です。

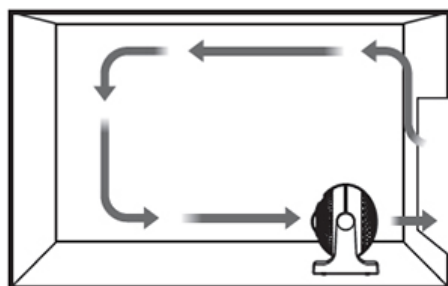

ウイルス対策には、
こまめな換気が大切！
サーキュレーターを使えば
素早く空気を入れ替えられます。



フレームがなくなり、既存モデルよりもさらにスタイリッシュ
マット調になり、質感もアップしました

既存品

PCF-HD15-B



NEW

PCF-MKM15-B




WHITE
ホワイト



カラーは
ホワイトです。

「扇風機」と「サーキュレーター」の 違いって何？

答えは **風の送り方**

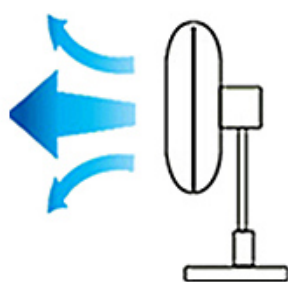

扇風機

サーキュレーター

体の表面温度を下げる。 **室内の温度を均一にする。**

うちわや扇子のように、体に風を当てて空気を動かすことで涼しさを感じます。

お部屋の空気を循環させることで室内の温度を均一にし、快適にします。

Recommended Points

おすすめポイント



風の到達距離 約13m※

※50Hzの場合



静音



オールシーズン使える



左右首振り



軽量



お手入れ簡単

コンパクトでもパワフル送風

風の到達距離 約13m[※]

※50Hzの場合



パワフル送風で、
広い部屋でも素早く空気をかはんします。



なるほど!

ヒミツは 特殊形状 スパイラルグリル

特許取得済み


アイリスオーヤマ独自の研究によるグリル。

空気の流れをコントロールし、
より直進性の高い気流を作り出します。



ジェット気流効果

風を直線に集中させることで、
より遠くまで届けることができます。

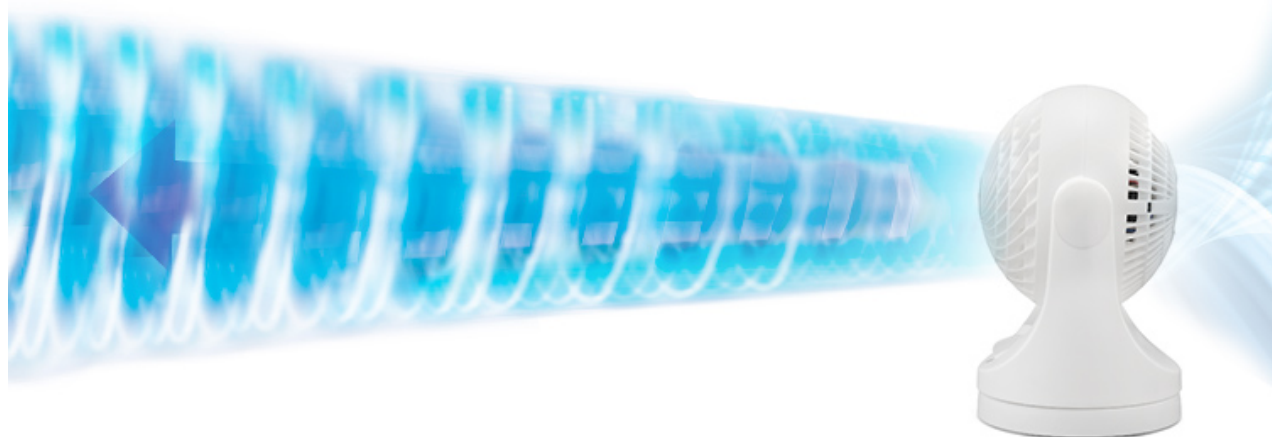

脱衣所に




子供部屋に

ジェット気流で素早い換気におすすめ



こまめな換気で、ウイルス対策にも効果的

屋外の空気を取り込んだり、
屋内の空気を排出する事が
できます。

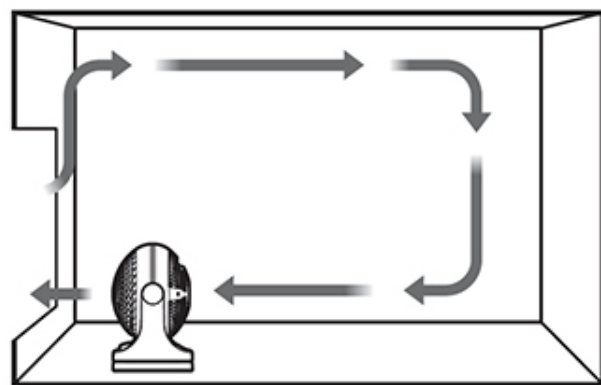

静音で気にならない



静音

図書館よりも静か。

50Hz…28.2dB 60Hz…20.9dB

※風量「弱」において。

騒音値の目安：30dB…ささやき声・深夜の住宅街 40dB…図書館・深夜の市街地

パワフルなのに、静か そのヒミツは羽根にあり

表面積を広くとり、
多くの風を
捕らえて送り出す
立体形状の羽根。

風切り音を抑えながら、
十分な風を生み出します。



オールシーズン使える


冷暖房を効率よく だから快適・省エネ




涼しさや、暖かさは
床や天井に溜まりやすい。

空気を混ぜれば
お部屋中が快適に。

冷暖房の効率も上がり、
省エネにも繋がります。

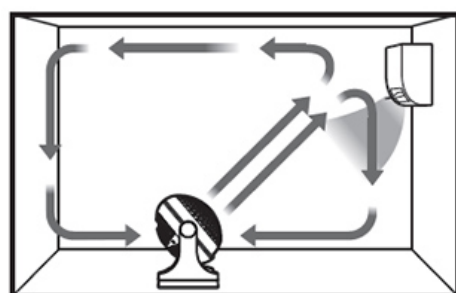


部屋の角(エアコン)に
風を送って、
上に溜まる暖かい空気を
循環させ、足元を暖めます。

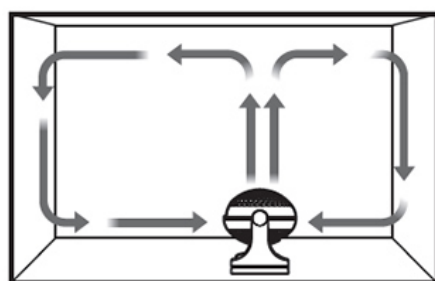

天井に風を送って
空気を循環させ、
部屋の空気の温度ムラを
少なくします。

夏

エアコンの
冷気を部屋全体へ

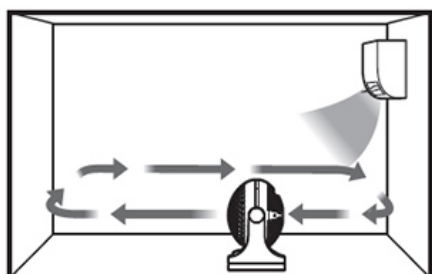


エアコンを背にして、
下に溜まる冷たい空気を
循環させると、
気流ができて
清涼感がアップします。



梅雨

室内干しに

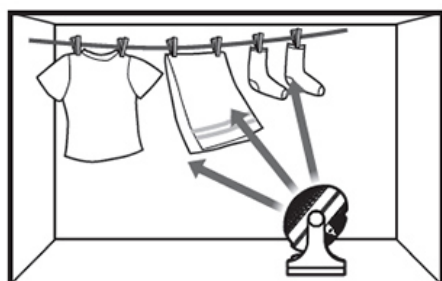


直接風を当てることで、
乾きが早くなります。

左右首振り



ダイヤルを「首振り」の方へ回すと、
自動で左右に首を振ります。

上下角度調整

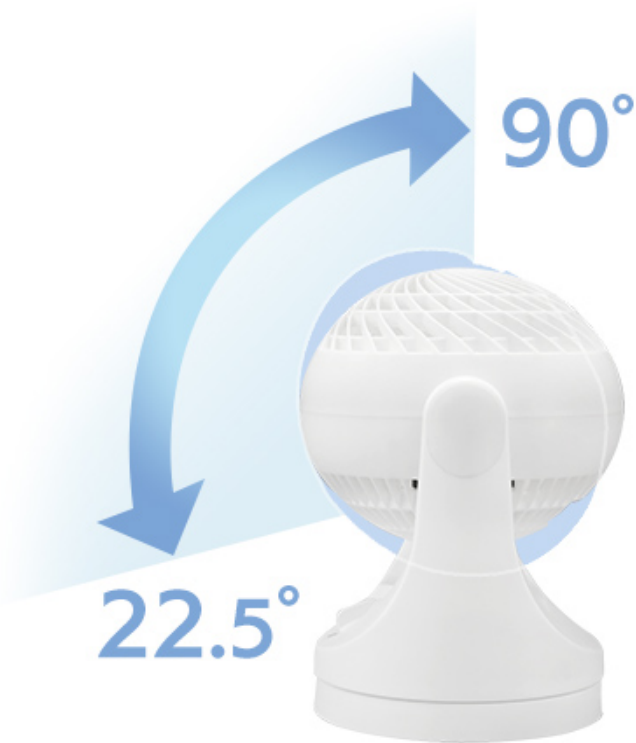

手動で**上下6段階**
角度を変えられます。

簡単操作



風量3段階

大きなダイヤルで、
誰でも簡単に操作できます。

軽量



たったの
約1.6kg

持ち手付きで、持ち運び簡単。
色々な部屋で使えます。

お手入れ簡単



前面のカバーを外せるので、
簡単にお手入れできます。

安全設計



隙間が狭く、指が入りにくいので、
安心してお使いいただけます。

SPEC



電源電圧	AC 100V
電源周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	33 / 32W
適用床面積 (目安)	8 畳
コード長さ	約 1.4m
製品質量	約 1.6kg

商品情報

サーキュレーターでスピード換気！

コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。

マカロンのように、コロンとしたフォルム。

マット調になり、質感もアップしました。

パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかくはんします。

エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環し一年中使えます。

ダイヤルを「首ふり」の方へ回すと、自動で左右に首を振ります。

隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。

商品仕様

●商品サイズ（cm）

幅約24.1×奥行約17.7×高さ約28.6

●質量

約1.6kg

●電源

AC100V（50／60Hz共用）

●消費電力

33／32W

●風量調整

3段階

●適応床面積

8畳

●コードの長さ

約1.4m

●カラー

ホワイト、ブラック