

EA763Y-13A

2槽式洗濯機 PS-65AS2

青空

日立2槽式洗濯機

[つけおきタイマー]搭載。

洗濯・脱水容量

6.5kg

つけおき
タイマー

お知らせ
ブザー

ステンレス
脱水槽

抗菌
パルセーター

※1



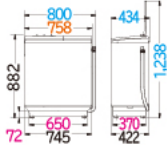
ホワイト(W)
PS-65AS2
オープン価格★

特長

- つけおきタイマー
- お知らせブザー
- ステンレス脱水槽
- 抗菌パルセーター※1

※1 ●試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801（フィルム密着法） ●抗菌方法：樹脂に練り込み ●対象部分：パルセーター ●試験結果：抗菌活性値2.0以上（抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています）

仕様

型式		PS-65AS2	
外観 本体希望小売価格		 ホワイト（W） Ⓜ 拡大 オープン価格★	
寸法図 寸法図の見方はこちら		 Ⓜ 拡大	
洗濯容量（kg）		6.5	
脱水容量（kg）		6.5	
洗濯容量（kg）／定格水量（L）		6.5／43	
		4／33	
		2.5／25	
本体幅（mm）		745	
外形寸法（mm）	幅	800	
	奥行	434	
	高さ	882	
排水ホースの長さ（cm）	左出し	60	
	右出し	62	
質量（kg）		約27	
消費電力（W）50／60Hz	洗濯	345／420	
	脱水	115／140	
水流切換 ^{※1} （段）		2	
水位切換（段）		3	
毛布洗い（kg）		2.4以下	
運転音（dB）50／60Hz	洗濯	51／54	
	脱水	44／48	

-
- ※1 「標準」「ソフト」の2段階です。

※ 2槽式の外形寸法は排水ホース部を含みます。なお、実際の据え付け時には、本体幅＋100mm必要です。

※ 排水ホースは左右付換えが可能です。

※ 電源コードの長さは約2mです。

※ 50／60Hz共用です。

※ 洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。

※ 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。

★ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

○ このページは、PS-65AS2の特長を紹介しています。

○ 画面上の商品の色は、実際の色とは異なる場合があります。