
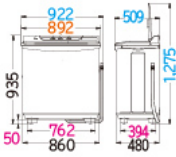


# 仕様：2槽式洗濯機 PS-80S

型式		PS-80S
外観 本体希望小売価格		 ホワイト (W)
寸法図		
洗濯容量 (kg)		8
脱水容量 (kg)		8
洗濯容量 (kg) / 定格水量 (L)		8 / 64
		6.5 / 50
		4 / 40
本体幅 (mm)		860
外形寸法 (mm)	幅	922
	奥行	509
	高さ	935
排水ホースの長さ (cm)	左出し	44
	右出し	54
質量 (kg)		約34
消費電力 (W) 50 / 60Hz	洗濯	285 / 340
	脱水	185 / 190
水流切換*1 (段)		2
水位切換 (段)		- *2
毛布洗い (kg)		3.2以下
運転音 (dB) 50 / 60Hz	洗濯	53 / 54
	脱水	54 / 56

\*1 「標準」「ソフト」の2段階です。

\*2 水位切換はありません。注水すぎ時は高水位になります。

- 2槽式の外形寸法は排水ホース部を含みます。なお、実際の据え付け時には、本体幅+100mmが必要です。
- 排水ホースは左右付換えが可能です。
- 電源コードの長さは約2mです。
- 50 / 60Hz共用です。
- 洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。
- 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。
- 画面上の商品の色は、実際の色とは異なる場合があります。
- ★ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。