
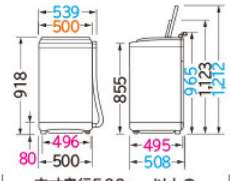



型式		NW-50B
洗濯・脱水容量		5kg
外観		 <p>ピュアホワイト (W)</p>
寸法図		 <p>内寸奥行500mm以上の 防水パンに入ります。</p>
操作パネル		
お洗濯キャップ (別売)		「毛布」コースには、別売の毛布洗いネットをお使いください。 NW-50B用 <b>MO-F40</b>
洗濯機能	洗浄方式	2ステップウォッシュ
清潔機能	洗濯槽お手入れ	槽洗浄・槽乾燥
お役立ち機能	手動切替水位	4段
予約機能		洗濯：9時間
容量の上限 ※洗濯時は別売のお洗濯キャップが必要です。	毛布*1	洗濯 2.4kg以下
	ドライ・おしゃれ着*1	洗濯 1kg以下
目安時間 (標準コース)		洗濯 52分
消費電力 (50/60Hz)		洗濯 390/455W
消費電力量 (50/60Hz)		洗濯 105/115Wh
標準使用水量		洗濯 122L
運転音 (洗い/脱水/乾燥)		34/54/-dB
外形寸法	幅	539mm
	奥行	508mm
	高さ	965mm
本体幅		500mm
設置可能な防水パンサイズ (内寸奥行)		500mm以上
排水ホースの長さ (左出し/右出し)		81/112cm
質量		約26kg

※操作パネルの表示は、説明のためのイメージです。

操作パネル用点字シールをご希望の方は、お客様相談センター (0120-3121-11/携帯電話・PHSからは050-3155-1111 (有料)) へお問い合わせください。

結露による水滴が発生しますので、床を守るために、洗濯機用トレイ・防水パンのご使用をおすすめします。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

●ステンレス槽採用 ●待機時消費電力ゼロ：電源がオフのときはムダな電力がかかりません。 ●電源オートオフ：運転終了約8秒後に電源スイッチが自動的に切れます。 ●自動投入機能：柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。 ●自動補給水：水を自動補給し、設定水位に保ちます。 ●予約タイマー：仕上がり時間を簡単に予約できます。

\*1 毛布・おしゃれ着の洗濯について、詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

- 外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。
- 排水ホースは左右付換えが可能です。
- 付属の給水ホースの長さは約80cmです。
- 電源コードの長さは約2mです。
- 50/60Hz共用です。
- 洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。
- 各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。
- このページは、NW-50Bの特長を紹介しています。
- 画面上の商品の色は、実際の色とは異なる場合があります。

衣類の量や種類、片寄り、室温、据付状態等により、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

## 各コースの容量の上限

	洗濯コース				
	標準	すすぎ1回	おいそぎ	毛布	おしゃれ着
NW-50B	5kg	5kg	2.5kg	2.4kg	1kg

	お役立ちコース			清潔コース
	風脱水	洗▶風脱	槽洗浄	槽乾燥
NW-50B	化繊1kg	5kg	●	●

※ 毛布コースは、毛布を取扱説明書に従って入れてください。幅140cm×長さ200cm以下。マイヤー毛布も洗えます。

※ おしゃれ着コースは、皮革製品等、一部洗濯できないものもあります。注意書きに従ってください。お湯や残り湯は使用できません。