

NEW NA-FA100H7

EA763Y-21D

洗濯・  
脱水容量 **10 kg**



泡洗浄



ECONAVI

「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しがさらにラクに。泡洗浄に加え、新パルセーターで汚れをしっかり落とす。

## 泡洗浄



**泡洗浄**



(NA-FA120V2イメージ図)

## 泡洗浄 & NEWパワフル立体水流

濃密泡のパワフル立体水流で、繊維の奥の汚れもしっかり落とします

## 使いやすさとデザイン すっきりフロント

槽が近くて手前が低いから取り出しがラクラク。



(写真はNA-FA100H7)




## 多彩なコース

食べこぼしも、どろんこも。やっかいな汚れを落とす多彩なコース

- NEW パワフル滌すすぎコース
- パワフル滌洗いコース
- 毛布コース など

# お手入れ

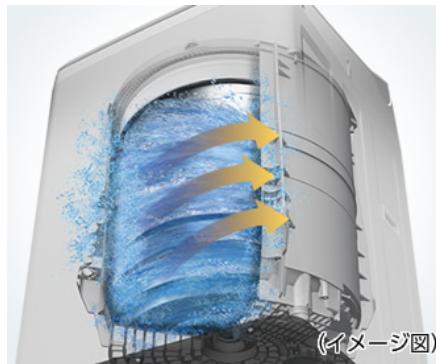

自動槽洗浄※1※2

洗濯するたび自動でお手入れ※1。槽の黒カビ発生を抑える※2



(イメージ図)


カビクリーンタンク※3

内槽の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を洗浄。洗剤カスの付着を抑える

※3

## エコナビ

洗濯のムダを省いて節電※4

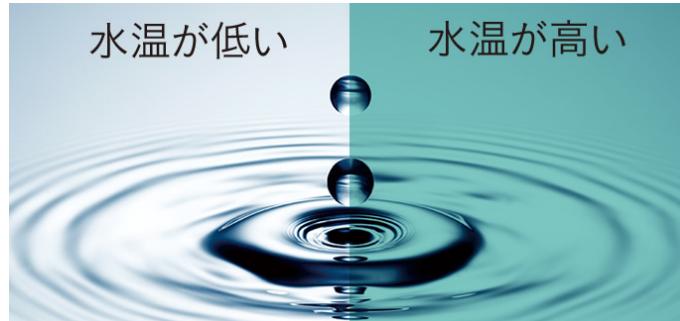


## 操作部



寸法図(単位:mm)

(写真はNA-FA100H7-N)

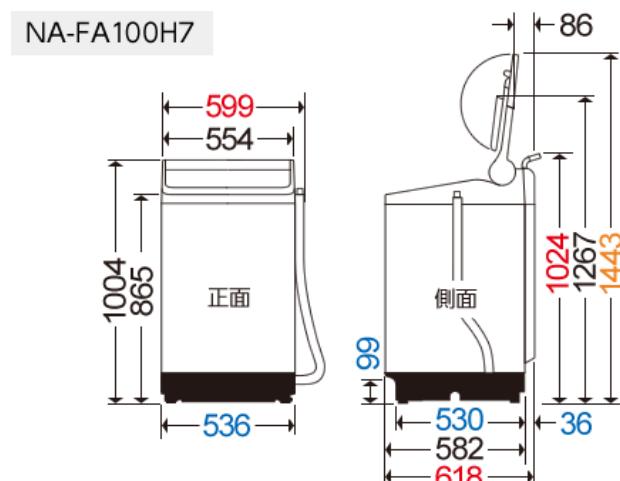

赤字:総外形寸法

青字:脚外幅・脚奥行(外側)・脚高さ・本体背面からの出代寸法

橙字:フタ開け時の高さ(折りたたまない)

・給水ホースの長さ:約80 cm

・排水ホースの長さ:約130 cm

・左右の手掛け部を含めても本体幅554 mmと変わりません。

## FAシリーズの主な機能比較

					
容量	洗濯 12 kg	洗濯 10 kg	洗濯 9 kg	洗濯 8 kg	洗濯 7 kg
泡洗浄	温水泡洗浄 W	泡洗浄	泡洗浄	泡洗浄	泡洗浄
NEW パワフル立体水流	○	○	○	○	—
すっきりフレント／フラットフェイス	○	○	○	○	○
NEW ビッグサークル投入口	○	○	○	○	—
温水機能(約40°C/NEW W 約30°C/約15°C)	○	—	—	—	—
NEW パワフル滌すすぎコース	○	○	○	○	○
パワフル滌洗いコース	○	○	○	○	○
おうちクリーニングコース	○	○	○	○	○
自動槽洗浄	○	○	○	○	○
槽洗浄(約6時間)	○	○	○	○	○
エコナビ	○	○	○	○	○

※1 「自動槽洗浄」は工場出荷時オフ設定です。設定すると、運転時間が約1分長くなります

※2 「自動槽洗浄」による黒カビ抑制 [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2019年2月28日 [試験成績書発行番号] 第19000750001-0101号 [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認 [黒カビ抑制方法] 「自動槽洗浄」による [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 黒カビの発育なし

※3 「カビクリーンタンク」によるカビ抑制 [試験成績書発行年月日] 2009年3月13日 [試験成績書発行番号] 第209011372-001号 [試験方法] 外槽に取り付けた培地付着布のカビ抑制確認 [黒カビ抑制方法] 脱水による [対象部分] 外槽 [試験結果] 黒カビの発育なし

※4 NA-FA100H7の場合、定格10 kg洗濯時「おまかせ」コース、液体洗剤使用、標準洗濯容量10 kg運転の場合。通常運転(約60 Wh、約39分)とエコナビ運転(約54 Wh、約37分)の比較で、消費電力量最大約10%、運転時間最大約5%削減。設置環境、水道水圧、水温によって効果は異なります

## NEW 全自動洗濯機 NA-FA100H7

### 詳細（スペック）



洗濯・脱水容量	10kg
乾燥容量	送風乾燥：化織2kg
標準使用水量	定格洗濯時 110L
消費電力	電動機（洗濯時） 385W
消費電力量	定格洗濯時 60Wh
目安時間	定格洗濯時 約39分
運転音	洗濯時 約32dB
	脱水時 約39dB
コース	洗濯 おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(6kg) パワフル滝すすぎ(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) フレグランス(5.5kg) 槽洗净(6時間/11時間) 送風乾燥(2kg) 泥汚れつけおき(3kg)
洗浄方式	泡洗净・パワフル立体水流
すっきりフロント	<input type="radio"/>
フラットフェイス	<input type="radio"/>
ボディ色	ホワイト
ハイパーウェーブインバーター	<input type="radio"/>
バスポンプ	<input type="radio"/>
エコナビ	<input type="radio"/> (洗いのみ)
自動槽洗净	<input type="radio"/>
カビクリーンタンク	<input type="radio"/>

槽洗浄	<input type="radio"/> (6時間/11時間)
送風乾燥	<input type="radio"/>
ステンレス槽	<input type="radio"/>
からみほぐし	おまかせ・わたし流・フレグランス (1~5.5kg) 泥汚れつけおき (1~3.0kg) パワフル滝洗い・パワフル滝すすぎ (1~6.0kg)
ソフト脱水	<input type="radio"/> (おまかせ・わたし流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い) ※個別設定選択
無段階水位	<input type="radio"/>
予約タイマー (1時間単位)	<input type="radio"/>
残時間表示	<input type="radio"/>
お好み設定	<input type="radio"/>
毛布洗い	<input type="radio"/> (洗濯4.2kg以下)
ふとん洗い	<input type="radio"/> (別売洗濯キヤップ必要)
排水ホース取り出し	左・右2方向 (後出し・伸縮式)
対応防水フロアー	奥行 (内寸) 540mm以上
待機電力ゼロ	<input type="radio"/>
外形寸法 (幅×高さ×奥行) 給・排水ホースを含む	599×1024×618mm
本体質量	約42kg

## 付属品

給水ホース, 給水栓つぎて, 外部排水ホース, 調節ゴムシート, 風呂水吸水ホース, ホースハンガー, 風呂水フィルター