

### NA-F70PB14 NA-F60PB14 NA-F60B14 NA-F50B14

色: -T ニュアンスブラウン  
POSコード: 4549980441435

色: -T ニュアンスブラウン  
POSコード: 4549980441442

色: -C ニュアンスベージュ  
POSコード: 4549980441459

色: -H ニュアンスグレー  
POSコード: 4549980441466

高い洗浄力でしっかり洗浄。「楽ポイフィルター」新搭載で、お手入れがさらに簡単・清潔に。

NEW 共通

操作パネルは、トレンドを取り入れたマットな質感のニュアンスカラー



-T ニュアンスブラウン

#### NA-F70PB14

洗濯 7 kg ●バスポンプ内蔵



-T ニュアンスブラウン

#### NA-F60PB14

洗濯 6 kg ●バスポンプ内蔵



-C ニュアンスベージュ

#### NA-F60B14

洗濯 6 kg



-H ニュアンスグレー

#### NA-F50B14

洗濯 5 kg

## 1 水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」

3枚のビッグウイングと3個の突起をもつビッグウイングパルセーターでうねりを起こし、しっかり洗浄します。

## 2 軽い力ですると洗濯物が取り出せる※「からみほぐし」

「おまかせ」コース終了後、「からみほぐし」運転を行い、衣類のからみを緩和。1枚ずつ、引き出しやすくします※。 ※衣類の量や種類により異なります

・容量制限: 約1.2 kg~4.5 kg (NA-F50B14のみ約1.2 kg~3.5 kg)、運転時間: 容量に応じて約1~4分

「からみほぐし」前



「からみほぐし」後



・NA-F70PB14 脱水終了直後と、脱水終了後「からみほぐし」運転後の比較。洗濯容量1.8 kg

## 3 お手入れ性の向上「楽ポイフィルター」

大きく分かりやすいツマミで軽い力で開閉が可能。かき出し式のメッシュフィルターで、糸くずに触れずに、捨てられます。




手を汚さずゴミ捨てができる・糸くずはイメージです


### ■寸法図 (単位:mm)

赤字: 総外形寸法  
青字: 本体幅(520 mm)、本体奥行(530 mm)  
脚高さ(39 mm)、排水ホース(43 mm)  
橙字: フタ開け時の高さ(折りたたまない)  
左右の手掛け部を含むと  
本体幅524 mmになります


#### NA-F70PB14

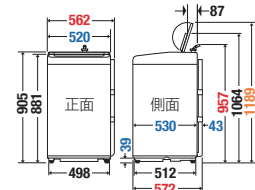

#### NA-F60PB14

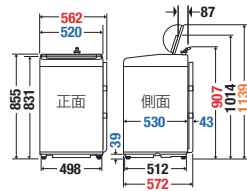

#### NA-F60B14 F50B14

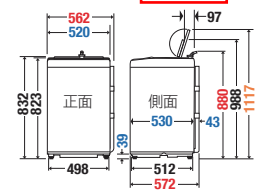

※本体設置時、本体奥行寸法(530 mm)と排水ホース寸法(43 mm)をご確認ください  
給水ホースの長さ: 約80 cm 排水ホースの長さ: 約123 cm

	NA-F70PB14	NA-F60PB14	NA-F60B14	NA-F50B14
洗濯・脱水容量	7 kg	6 kg	6 kg	5 kg
バスポンプ	○	○	—	—
標準使用水量(約)	定格洗濯時119 L	定格洗濯時116 L	定格洗濯時116 L	定格洗濯時114 L
消費電力(約) 50/60 Hz	480/545 W	400/445 W	400/445 W	400/430 W
消費電力量(約) 50/60 Hz	112/117 Wh	103/104 Wh	103/104 Wh	90/100 Wh
目安時間(約)*1	定格洗濯時43分	定格洗濯時42分	定格洗濯時42分	定格洗濯時40分
運転音(約)*2 洗濯時/脱水時	37 dB/46 dB			39 dB/49 dB
総外形寸法 給・排水ホースを含む	幅562×奥行572× 高さ957 mm	幅562×奥行572× 高さ907 mm	幅562×奥行572× 高さ880 mm	
製品質量(約)	30 kg	29 kg	28 kg	

\*1 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります

\*2 運転音の表示は日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです