



IRIS OHYAMA

EA763ZD-62A

# ほったらかし細断!

紙をセットするだけ



大容量 **39L**  
ダストボックス

最大(A4用紙)

**150**枚

クロスカット

**4×10**mm



ホッチキス  
対応

静音  
タイプ

オートフィードシュレッダー AFS150HC-H

## 用紙をセット、 あとはおまかせ!

オートフィード(自動給紙)タイプだから、  
紙をセットするだけでOK!



一度に**最大150枚**自動細断可能。

たまった書類をまとめて一気に処理！

だから、細断中も作業に集中。  
仕事の生産性もぐーんとUP!

自動  
細断中



自動細断で  
無駄な時間を作らない

一般的なシュレッダー

紙を入れ続けなければ  
いけない...

時間ロス



オートフィードシュレッダー

紙をセット



※通常は上部フタを閉めないで作動しません。

ほったらかして  
OK!



# もちろん、 手差しでの使用も可能



## ホッチキス針も 外す手間なし!



10号針まで対応

自動細断の場合：24枚まで細断可能

手動細断の場合：6枚まで細断可能



紙のほかにCD・DVD・BDや  
プラスチック製カードも細断OK

情報を読み取れないように


スパッと分割!



# 4×10mmのクロスカットで 個人情報を守る！



## 大容量ダストボックスで ゴミ捨て回数大幅削減

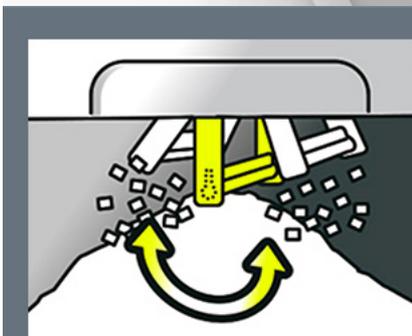

### ここがポイント！

スイングアームで  
細断くずを平らにならし、  
あふれにくくします。

ゴミ袋を取り付けて、ゴミ捨てをさらに楽に。



プラスチックごみの分別も簡単！



省スペースに置ける  
コンパクトサイズ



# オフィスに最適な 静音設計



**稼動音 約56dB**

音が静かなので、オフィス内でも  
気兼ねなく使えます。

〈騒音値の目安〉

- 60dB: 静かな乗用車の車内、普通の会話
- 50dB: 静かな事務所

# キャスター付きで 移動もラクラク



ちょっと  
通りますよ

# 安心・安全へのこだわり

## 1 過熱保護のサーマルプロテクター

モーターに負担がかかり、熱くなりすぎると自動停止し、ランプでお知らせします。



## 2 ダストボックススイッチ・扉開閉スイッチ

上部フタ（扉）が開いていたり、ダストボックスが奥までしっかりセットされていないと作動しません。



## 3 オートリバーズ機能

紙詰まりが発生すると、カッターを自動的に逆転させて紙を押し戻します。



## 仕様



電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	135W/145W
待機電力	約0.3W
投入幅	約218mm (紙投入口)
細断サイズ	紙: 約4×10mm (クロスカット) CD・DVD・BD: 3分割カット
細断速度	約1.6m/分 / 約2.0m/分
定格細断枚数	A4コピー用紙 (上質64g/m <sup>2</sup> ): 手差し6枚 CD・DVD・BD・プラスチック製カード: 1枚
最大給紙枚数 (自動細断)	A4コピー用紙 (上質64g/m <sup>2</sup> ): 150枚
安全装置	サーマルプロテクター (過熱保護)、 オートストップ回路 (過電流保護)、 ダストボックススイッチ、扉開閉スイッチ
定格使用時間	15分
コード長さ	約2m
質量	約15.5kg
ダストボックス容量	約39L

## 商品情報

### ■書類も時間もカット！紙を置くだけで自動細断150枚

紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。手差し細断も可能で、A4コピー用紙6枚同時細断できます。

### ■ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク

ダストボックス容量はA4コピー用紙約560枚分でたっぷり（約39L）。

『スイングアーム』搭載でダストボックス内のシュレッター屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。

### ■紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったり！

紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。

※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。

### ■オフィスにうれしい静音設計！

静音タイプなので静かなオフィスでも音が気になりません。

《過熱保護のサーマルプロテクター》モーターが加熱すると自動的にストップします。

《扉マグネットスイッチ》扉を開けると、自動で電源が切れます。

《過電流保護のオートストップ回路》紙づまり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動的に遮断し、回路やモーターを破損から守ります。

## 商品仕様

- 商品サイズ（cm）：幅約43.5×奥行約35.5×高さ約71
- 重量：約15.5kg
- カラー：グレー
- 材質：ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール

【商品仕様】

電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	135W (50Hz) /145W (60Hz)
待機電力	約0.3W
投入幅	約218mm
細断幅	クロスカット 約4×約10mm CD・DVD 3分割カット
裁断速度	約1.6m/分 (50Hz) 約2.0m/分 (60Hz)
定格裁断数	A4コピー用紙（上質紙64g/m <sup>2</sup> ） 手差し6枚 CD・DVD・プラスチック製カード 1枚
最大給紙枚数 （自動裁断）	A4コピー用紙（上質紙64g/m <sup>2</sup> ） <b>150枚</b>
定格時間	約15分
コードの長さ	約2m
ダストボックス 容量	<b>約39L（A4コピー用紙560枚）</b>

# オートフィードシュレッダー AFS150HC-H グレー

オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。1回で150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約39L(560枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。



JAN  
4905009955657

## 主要素材

ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、  
POM、ポリプロピレン、スチール

## 商品サイズ (mm・kg)

幅	奥行	高さ	重量
435	355	710	15.5

## パッケージサイズ (mm)

幅	奥行	高さ
510	415	802

## ケース 入数

1台

## 基本仕様

細断対応サイズ	A4、CD・DVD・カード	定格細断枚数	オート:A4コピー用紙150枚手差し:A4コピー用紙6枚、ハガキ1枚、CD/DVD/カード1枚
消費電力	135W(50Hz)・145W(60Hz)	定格時間	手差し15分(連続使用時間)
細断仕様サイズ	約4×10mm(クロスカット)・CD/DVD3分割	細断速度	1.6m/分(50Hz)・2.0m/分(60Hz)
投入幅	長手約218mm(紙類)・約123mm(CD/DVD/カード)	投入口	短手約3mm
刃までの距離	約95mm	電源コード	約2m
ダストボックス容量	約39L(A4コピー用紙約560枚)	安全装置	サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、過電流保護のオートストップ回路、緊急停止スイッチ、トップカバースイッチ
保証期間	お買上げ日から1年間		

