 
 



# スリムベゼル対応マグネット式覗き見防止フィルター取付説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

| セット内容                                                                             | 付属品                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| フィルター                                                                             | マグネットストッパー 2個付 5mm幅<br>アイアンストッパー 2個付 5mm幅<br>浮き防止ストッパー 2個付                          |
|  |    |
|                                                                                   |   |
|                                                                                   |  |
|                                                                                   | 裏面のリケイフィルムが黄色です                                                                     |
|                                                                                   | 裏面のリケイフィルムが白色です                                                                     |

## お取り付けの前に



- 画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

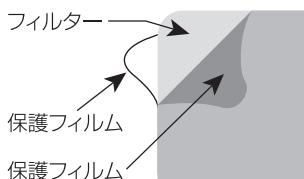


表裏に保護フィルムがついています。両面剥がしてください。ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼやけて見える面)と光沢面がございます。両面使用できます。お好みでご使用ください。※光沢面を裏側にしますと干涉縞がでることがございますがフィルターを少し浮かせば消えます。

## 取付方法


フィルターに貼付したマグネットストッパーと上部ベゼル部に貼付したアイアンストッパーで取り付けします。

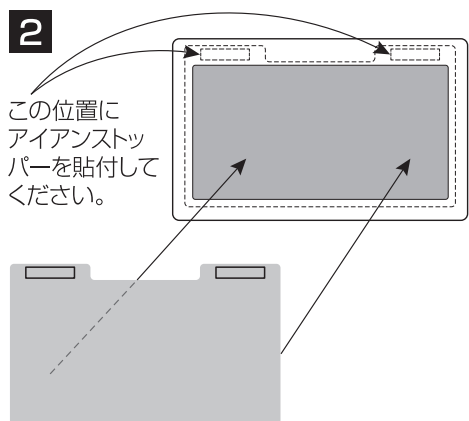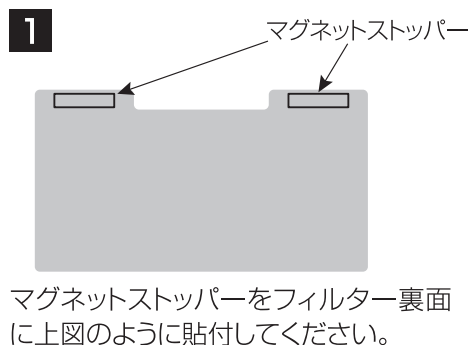

フィルターを画面の上においてアイアンストッパーの貼付位置を確認してください。アイアンストッパーはマグネットストッパーとピッタリ重なる位置に貼付しないと、吸着が弱かったり、フィルターの位置がずれてしまいますのでご注意ください。

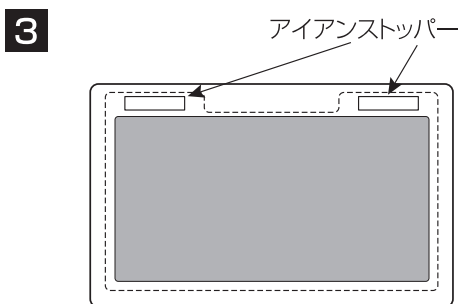


**2**で確認した上部ベゼル部にアイアンストッパーを貼付してください。アイアンストッパーの貼付位置がずれた時は貼り直してください。アイアンストッパー、マグネットストッパーは貼り直しが可能です。

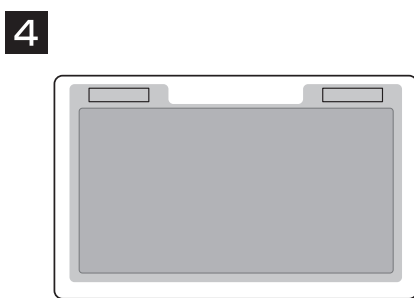


フィルターを画面に装着してください。

- 5** 浮き防止ストッパーを下部に取り付けます。

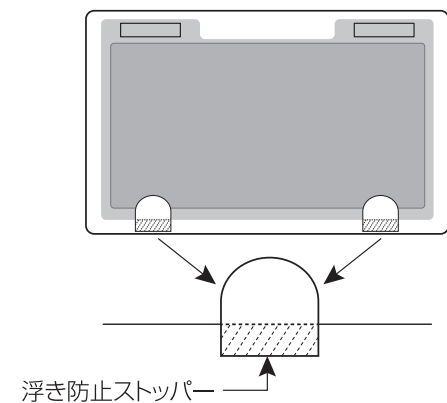

- 6** 下部を浮き防止ストッパーで押さえて、上部をマグネットストッパーとアイアンストッパーで取り付けます。

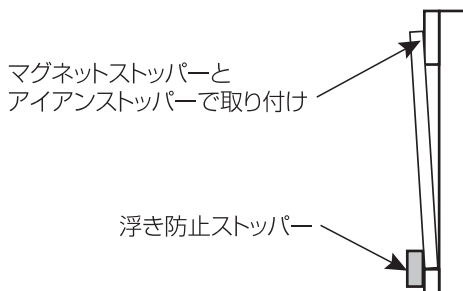

※フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。

## 使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所での使用は避けてください。
  - フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はご注意ください。
- ※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。



・フィルターの縁(断面部)でケガなどしないよう取扱いにご注意ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078