


USB3.2 Gen1 SDカードリーダー 取扱説明書

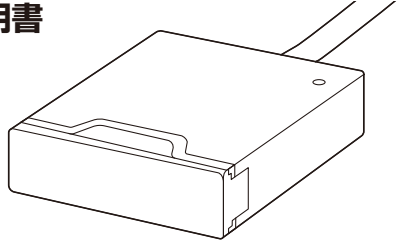

この度は、USB3.2 Gen1 SDカードリーダー「**ADR-3SDUBKN**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- セット内容**
- ①カードリーダー 1個
 - ②取扱説明書(本書) 1部
 - ③保証書 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品や小さなメディアの取外しなどの作業をしないでください。(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

注意

- 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
 - (6)ホコリの多い場所
 - (7)振動の影響を受けやすい場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷をする恐れがあります)
 - 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

- お手入れについて**
- (1)清掃する時は本製品を接続機器から取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.動作環境

- 対応OS: Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS
※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

2.仕様

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
スロット	SDXCメモリーカード対応スロット×1
サイズ・重量	W57×D65×H16mm(本体のみ)・約55g
ケーブル長	30cm (±15mm)
環境条件(結露なきこと)	動作時/温度 0℃~50℃、湿度 20~80% 保管時/温度 0℃~70℃、湿度 20~80%

3.特長


- SDXCメモリーカード UHS-1 512GB対応モデルです。
 - 電源不要のパスパワータイプです。
 - 裏面に滑り止め付きです。
- ※USB3.2Gen1 機器として使用するためにはUSB3.2Gen1 (USB3.1/3.0)対応のホストアダプタか USB3.2Gen1 (USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
※USB3.2Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。

SDXCメモリーカード使用上のご注意

SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。

! 対応OS:Windows 10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6.5~10.11、Chrome OS、Android 6.0~11、iPad OS 13~15
※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。

4.各部の名称とはたらき

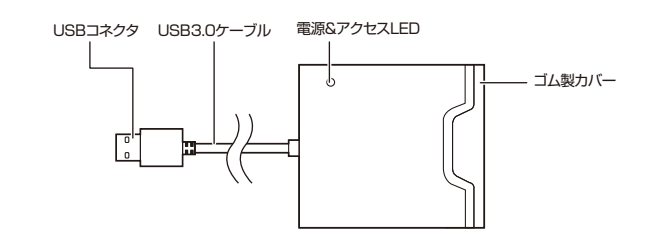

5.対応メディアと挿入方法

- 全てのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

SDメモリーカード・microSDカード対応スロット

〈対応メディア〉

SDHC/SDXCメモリーカード	SDメモリーカード	microSDカード※1	microSDHCカード※1	microSDXCカード※1

※同時に挿入することはできません。
※1.別途アダプタが必要です。


! ラベル面を上にして挿入してください。

6. Windowsでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。
- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続してください。

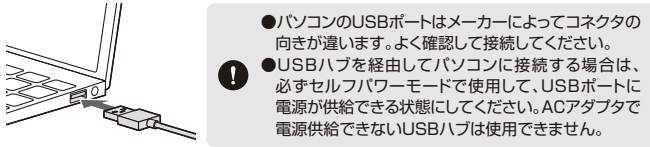

- パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。
- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

正しくセットアップできたか確認する

本製品にメディアを挿入すると、「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されます。
※下記「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に表示をご確認ください。

- メディアを挿入しなくても表示する場合があります。
- 「リムーバブルディスク」はご使用の環境により表示が異なります。

■リムーバブルディスクの表示方法

Windows 11・10・8.1

デスクトップからアクセスする場合

- ①エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

Windows 8

デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックしてください。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックしてください。

Windows 7

デスクトップからアクセスする場合

- ①デスクトップにある「コンピューター」をクリックしてください。
- ②「コンピューター」が開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

メディアの挿入

メディアの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。
(詳しくは「5.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)

- メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合
メディアを本製品から取出してください。

パソコンの電源が入っている場合
①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

- メディアを取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

②タスクトレイまたは通知領域のインジケータにあるアイコンをクリックしてください。

- アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

③メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択してください。

- メディア名はご使用の環境により表示が異なります。
- Windows 8.1・8・7の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリックしてください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。

④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、メディアを本製品から取出してください。

「PC」または「コンピューター」の画面からも取出すことができます

- ①本書の「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に、取出すメディアの「リムーバブルディスク」をクリックしてください。
- ②「ドライブツール」の管理タブをクリックしてください。
※Windows 7は表示がありません。手順③に進んでください。
- ③「取り出す」をクリックしてください。
※Windows 7はウインドウ上部にあります。
- ④メディアを本製品から取出してください。



- ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

本製品の取外し

パソコンの電源が切れている場合
本製品をパソコンから取外してください。


パソコンの電源が入っている場合
メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、本製品をパソコンから取外してください。

7 Macでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。
- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続してください。

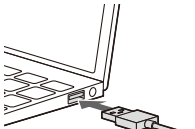

これでご使用いただけます。
※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

- パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。
- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

正しくセットアップできたか確認する

 
本製品にメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

- アイコンが表示されるまでに、5～6秒かかる場合があります。
- 画像は、OSによって若干異なります。
- ご使用の環境により表示は異なります。



Mac OS X 10.7以降の場合

Finderを起動し、新規Finderウィンドウ(⇧+N)でウィンドウを出し、サイドバーのデバイスから「NO NAME」の表示を確認してください。



- ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

各種メディアの挿入・取出し

メディアの挿入

メディアの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。(詳しくは「5.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)

- メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合

メディアを本製品から取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

- メディアを取出す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取出すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ②メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを本製品から取出してください。



- ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

Mac OS X 10.7以降の場合

- ①Finderを起動し、新規Finderウィンドウ(⇧+N)でウィンドウを出し、サイドバーのデバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックしてください。
- ②本製品からメディアを取出してください。



- ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

本製品の取出し

パソコンの電源が切れている場合

本製品をパソコンから取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、本製品をパソコンから取出してください。

8.よくある質問

本製品を使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

 
「PC」「コンピューター」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。

- (1)
 - 原因(1) 本製品が接続されていません。
 - 対策 …… 一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。
 - 原因(2) Windows 7以降はメディアを挿入しないとアイコンが出ない場合があります。
 - 対策 …… メディアを挿入してください。

「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

- (2)
 - 原因(1) メディアが正しくセットされていません。
 - 対策 …… メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。
 - 原因(2) メディアがフォーマットされていません。
 - 対策 …… フォーマットをしてください。

※注意
デジタルカメラ、スマートフォンでもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、スマートフォン側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ、スマートフォン側で認識しない場合があります。
尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)

- (3)
 - 原因(1) メディアの入れ方が遅すぎます。
 - 対策 …… 一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
 - 原因(2) デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
 - 対策 …… しばらくお待ちください。

スマートフォンでダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因 …… 本製品は著作権保護機能には対応していません。

カードリーダーを取出すことができない。取出しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。

- (5)
 - 原因 …… カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
 - 対策 …… すべてのアプリケーションを終了してください。終了後もう一度取出しを行ってください。


スマートフォンで録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- (6)
 - 原因 …… スマートフォンで録画した動画ファイルをパソコンで再生するには、拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
 - 対策 …… スマートフォンのメーカーに問合わせてください。

9.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による故障及び損傷の場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

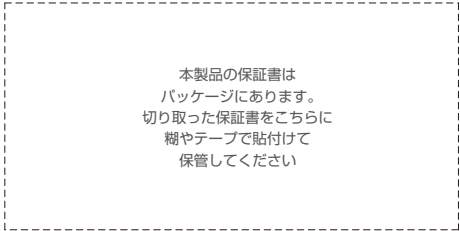

本製品の保証書は
パッケージにあります。
切り取った保証書をこちらに
糊やテープで貼付けて
保管してください

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福間1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/BC/MZDaNo