


USB PD対応AC充電器 (10ポート・合計350W) 取扱説明書

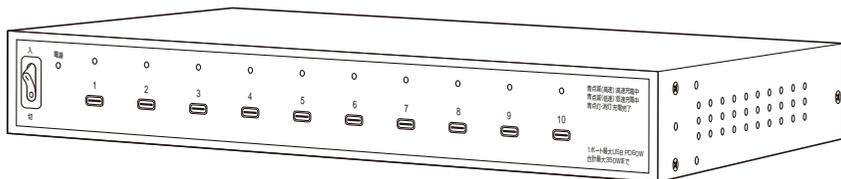

この度は、USB PD対応AC充電器(10ポート・合計350W)「**ACA-PD96**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|-----------|-------|----|-----------------|-------|------|
| ① AC充電器 | | 1台 | ③ 専用スタンド | | 1セット |
| ② AC電源コード | | 1本 | ④ 取扱説明書・保証書(本書) | | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番(ACA-PD96)**と**上記の番号(①～④)**と**名称(AC電源コードなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

絵表示の意味

 警告	人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 定められた電源電圧で使用してください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
 - ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品の電源プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所や熱のこもりやすい場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
 - ▲感電やけがの原因となります。
- 本製品の通気孔を塞がないように、通気孔の周辺は最低10cm以上あけて設置してください。
また、ホコリなどが蓄積しないように注意し、定期的に点検をしてください。
- 継続的な振動が続く場所では、保管も使用もしないでください。

⚠ 注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
 - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポート・プラグ部には指などで直接触らないでください。
 - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポートや接続するケーブルのコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないように注意してください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、電源プラグやUSBケーブルを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
- 充電ケーブルのコネクタを接続する際は、まっすぐ挿入してください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
 - ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 電源プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- 旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 5℃～35℃の屋内環境でご使用ください。それ以外の環境でのご使用は、おやめください。
- 本製品を使用中、多少発熱しますが故障ではありません。本製品や接続対象機器が極端に熱くなったり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は合計の最大出力が350Wまでとなります。
接続する機器の合計の消費電力が、最大出力(350W)を超えないようにご注意ください。

取扱い上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取外し、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分に注意の上自己責任においてご使用ください。

1.仕様

<USB充電器>

定 格 入 力	AC100V-240V 50/60Hz
定 格 出 力	DC5V/3A、DV9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、 DC20V/3A(1ポート最大60W) ※10ポート合計最大350Wまで
ポ ー ト 数	USB Type-Cポート×10ポート
サ イ ズ ・ 重 量	W356×D197×H60mm(突起部を除く)・約2kg


<AC電源コード>

プ ラ グ 形 状	2P
電 源 コード長	約1.8m


2.スタンドの取付け方法

! 本製品は底面に冷却ファンが搭載されていますので
ご使用の際は必ずスタンドを取付けた状態でご使用ください。

- 1.スタンドを本製品にまっすぐに差し込んでください。
※スタンドのAの辺を、本製品のBの辺に平行に合わせて、差し込みます。
下側も同様に平行に差し込みます。

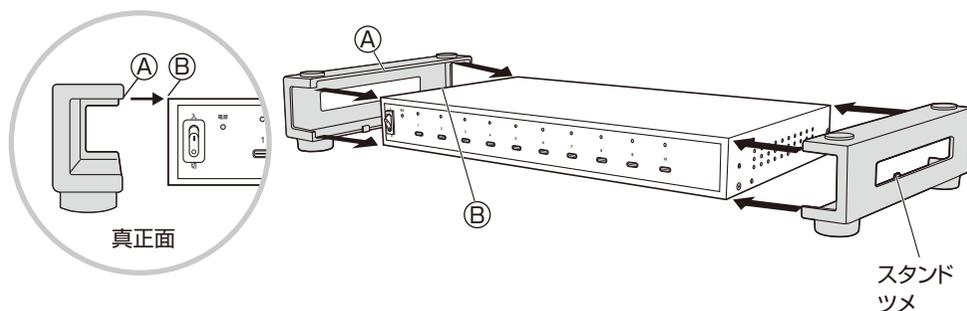


- 2.スタンドのツメ部分が、本製品底面の凹みにはまり、
カチッと音がするまで差し込んでください。

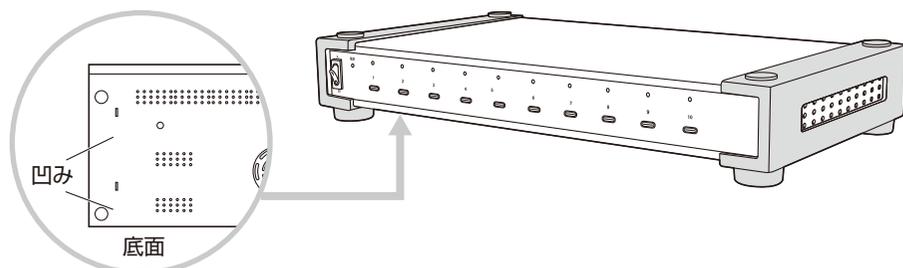


3.各部の名称とはたらき


<正面>

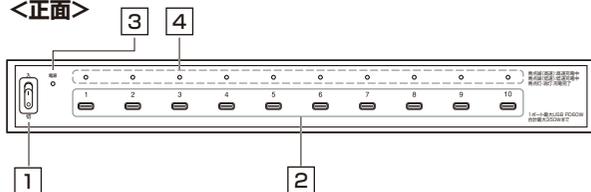

<側面>

 

<背面>

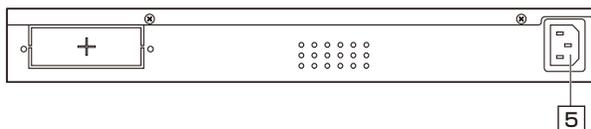

- 1 電源スイッチ …………… 電源の入・切を切替えます。
- 2 USB Type-Cポート …………… iPadなどタブレットやノートパソコンを充電します。
※接続する機器に対応するUSB Type-Cケーブル(別売り)を使用してください。
- 3 電源LED …………… 本体の通電状態が確認できます。

- 4 LED …………… LEDの点灯によって、機器の状態が確認できます。

<LEDについて>


- 青点滅(高速):高速充電中
 - 青点滅(低速):低速充電中
 - 青点灯 :充電完了
 - 消灯 :充電完了、または未接続状態
 - 赤点滅 :保護回路動作時
(接続を解除して異常を取り除いてください)
- ※充電完了時のLEDの点灯は機器によって異なる場合があります。

- 5 電源コード差込口 …………… 付属のAC電源コードを接続します。

4.使用方法

1.本製品の電源スイッチが切になっていることを確認してください。

<正面側>

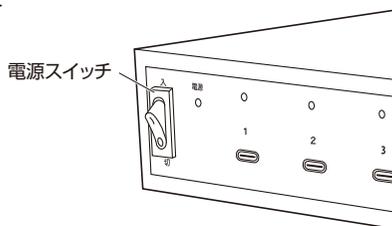


2.付属のAC電源コードを電源コード差込口に接続し、AC電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。


安全の為、AC電源コードの電源プラグにはアース線が付いています。

感電事故防止のため、アースを接地してください。

アース線の取付けは電源プラグを抜いた状態でを行い、AC電源コードを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。

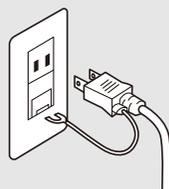

<背面側>

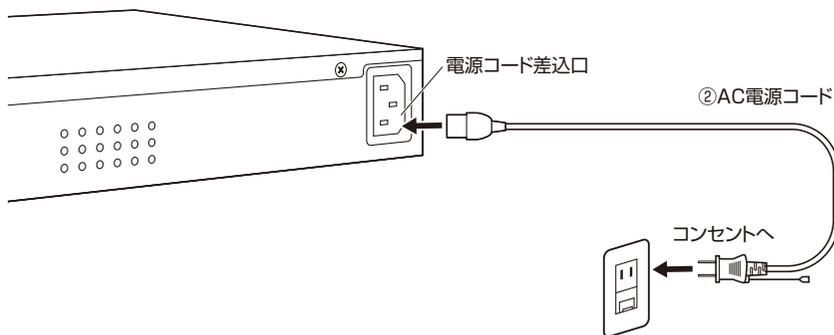


- 付属のAC電源コードは、本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- 本製品の通気孔をふさがないように、通気孔の周囲は最低10cm以上あけて設置してください。また、ホコリなどが蓄積しないように注意し、定期的に点検をしてください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所や熱のこもりやすい場所に設置したり、保管したりしないでください。

4.本製品の電源スイッチを入にします。

各ポートのLEDが順に点灯し、電源LEDが緑色に点灯するとスタンバイ状態になります。

<正面側>

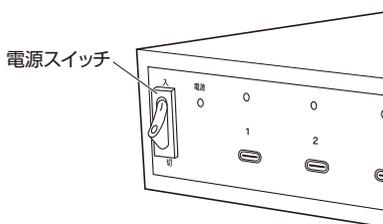


! ご使用中本製品の温度が上昇した場合、冷却ファンが動作します。

5.USB Type-Cケーブル(別売り)を使用して本製品のUSB Type-Cポートと機器を接続すると

充電を開始します。充電が開始されると、給電中USB Type-Cポート上のLEDが青色に点滅します。

<正面側>

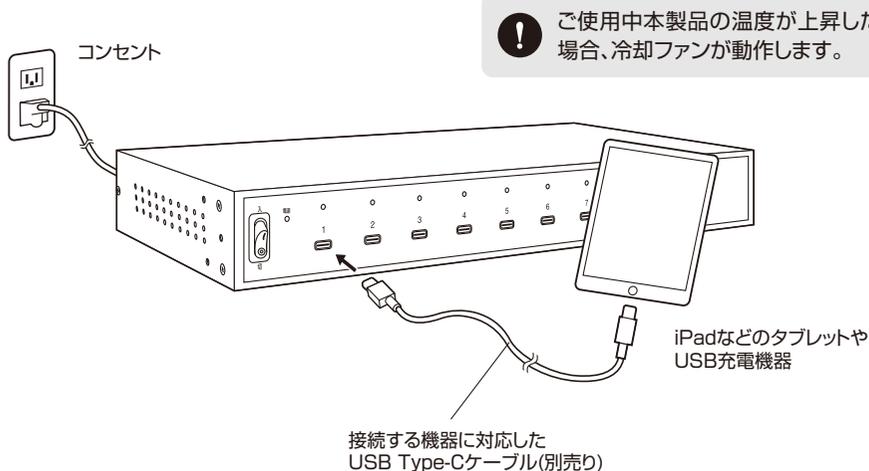

! ご使用中本製品の温度が上昇した場合、冷却ファンが動作します。

6.充電が完了すると、LEDが消灯しますので本製品と機器からUSB Type-Cケーブルを取外します。

※機器によっては充電完了後にLEDが消灯しない場合や充電完了前にLEDが消灯に切替わる場合があります。

7.ご使用後は必ず、本製品の電源スイッチを切にしてください。

しばらくすると電源LEDが消灯し、電源がOFFになります。

! ●長期間、本製品をご使用にならない時は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

免責

- 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。故障の原因となります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所や熱のこもりやすい場所に設置したり保管しないでください。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: **ACA-PD96**

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 **1年**

お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078