



3ボタンBlueLED有線マウス

M-Y8UBシリーズ

M-Y8UBBK EA764AA-81C

挿すだけで、すぐに使える一発接続。リーズナブルながら快適な操作性を実現した

製品の特徴

.....
挿すだけで、一発接続。

有線



快適な操作性を実現したスタンダードモデル

リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。

挿すだけですぐに使える



挿すだけですぐに使える有線接続タイプの3ボタンBlueLED有線マウスです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

長時間使用していても手が疲れにくい



標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。

右利き左利きを問わず、快適に操作可能



握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。

幅広ホイールを採用




指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。

場所を選ばずに快適に使用できるBlueLED



小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。

1.5mのゆとりのあるケーブル

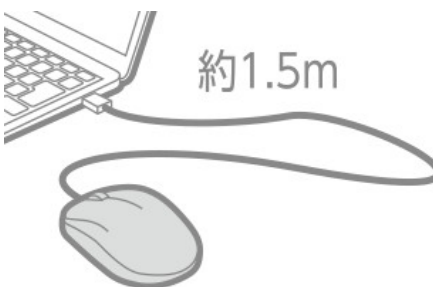

デスクトップパソコンとの接続でもゆとりのあるケーブル長1.5mです。

さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現

さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。

製品の仕様 EA764AA-81C



M-Y8UBBK

挿すだけで、すぐに使える一発接続。リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。

※ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れる場合がございます。こまめにお手入れをしてお使いください。

インターフェイス	USB
コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
対応OS	Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能	1600カウント
読み取り方式	光学センサー方式
LED色	ブルー
ボタン数	3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数	1個
電源	USBバスパワー
定格電圧	5.0V
カラー	ブラック
外形寸法	約幅61.5×奥行100.0×高さ38.0mm
サイズ分類	Mサイズ
ケーブル長	約1.5m
質量	約66.5g
付属品	ユーザーズマニュアル×1
VCCI classB対応	○
保証期間	6カ月

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。