

USBケーブル



環境に優しい！エコ対応のUSB 2.0ケーブル

環境対応USB2.0ケーブル



USB2-ECOシリーズ [ブラック]

型番	特長	EA品番
USB2-ECO05	0.5m	EA764AC-1A
USB2-ECO15	1.5m	EA764AC-2A
USB2-ECO30	3.0m	EA764AC-3A

特徴

● USB2.0対応のUSBケーブル (ABタイプ)

USB (Aタイプ) のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB (Bタイプ) のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。

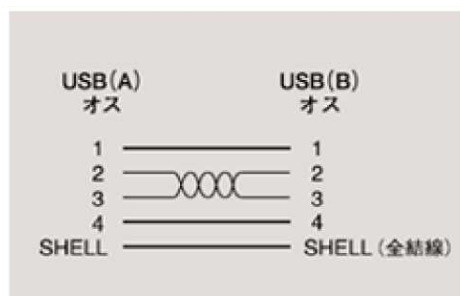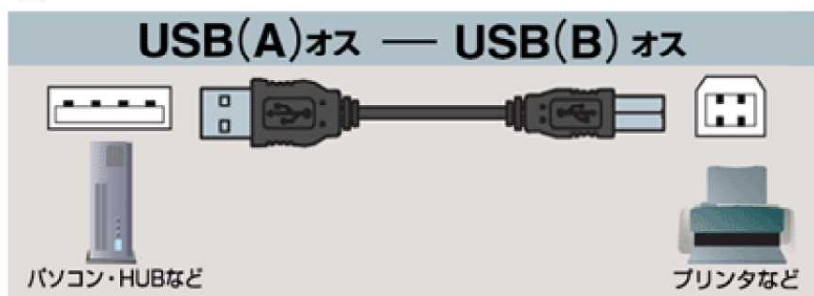

● 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用！



ハロゲンとは、塩素 (Cl)、臭素 (Br)、フッ素 (F)、ヨウ素 (I)、アスタチン (At) の5つの元素の総称です。燃やすと有害なハロゲンガスが発生し、酸性雨などの原因とも言われています。エレコムでは、これらのハロゲン系物質を含まないことを「ハロゲンフリー」と呼んでいます。

「USB2-ECOシリーズ」ではケーブル外皮に「ハロゲンフリー」素材を使用しています。

● EU RoHS指令に準拠



EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU (欧州連合) が決めた指令です。鉛 (Pb)、水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、六価クロム (Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) の6種類の使用を制限するもので、2006年7月にEUで施行されます。

「USB2-ECOシリーズ」ではすべての部分においてRoHS指令に準拠した素材を使用しています。

● 60度傾斜試験に合格する難燃性

60度傾斜試験 (JIS C 3005) に合格する難燃性を有しています。

● 重金属フリー

被覆にPE、EVAを主成分とした素材を使用しているので、重金属を含みません。

● 金メッキピン

サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。

● 2重シールドケーブル

外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。

● 簡易パッケージ仕様

パッケージを簡素化して環境に配慮。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。

● 480Mbpsの高速伝送対応

USB2.0規格の伝送速度※480Mbpsの高速データ送信に対応しています。(※使用する機器および接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。)

● ツイストペア構造

外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)

● 環境に優しい鉛フリーはんだ

従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

仕様

対応機種	USB (Aタイプ) を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
コネクタ形状	USB (A) オス - USB (B) オス