

EA764AC-1A,-2A,-3A USBケーブル (ABタイプ)




品番	長さ
EA764AC-1A	0.5m
EA764AC-2A	1.5m
EA764AC-3A	3m

仕様

- 対応機種…USB (Aタイプ) を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
- コネクタ形状…USB (A) オス - USB (B) オス

特長

- **USB2.0対応のUSBケーブル (ABタイプ)**
USB (Aタイプ) のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、
USB (Bタイプ) のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。

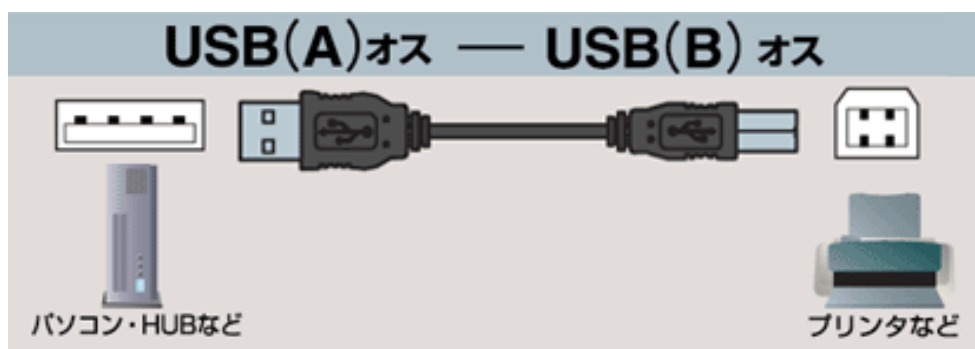

- **燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用**
ハロゲンとは、塩素 (Cl)、臭素 (Br)、フッ素 (F)、ヨウ素 (I)、アスタチン (At) の5つの元素の総称です。燃やすと有害なハロゲンガスを発生し、酸性雨などの原因とも言われています。
これらのハロゲン系物質を含まないことを「ハロゲンフリー」と呼んでいます。
本製品ではケーブル外皮に「ハロゲンフリー」素材を使用しています。
- **EU RoHS指令に準拠**
EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU (欧州連合) が決めた指令です。鉛 (Pb)、水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、六価クロム (Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) の6種類の使用を制限するもので、2006年7月にEUで施行されます。
本製品ではすべての部分においてRoHS指令に準拠した素材を使用しています。
- **60度傾斜試験に合格する難燃性**
60度傾斜試験 (JIS C 3005) に合格する難燃性を有しています。
- **重金属フリー**
被覆にPE、EVAを主成分とした素材を使用しているので、重金属を含みません。
- **480Mbpsの高速伝送対応**
USB2.0規格の伝送速度※480Mbpsの高速データ送信に対応しています。
(※使用する機器および接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。)
- **金メッキピン**
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
- **2重シールドケーブル**
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。
- **ツイストペア構造**
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)
- **環境に優しい鉛フリーはんだ**
大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。