


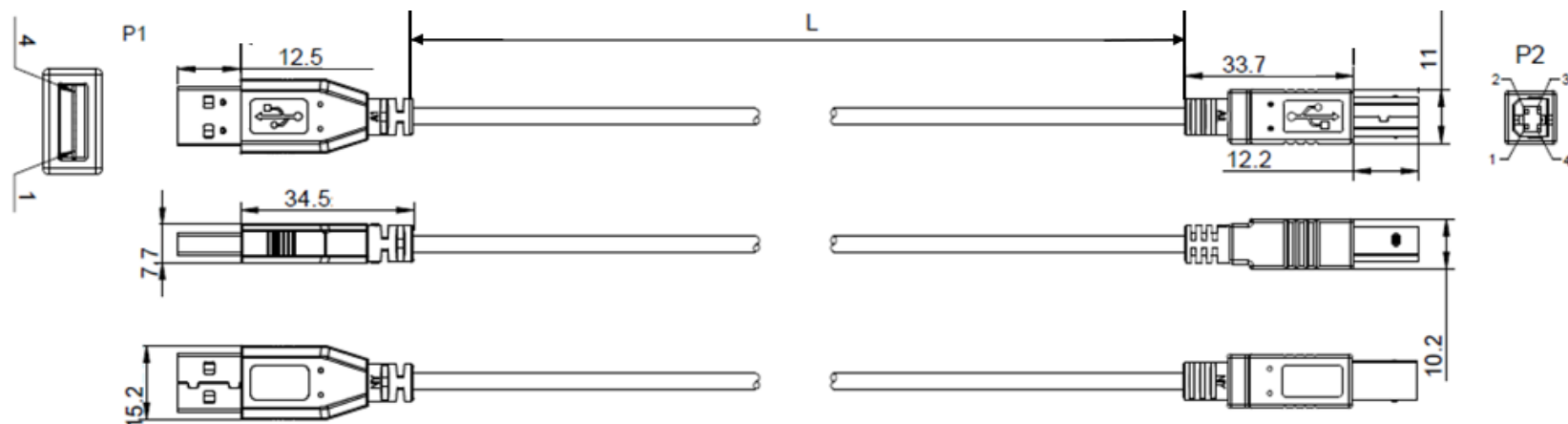

型番	L(mm)	
U2C-DB10BK	約1000	EA764AC-6C
U2C-DB15BK	約1500	EA764AC-6AC
U2C-DB20BK	約2000	EA764AC-7C
U2C-DB25BK	約2500	EA764AC-7AC
U2C-DB30BK	約3000	EA764AC-8C
U2C-DB50BK	約5000	EA764AC-9C

USB A/M	Wire Table	MINI B
1		1
2		2
3		3
4		4
SHELL		SHELL

<仕様>

コネクタ形状

対応機種

規格

対応転送速度

プラグメッキ仕様

カラー

表裏どちらでも挿せるUSB (A) プラグ - USB (B) プラグ

USB(A)プラグ側：USB (Aタイプ：ポート) 端子を持つパソコン、

USB(B)プラグ側：USB (Bタイプ：ポート) 端子を持つ機器

USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 準拠

480Mbps

金メッキピンコネクタ

ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様

Type : U2C-DBBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社