


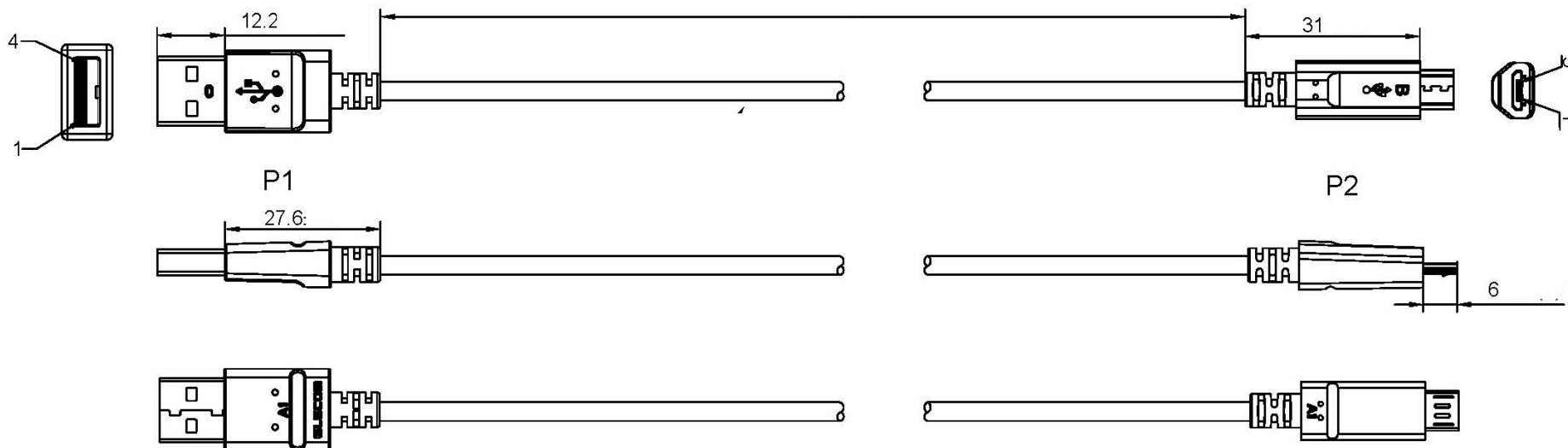

	型番	長さ(約)
EA764AC-70	MPA-AMB2U02BK	0.2m
EA764AC-70AA	MPA-AMB2U08BK	0.8m
EA764AC-71A	MPA-AMB2U12BK	1.2m
	MPA-AMB2U15BK	1.5m
EA764AC-73A	MPA-AMB2U20BK	2.0m

Wire Table		
P1		P2
1	RD	1
2	WH	2
3	GR	3
4+SEHLL	Drain	5+SEHLL

仕様

コネクタ形状
対応機種

USB(A)プラグ - USB(Micro-B)プラグ

USB(A)プラグ側: USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど

USB(Micro-B)プラグ側: USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど

規格

USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠

対応転送速度

480Mbps

プラグメッキ仕様

金メッキピン

2重シールド

○

カラー

ブラック

使用目的・用途

USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、
USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電

Title: 外観図・仕様

Type: MPA-AMB2UBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。