




SW-US22MG
SW-US24MG

磁石付きUSB2.0手動切替器(2・4回路) 取扱説明書

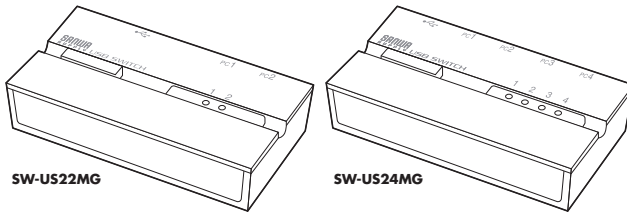

この度は、磁石付きUSB2.0手動切替器(2・4回路)「**SW-US22MG/SW-US24MG**」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①手動切替器 …………… 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
②USB2.0対応USB接続ケーブル …… 1本
※欠品や破損があった場合は、品番(SW-US22MGなど)と
上記の番号(①～③)と名称(USB2.0対応USB接続ケーブルなど)を
お知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についてはの補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番: ☐ SW-US22MG ☐ SW-US24MG	シリアルナンバー:	
お客様: お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報は
こちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページは
こちら!
■サポート情報
■ソフトウェアダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライズセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライズセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/AB/SMDaU

目次

動作環境	1	切替え方法	8
取扱い上のご注意	2	壁面への取付け方法	9
各部の名称とはたらき	3	特長・仕様	10
接続方法	5	保証規定・保証書	11
接続例	6		

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0
対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
(接続ケーブルについてもUSB2.0対応のUSBケーブルをご使用ください)


- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※ただしUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
- 対応OS:Windows 10・8.1・8・7、
macOS 11.1、macOS 10.12～10.15、
Mac OS X 10.6～10.11

取扱い上のご注意


- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組みみや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

各部の名称とはたらき


SW-US22MG

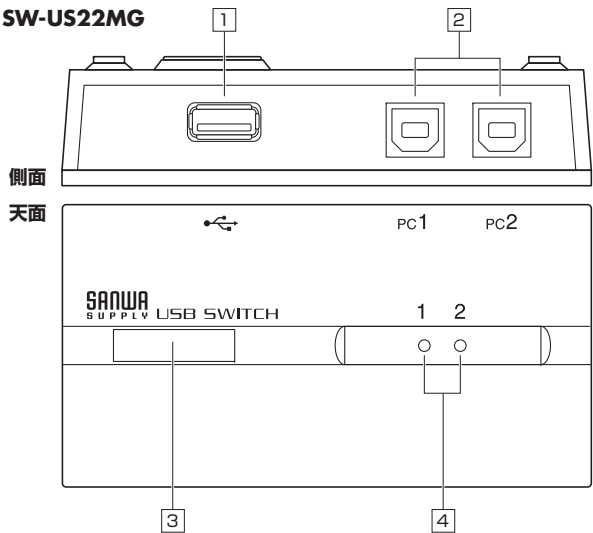

SW-US22MG/SW-US24MG底面

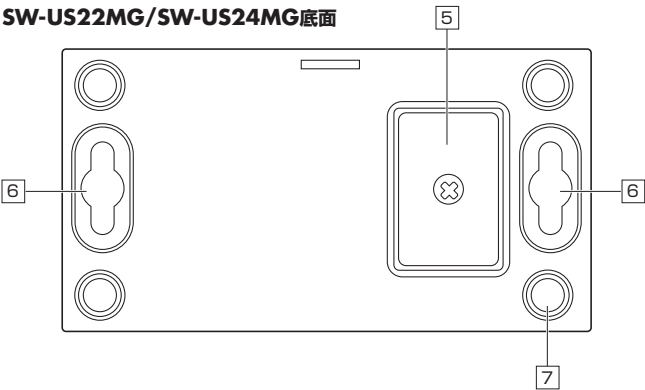

SW-US24MG

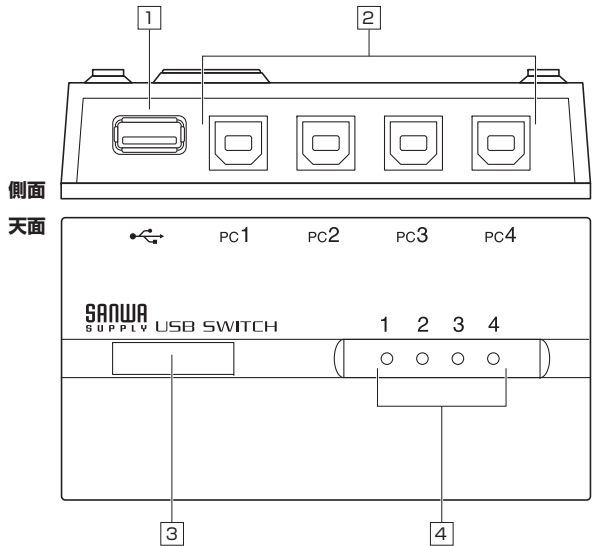

1	USB接続用ポート	共有したいUSB機器を接続します。
2	PC接続ポート	ノートパソコン、デスクトップパソコンなどを接続します。
3	切替えボタン	ボタンを押すと、パソコンが切替ります。
4	LED	LEDが点灯しているパソコンに切替わっています。
5	マグネット	デスクのスチール面などに取付けできます。
6	壁掛け用穴	ネジなどを引っ掛けて、壁に固定できます。
7	ゴム足	デスクに設置した時に滑りにくくなります。

接続方法

1 USB機器を接続する

本製品と共有するUSB機器を接続してください。

2 本製品とパソコンを接続する

パソコンのUSBポートと本製品のパソコン接続側USBポートPC1～2(4)をUSBケーブルで接続してください。


3 パソコンの電源を入れる

USB機器を共有したいパソコンの電源を入れてください。

以上で接続については終了です。

※接続に使うケーブルはできるだけ長さの短い高品質なものをご使用ください。
パソコンーUSB切替器(本製品)ーUSB機器間は合計で5m以下になるようにしてください(USBの規格では機器間のケーブル長は最大5mとされています。本製品を使用する場合はコネクタ上のノイズなどを考慮し5m以下にしてください)。


SW-US22MG接続例

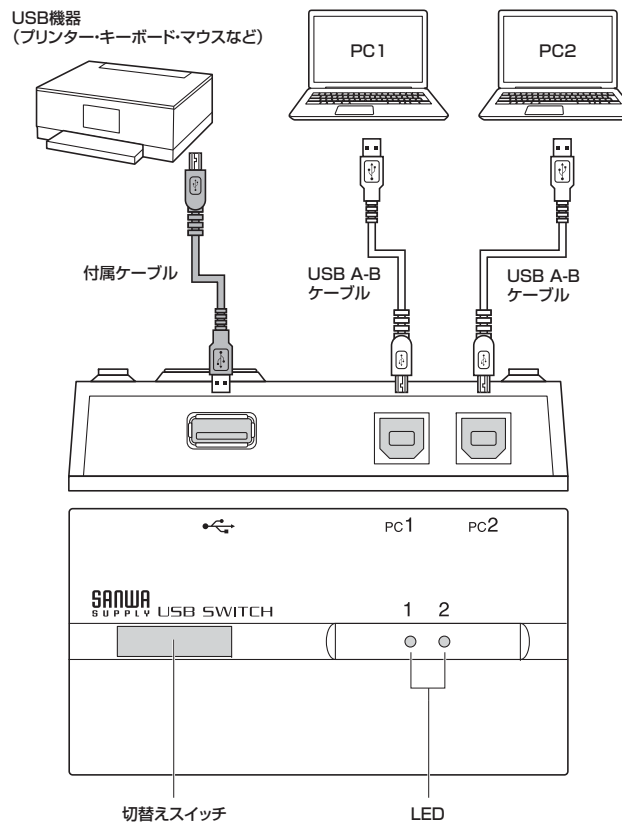

注意:バスパワータイプのスキャナーなどは電源の供給問題のため正常に利用できないことがあります。

注意:本製品とパソコンは直接USBケーブルで接続してご利用ください。
USBハブ経由で使用しますとUSBハブの電源供給問題により正常に動作しない場合があります。

SW-US24MG接続例

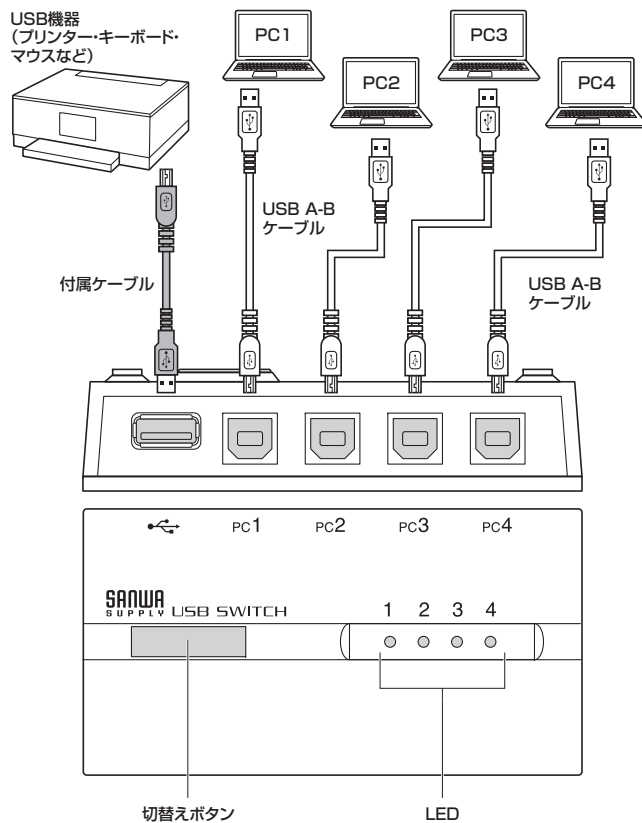

注意:バスパワータイプのスキャナーなどは電源の供給問題のため正常に
利用できないことがあります。


注意:本製品とパソコンは直接USBケーブルで接続してご利用ください。
USBハブ経由で使用しますとUSBハブの電源供給問題により正常に
動作しない場合があります。

切替え方法

切替えボタンを押して使用したいパソコンに切替えてください。

▲ 注意 データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります

接続されたUSB機器とデータ通信を行っている際は絶対に切替え操作を
行わないでください。データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります。

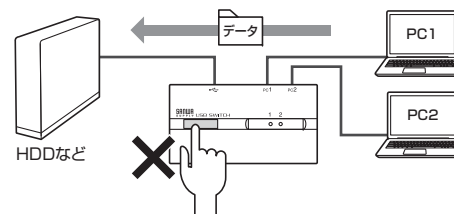


使用上の注意事項

- ハードディスクドライブやUSBメモリなどMassStorageClassで動作する周
辺機器の切替え操作は各OSが推奨する安全な取外し操作を行ってから切替
え操作をしてください。安全な取外しを行わずに切替えるとデータ破損や物理
的破損が起こる場合があります。安全な取外し操作については各OSの取扱説
明書をご覧ください。
- 接続されたUSB機器とデータ通信を行っている際は絶対に切替え操作を行わ
ないでください。データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります。
- バスパワータイプのスキャナーなどは電源の供給問題のため正常に利用でき
ないことがあります。

壁面への取付け方法

壁にネジやクギを取付け、設置してください。

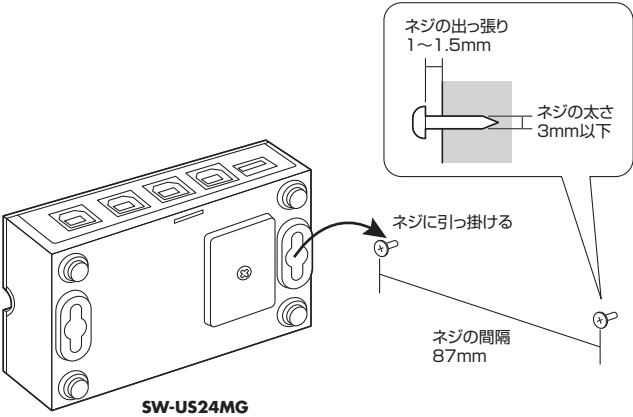

※上下が逆の取付けも可能です。配線の向きによって選択できます。

特長

- 2台(4台)のパソコンで1台のUSB2.0機器を切替えて共有できます。
- USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
- ボタンスイッチで簡単に2台(4台)のパソコンを切替できます。
- 切替先が一目で分かるLEDを搭載しています。
- 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
- 接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
- USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器を共有するのに最適です。

仕様

品番	SW-US22MG	SW-US24MG
インターフェース規格	USB仕様Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1 上位互換)	
コネクタ形状	USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)	USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
切替内容	パソコン2:周辺機器1	パソコン4:周辺機器1
サイズ・重量	W105×D56×H25mm(本体サイズ)・ 約82g	W105×D56×H25mm(本体サイズ)・ 約90g
動作時温度・湿度	0℃～40℃ 湿度0～80%RH(結露なきこと)	
保管時温度・湿度	0℃～60℃ 湿度0～80%RH(結露なきこと)	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度 (1.5～12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 11.1、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11	