



機能主義USBハブ 直挿し3ポート

U2H-TZ325Bシリーズ

U2H-TZ325BWH EA764AD-31B

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。


製品の特徴

機能主義。

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。

USB ハブ

3 port | ケーブルなし

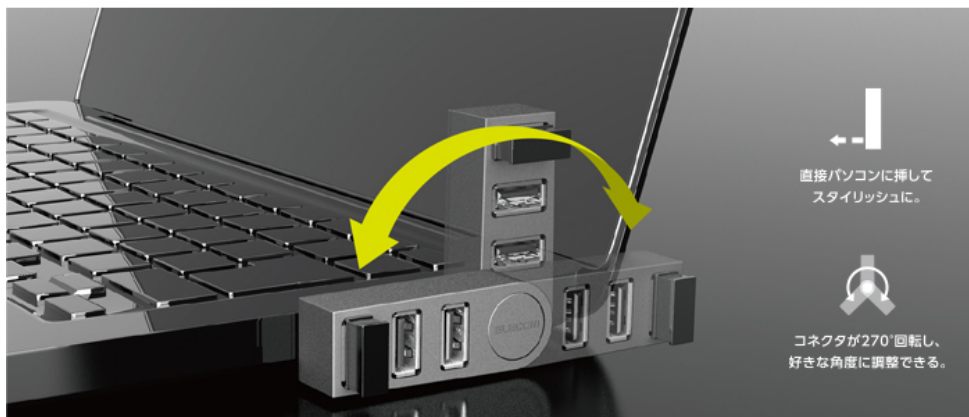

ノートパソコンにそのまま直挿しできる、スタイリッシュな3ポートUSBハブ

ケーブルがなくノートパソコンにそのまま直挿しできる、スタイリッシュな3ポートUSBハブです。


270度回転スイングコネクタ



270度回転するスイングコネクタを採用し、使いやすい角度に調整して使用可能です。

※画像の商品は[U2H-TZ325BBK\(ブラック\)](#)です。
[EA764AD-32B](#)

超コンパクト設計

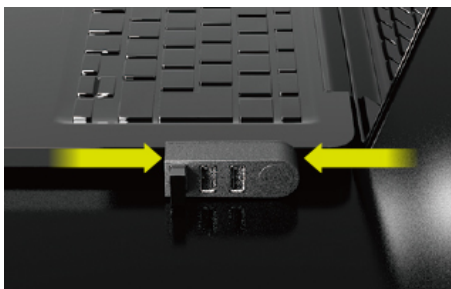

パソコンに挿したままでも邪魔にならない超コンパクト設計です。

※画像の商品は[U2H-TZ325BBK\(ブラック\)](#)です。
[EA764AD-32B](#)

バスパワー専用タイプ

ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

製品の仕様



U2H-TZ325BWH

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。

インターフェイス	USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3
対応機種	Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
最大転送速度	USB2.0/ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数	1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	3ポート
USBケーブル長	直挿し
電源方式	バスパワー
供給可能電流	3ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満)
カラー	ホワイト
外形寸法	約幅20.3×奥行58.0×高さ15.0mm(コネクタを除く)
重量	約17.0g
動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)
保証期間	6カ月

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。