

USB3.2 Gen1ハブ付き ギガビットLANアダプタ 取扱説明書

この度は、USB3.2 Gen1ハブ付き ギガビットLANアダプタ【USB-3H322BKN】
(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本
製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の
前によくご覧ください。読み終わったあとにもこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LANアダプタ 1個 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②面ファスナー 1セット

※欠品や破損があった場合は、品番(USB-3H322BKN)と
上記の番号(①～③)と名称(面ファスナーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込みの恐れがあります)

注意

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- 作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1) 清掃するときは本製品を接続機器から取外してください。
 - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期
間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製
品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も
お受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を
負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる
設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使
用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害など
が生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: USB-3H322BKN		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.089-223-3311 FAX.089-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-6-58 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN/8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区広瀬南1-6-37 T.M仙台ビル TEL.022-267-4638 FAX.022-267-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区栄区1-16-18 CUBE MEXTEL TEL.059-453-2031 FAX.059-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府市川区宮園4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多8百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CC/AF/HWDsz

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報は
こちら!
スマホで
読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポート
ページはこちら!
■サポート情報
■ソフトウェアダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

1.対応機種・対応OS

対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ

※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体に

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

対応OS

Windows 11・10・8.1・8

macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11

2.仕様

USBハブ部

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通 信 速 度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コ ネ ク タ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタメス×3(ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタオス×1(アップストリーム)
電 源	バスパワー 供給 電 流 最大830mA(全ポート合計)


LANポート部

規 格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通 信 モ ード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD
ポ ー ト 構 成	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電 源 電 圧	5V

共通仕様

消 費 電 流	最大900mA
サ イ ズ ・ 重 量	約W80×D40×H14.5mm・約40g
ケ ー ブ ル 長	約15cm


3.各部の名称

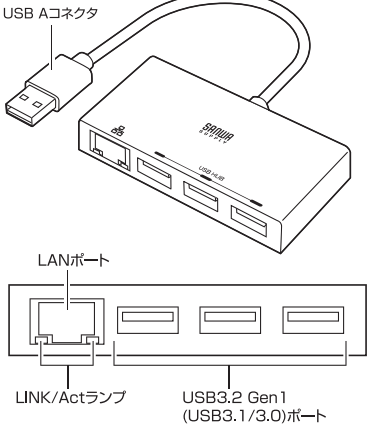

4.ご使用になる前に


お好みで付属の面ファスナーを使い、本製品を机などにつっかり固定させることができます。

1. 本製品の裏面と、机など本製品を設置したい箇所に面ファスナーを貼り付けてください。

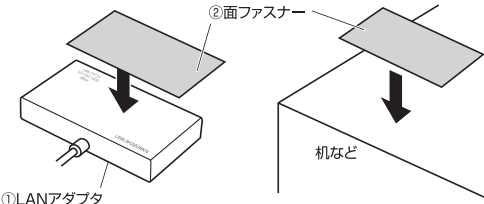

①LANアダプタ

2. 面ファスナーを貼り合わせてください。

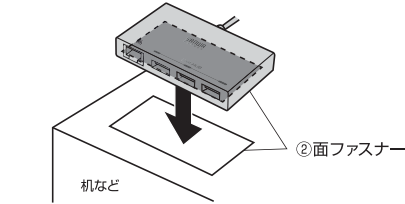

5.使用方法

Windowsパソコン


接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

接続するだけで簡単に使えます。

(1)パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

(2)パソコンと本製品を接続します。

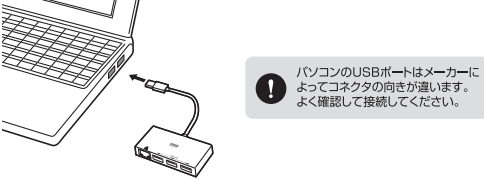

(3)USBコネクタを接続後、自動的にイン
ストールが行われます。
タスクトレイにインストール完了のメッ
セージが表示され、これでインストール
は完了です。

 
LANアダプタの確認

1. LANケーブルを接続してください。

2.「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」に
「Realtek USB GbE Family Controller」が表示されます。



3. LINK/Actランプが点灯・点滅していることを確認してください。以上で本製品を
LANアダプタとして使用できます。



LINK/Actランプ

Mac

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

接続するだけで簡単に使えます。

(1)パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。

(2)パソコンと本製品を接続します。




(3)これでインストールは完了です。


LANアダプタの確認

1. LANケーブルを接続してください。

2.「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。
自動的に「USB 10/100/1000 LAN」が作成されます。「USB 10/100/1000 LAN」が
表示されない場合は、画面左下の「+」追加をクリックし、ネットワークインターフェースの
追加をしてください。

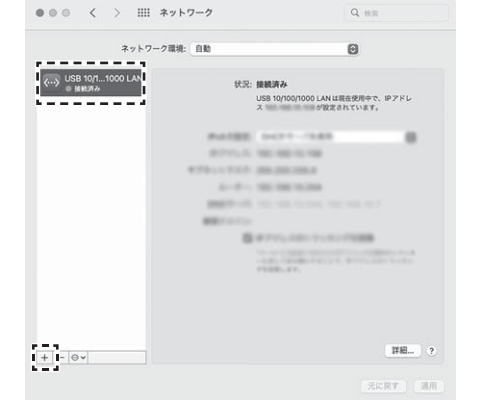

 3. LINK/Actランプが点灯・点滅していることを確認してください。以上で本製品を
LANアダプタとして使用できます。



LINK/Actランプ