

切替器・分配器



1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカを2台のPCで共用できる切替器

USBパソコン切替器 (PC2台切替)

KVM-KUS

型番

[KVM-KUS](#)

特長

2台切替

EA品番

EA764AE-1

特徴

※ 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

● 1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカを2台のPCで共用できる切替器

1セットのUSBマウス・USBキーボード・アナログ対応モニタを使ってパソコンを2台操作できるパソコン切替器です。PS/2ポートを装備しないノートパソコンやMacintoshでも使用可能です。パソコンが2台あっても入出力機器が1セットで済み、省スペースを実現します。コンパクトなケーブル型タイプで、他にケーブルを準備する必要はなく、本製品を用意するだけで使用可能です。

また、スピーカ入出力端子も装備し、2台のパソコンでスピーカの共用も可能です。

※WindowsPCとMacintoshを切り替える場合は、Windows/MacOSの両方をサポートしているキーボード/マウスを使用してください。Windows専用、またはMacOS専用のキーボードやマウスでは、使用ができない場合があります。

PS/2ポートが付いていない
ノートPC対応



2台のPCを1組の
モニタ/マウス/キーボードで操作できる


マウス 【USB】

キーボード 【USB】

ディスプレイ 【D-Sub 15 ミニ】

[スピーカも共有可能](#)

スピーカ 【3.5φステレオミニプラグ】

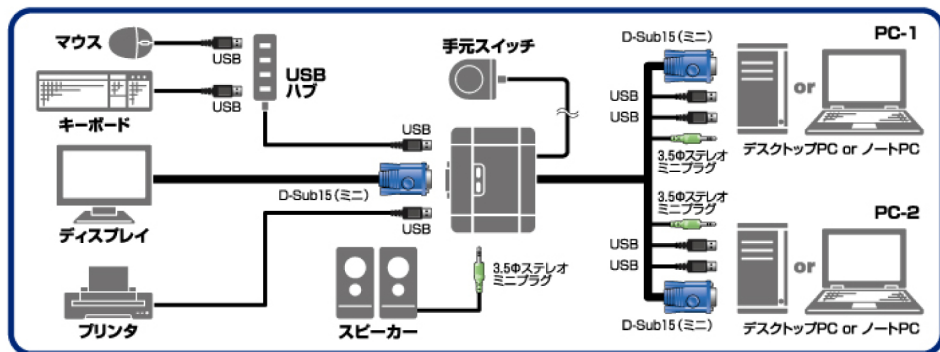

● USBハブを接続して3台以上のUSB機器を共有可能

USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを接続することで、USBマウスを含めて3台以上のUSB機器を共有することが可能です。

※ハードディスクドライブやフラッシュメモリを接続する場合、“安全な取り外し”操作を行ってから切替えてください。取り外し操作を行わずに切替えるとデータ破損の恐れがあります。

※切替器に接続できるUSB機器の消費電力は合計1500mW(300mA)以下です。

● 多機能マウス/キーボード対応

チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、多機能キーボード、キーボード/マウスセットでも使用可能です。

● 高解像度対応

モニタは最大2048×1536ドットの高解像度に対応し、高画質表示を実現します。

※ワイド解像度は非対応です。4:3の解像度設定でお使いください。

● 手元スイッチで簡単切替

手元スイッチを押すだけで、PCの切替ができます。スイッチは手元に設置することができます。

● Macintoshの切り替えも可能

PS/2ポートが付いていないMacintoshとWindowsPCとの切替が行えます。

● 切替先がわかる表示ランプ装備

選択中のパソコンがすぐにわかる表示ランプを装備しています。

● 切替時にピープ音が鳴らない静音設計

切り替え時のピープ音はありませんので、自宅や静かなオフィスで頻繁にパソコンを切り替えても、切替音を気にすることなく操作できます。

● ステータス記憶

[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能です。

● 簡単セットアップ

面倒なドライバのインストール作業が不要で、接続後すぐに使えます。

仕様

最大PC接続台数	2台
対応機種	Windows 8/7/Vista/XP(～SP2)/2000(～SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン Mac OS X(10.3～10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式	手元スイッチ
最大解像度	2048×1536 ※ワイド解像度は非対応です。4:3の解像度設定でお使いください。
インターフェイス	USB A(オス)×4 D-Sub15 ミニ(オス)×2 3.5φステレオミニ(オス)×2
	USB A(メス)×2 D-Sub15 ミニ(メス)×1 3.5φステレオミニ(メス)×1
消費電力	130mW
ケーブル長	切替器本体～コネクタ部：0.9m 切替器本体～手元スイッチ：1.8m
サイズ	本体：幅78.4×奥行62.4×高さ24.5mm(ケーブルを含まず) 手元スイッチ：幅30.0×奥行35.0×高さ10.2mm(ケーブルを含まず)
質量	305g(ケーブルを含む)