

# EA764AE-1 [USBポート付]パソコン切替器



## 仕様

最大解像度...2048 × 1536dpi

ワイド解像度は非対応です。4:3の解像度設定でお使いください。

サイズ...本体:78.4(W) × 62.4(D) × 24.5(H)mm(ケーブルを含まず)

手元スイッチ:30(W) × 35(D) × 10.2(H)mm(ケーブルを含まず)

重量...305g(ケーブルを含む)

ケーブル長...本体～コネクタ部:0.9m

本体～手元スイッチ:1.8m

消費電力...130mW

最大PC接続台数...2台

切替方式...手元スイッチ

インターフェイス...周辺機器側:USB A(メス) × 2、D-Sub15ミニ(メス) × 1、3.5mmステレオミニ(メス) × 1

パソコン側:USB A(オス) × 4、D-Sub15ミニ(オス) × 2、3.5mmステレオミニ(オス) × 2

対応機種...Windows 7/Vista/XP(～SP2)/2000(～SP4)/Me/98SE/98/

Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン

Mac OS X(10.3～10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac

## 特長

### 1組のUSBマウス・USBキーボード・モニター・スピーカを2台のPCで共用できる切替器

1セットのUSBマウス・USBキーボード・アナログ対応モニターを使ってパソコンを2台操作できるパソコン切替器です。

PS/2ポートを装備しないノートパソコンやMacintoshでも使用可能です。

パソコンが2台あっても入出力機器が1セットで済み、省スペースを実現します。

コンパクトなケーブル一体型タイプで、他にケーブルを準備する必要はなく、

本製品を用意するだけで使用可能です。

また、スピーカ入出力端子も装備し、2台のパソコンでスピーカの共用も可能です。

WindowsPCとMacintoshを切り替える場合は、Windows/MacOSの両方をサポートしている

キーボード/マウスを使用してください。Windows専用、またはMacOS専用のキーボードやマウスでは、

使用ができない場合があります。

PS/2ポートが付いていない  
ノートPC対応




2台のPCを1組の  
モニタ/マウス/キーボードで操作できる

マウス [USB]  
キーボード [USB]  
ディスプレイ [D-Sub15 ミニ]

スピーカも共有可能

スピーカ [3.5 ステレオミニプラグ]

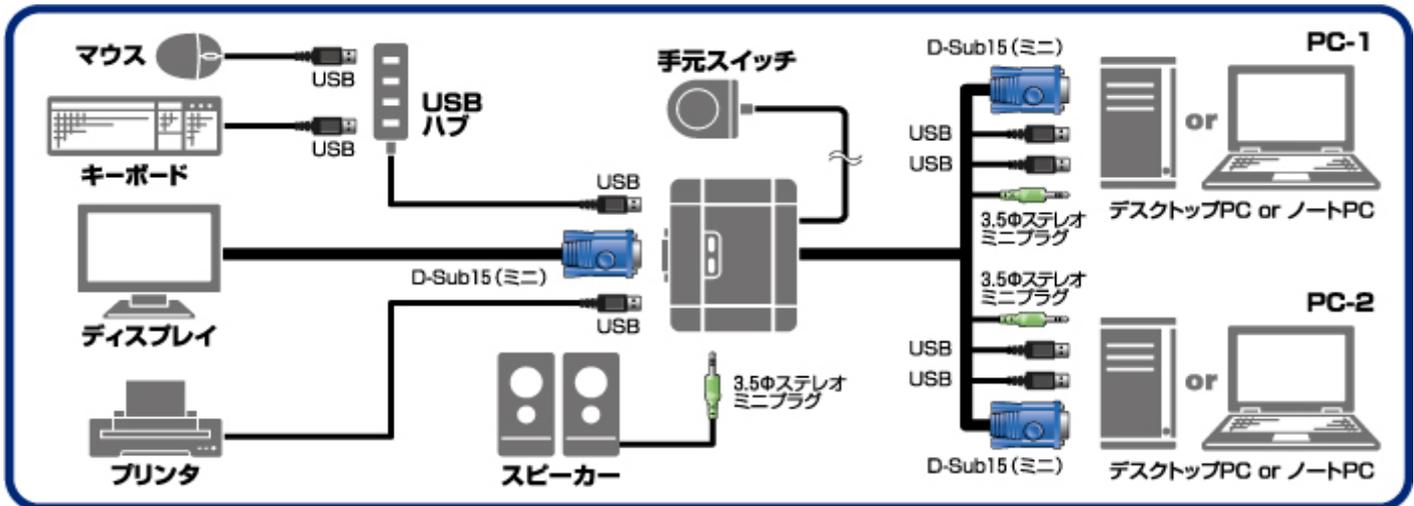

#### USBハブを接続して3台以上のUSB機器を共有可能

USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを接続することで、USBマウスを含めて3台以上のUSB機器を共有することが可能です。

ハードディスクドライブやフラッシュメモリを接続する場合、“安全な取り外し”操作を行ってから切替えてください。取り外し操作を行わずに切替えるとデータ破損の恐れがあります。切替器に接続できるUSB機器の消費電力は合計1500mW(300mA)以下です。

#### 多機能マウス/キーボード対応

チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、多機能キーボード、キーボード/マウスセットでも使用可能です。

#### 高解像度対応

モニタは最大2048×1536ドットの高解像度に対応し、高画質表示を実現します。

ワイド解像度は非対応です。4:3の解像度設定でお使いください。

#### 手元スイッチで簡単切替

手元スイッチを押すだけで、PCの切替ができます。スイッチは手元に設置することができます。

#### Macintoshの切り替えも可能

PS/2ポートが付いていないMacintoshとWindowsPCとの切替が行えます。

#### 切替先がわかる表示ランプ装備

選択中のパソコンがすぐにわかる表示ランプを装備しています。

### **切替時にピープ音が鳴らない静音設計**

切り替え時のピープ音はありませんので、自宅や静かなオフィスで頻繁にパソコンを切り替えても、切替音を気にすることなく操作できます。

### **ステータス記憶**

[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能です。

### **簡単セットアップ**

面倒なドライバのインストール作業が不要で、接続後すぐに使えます。