

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ソフトダウンロード
- Q&A(よくある質問)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼ トップページから

▼ サポートページへ

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区高原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

BG/BB/YSDaNo



ドラッグ&ドロップ対応 USB2.0リンクケーブル取扱説明書

KB-USB-LINK3K



最初に
ご確認ください。

セッ
アップ
内容

- USB2.0リンクケーブル 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 ●目次
 - はじめに
- 2 ●取扱い上のご注意
- 3 ●接続例
 - インストールについて
- 4 ●初期設定・基本的な操作方法
- 6 ●ファイルのデータ転送方法
 - テキスト・画像のコピー&ペースト
- 7 ●Smart Data Linkの各種機能について
- 12 ●Smart Data Linkのアンインストール方法
- 13 ●Q&A
 - 仕様
- 14 ●保証規定

はじめに

このたびは、ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル(KB-USB-LINK3K)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品はUSB2.0の環境で動作するパソコン同士を接続して、ファイル転送・データリンクを行うためのケーブルです。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なることがあります。

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やパソコンに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したり、加工したりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品は、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。また本製品のケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のケーブル部分を束ねたままでは使用しないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブル部の皮膜が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しい本製品を購入、使用してください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

免責事項

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品に接続されるデバイスは、それぞれ各メーカーの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイスを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。

接続例


- 2台のパソコンのUSBポートに本製品を接続してください。
- ケーブルの向きはどちらでも大丈夫です。



インストールについて

- ① ケーブルを接続すると自動的にドライバのインストール・ソフトウェアのインストールが始まります。

(ソフトウェアインストールの実行を求められた場合は実行してください)

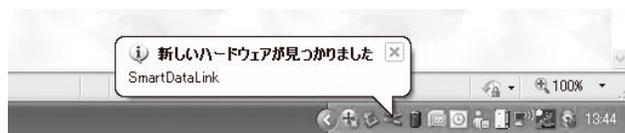

- ② ソフトウェアがインストールされると下記表示になり、タスクバーにソフトウェアアイコンが追加されます。

(表示が出ずに、アイコンだけが追加されることもあります)



×マークは他のパソコンとの接続が確立されていない状態です。接続が確立されると×マークの表示はなくなります。




3

初期設定・基本的な操作方法

- ① はじめに2台のパソコンの位置関係を決めます。


・タスクバー内の[Smart Data Link]アイコンを右クリックし、下記画面を表示させ、他のパソコンの位置を指定してください。

(下記の場合、現在操作しているパソコンの右側にもう1台のパソコンがある状態です)

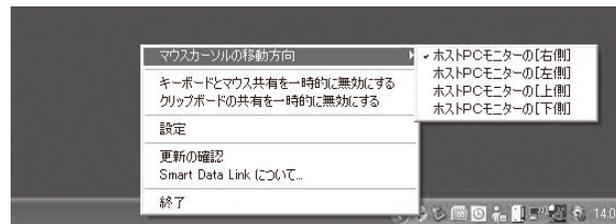

- ② ①のパソコン位置関係を決めたらマウスカーソルを動かし、もう一台のパソコン側へマウスカーソルが移動することをご確認ください。

例:①で設定した位置関係の場合、A側パソコン画面の右端を越えて、B側パソコンの左端にマウスを移動させることができます。

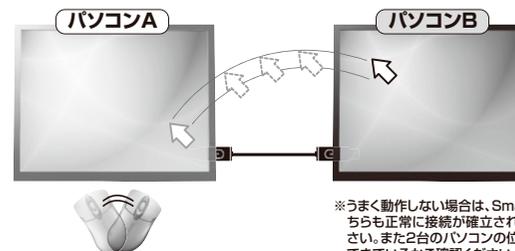

※うまく動作しない場合は、Smart Data Linkがどちらも正常に接続が確立されているかご確認ください。また2台のパソコンの位置関係が正しく設定できているかご確認ください。

- ③ パソコンB側にカーソルを移動させると、パソコンB側のアイコンが下記表示に変わります。(他パソコンからのリモート操作モードに切替わっていることを表します)




4


初期設定・基本的な操作方法 (続き)

- ④ パソコンB側にマウスカーソルがある状態のときは、パソコンA側のキーボード、マウスで全ての操作が可能となります。
カーソルをパソコンBの左端からパソコンAの右端まで戻すと、パソコンAの操作モード(通常の状態)に戻ります。

例:パソコンAに接続されたキーボード・マウスで、パソコンA・Bを操作する。

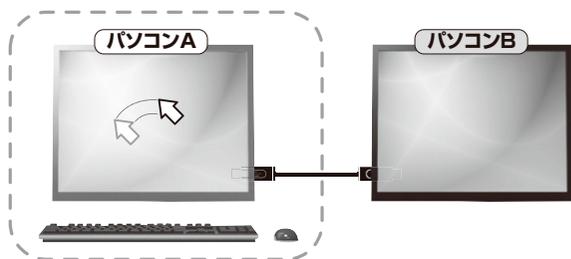

パソコンA側のキーボード・マウスでパソコンAを操作

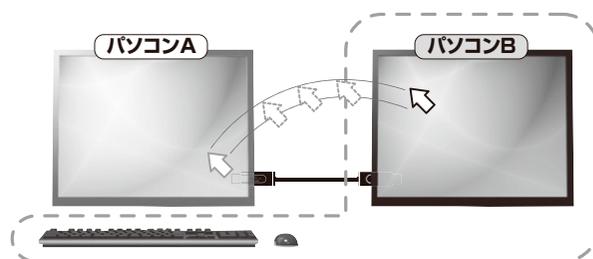


- ※パソコンA・Bが起動していないとパソコンBの操作はできません。
- ※パソコンBのキーボード・マウスでパソコンAを操作することも可能です。

マウスカーソルをパソコンBに移動させ、パソコンA側のキーボード・マウスでパソコンBを操作できます。

1組のキーボード・マウスで2台のパソコンを操作できる
キーボード・マウス切替器としても使用できます。

ファイルのデータ転送方法

- それぞれのパソコンから自由にファイル・フォルダをコピー、転送できます。
例:パソコンA側の任意のフォルダ、またはファイルをドラッグし、そのままパソコンB側へ移動させ、パソコンB側の任意の場所へドロップしてください。

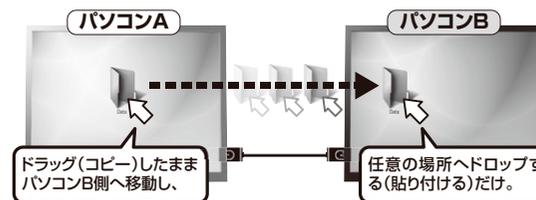


※データのコピー・書き込みが禁止されている、または権限がない場合はデータ転送はできません。
パソコン管理者にお問合わせください。

ドラッグ&ドロップが上手くいかない場合は、コピー&ペーストをお試しください。

テキスト・画像のコピー&ペースト


- テキストデータ、画像などをコピーし、もう一方のパソコンのワードファイルなどに貼り付けることもできます。

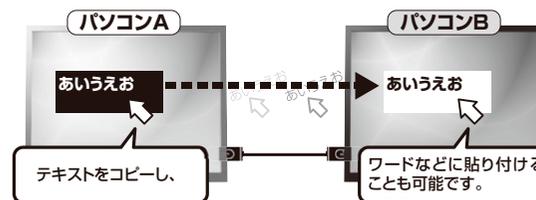

※全てのソフトウェア・アプリケーションでの動作には対応しておりません。

Smart Data Linkの各種機能について

- タスクバー内の【Smart Data Link】アイコンを右クリックし、下記画面を表示させ、「設定」を選択してください。

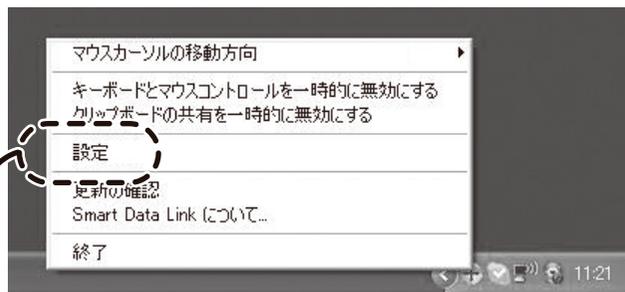

Smart Data Linkの各種機能について (続き)


- ①キーボード・マウス切替(移動)機能のオン・オフ
「オフ」を選択している場合、パソコン間のマウス移動、データ転送等ができなくなります。
- ②マウスの中央ボタンで切替
マウスのスクロールボタンをクリックすることで、瞬時にパソコンA、Bの操作切替ができます。マウスカーソル移動での切替えではなく、瞬時に切替えたい場合に選択してください。
- ③マウスカーソルでPC間移動
初期設定で選択されています。マウスカーソルの移動でパソコン間を行き来できる設定です。



- ④ホストPCモニターの位置
2台のパソコンの位置関係を設定できます。
(タスクバー内のアイコン右クリックから操作できる内容と同じです)

Smart Data Linkの各種機能について(続き)

■タスクトレイ上アプリケーションからも機能の設定・変更が可能です。

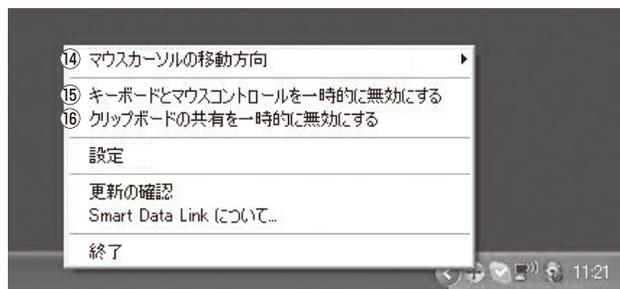

⑭ マウスカーソルの移動方向

④の操作内容と同一です。
2台のパソコンの位置関係を指定できます。

⑮ キーボードとマウスコントロールを一時的に無効にする



①の操作内容と同一です。
無効にした場合、もう一方のパソコンへのマウス移動、キーボード操作ができなくなります。
有効に戻すことで再度マウス移動、キーボード操作が可能になります。

⑯ クリップボードの共有を一時的に無効にする

⑦の操作内容と同一です。
無効にした場合、データ転送、コピー&ペーストの機能が無効になります。
有効に戻すことで再度データ転送、コピー&ペースト機能が有効になります。

Smart Data Linkのアンインストール方法

■タスクバー内の【Smart Data Link】アイコンを右クリックし、下記画面を表示させ、「終了」を選択してください。

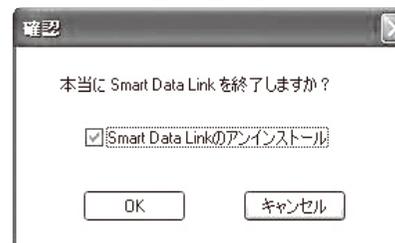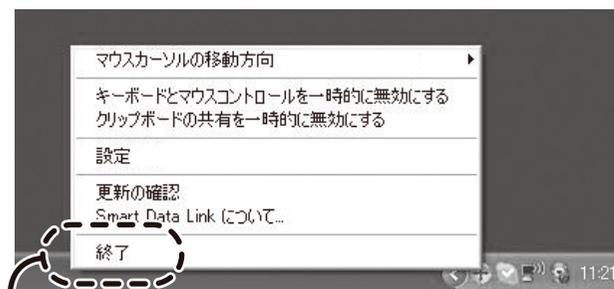

「Smart Data Linkのアンインストール」にチェックを入れて、OKを押してください。ソフトウェアがアンインストールされ終了します。

Q&A

Q1)ドライバソフトウェアのインストールができない。

A1)管理者権限ユーザーでログインされているかご確認ください。
ソフトウェアのインストールが自由にできない環境の場合、本製品のソフトウェアインストールはできません。パソコン管理者にお問合せください。

Q2)他パソコン側にマウスカーソルを移動させた際に他パソコン側でキーボードが動作しない。
またはマウスの機能が使えない。

A2)ご使用になられているキーボード・マウスが特殊なドライバソフトウェアを要する製品であったり機能であった場合、他パソコン側での動作が正常にできない場合があります。

Q3)マウスカーソルでの画面切替・移動ができない。

A3)2台のパソコン間でSmart Data Linkの接続が確立されているかご確認ください。
確認はタスクバー内のソフトウェアアイコンを確認し、×マークが表示されていないことをご確認ください。
次に2台のパソコンの位置関係を再度ご確認ください、マウスカーソルの移動方向を確認してください。

仕様

- 規格 :USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)
- 通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。
- 消費電流:約100mA
- コネクタ:USB Aコネクタオス×2
- ケーブル長:約1.8m
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
<USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します>
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
- 対応OS:Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
Windows RT非対応

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

パッケージの保証書に必要事項をご記入の上、本取扱説明書と大切に保管してください。