

EA7664AG-104

IRIS OHYAMA



27インチ ワイドTFT液晶ディスプレイ

ILD-A27FHD-B



リアルで深みのある映像を楽しめる

Full HD 対応

1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。
ゲームや映画にもおすすめ。




HD



Full HD

VA PANEL

高コントラストのVAパネルを採用。
繊細な明暗の違いも表現し、奥行きや深みのある映像に。

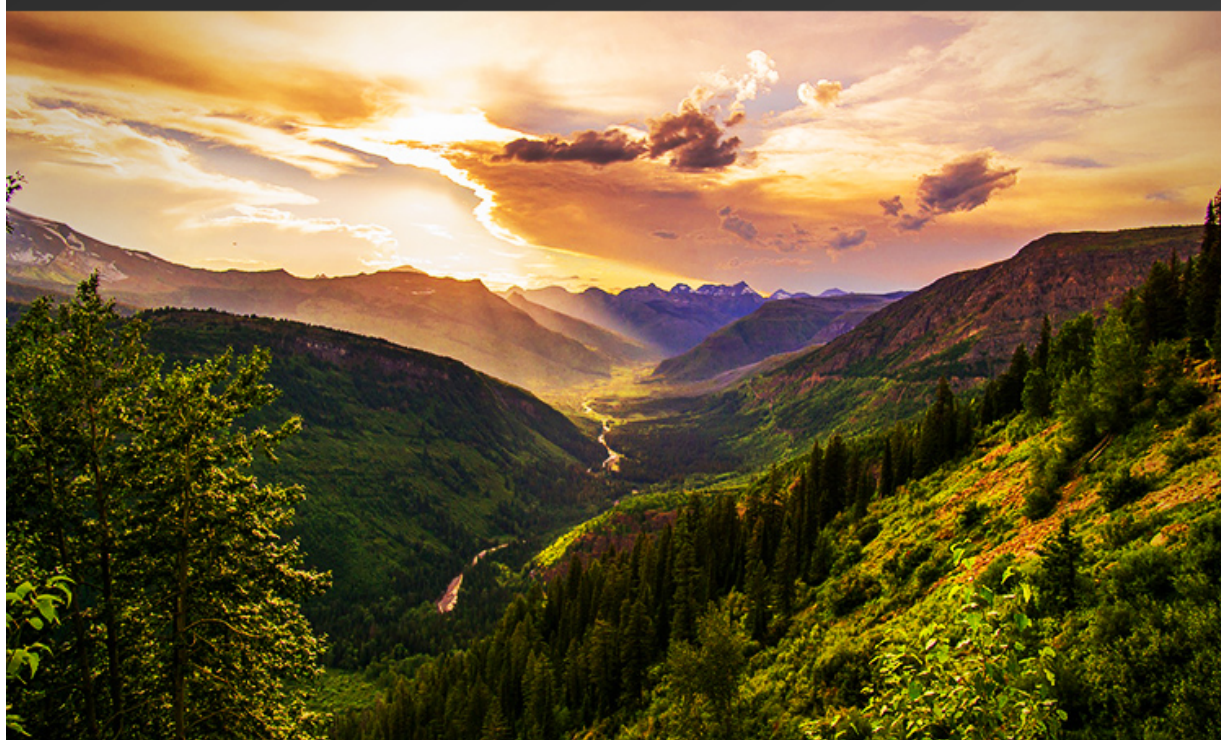

スタイリッシュなデザインの フレームレス



フレームレスだから、同じ種類のモニターを並べて置いても
視認性が高く、作業やゲームもしやすい。



フレームひとつで見え方が変わる

従来品



縁が気になるので、
映像に集中しにくい。

ベゼルレスフレーム



縁が気になりにくく、
画面により集中しながら
映像を楽しめる。

映像に適した画面を設定できる 多彩なモード設定



ゲームに適したモードで、より快適に。



※画像はイメージです。

搭載モード

標準：標準のモード。

映画：映画の視聴に最適化されたモード。

FPS：暗い画像のFPS(First Person Shooting)ゲームに最適化されたモード。

RTS：RTS(Real Time Strategy)ゲームに最適化されたモード。

アイセイバーモード：ブルーライトをカットしたモード。

いつでも快適に使える、 目にやさしい設計

ギラつきを抑えた非光沢タイプ

映り込みや光の反射によるギラつきがない
非光沢のアンチグレアパネル。

目に与える負担が少ないので、**長時間使用**にもおすすめ。

光沢タイプ

非光沢タイプ



アイセイバーモードでブルーライトを軽減

目の疲れの原因とされる **ブルーライト(青色光)** を軽減します。



※画像はイメージです。

※青色の光をカットするため、画面が黄色味がかって見えます。

壁掛けやアームの取り付けもOK

VESAマウント対応。

スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。



VESAマウントとは？

液晶ディスプレイやテレビなどの映像機器を壁やアームなどに固定するためのネジ穴の位置を定めた国際標準規格のことです。VESAマウント対応の製品同士であれば、ネジ穴の位置が同じなので、簡単に固定や交換ができます。

製品仕様



幅 : 615mm
奥行き : 207mm
高さ : 440mm



正面

液晶パネル



スタンド

電源ボタン

背面



HDMI 入力端子
VGA 入力端子

DC
IN端子




盗難防止ロック用ホール

見やすい角度に調節可能

前後に動かして
見やすい角度に調節できます。

角度
-5°~15°

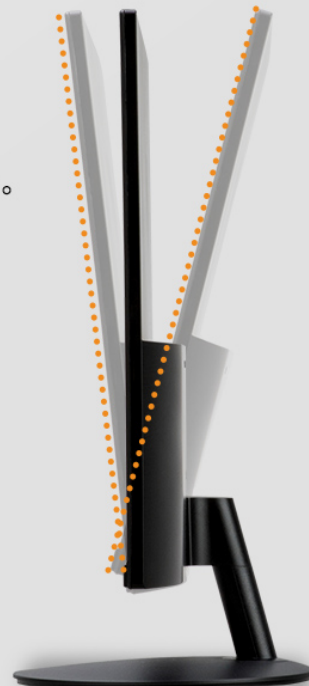

インチ		27インチ
推奨解像度		1920×1080@60Hz
視野角度（水平、垂直）		178° / 178°
最大輝度		220cd/m ²
コントラスト		1000：1
応答速度		14ms
アスペクト比		16：9
入力端子		VGA×1、HDMI×1
チルト角		上15°、下5°
VESAマウント		75mm×75mm
定格電源		DC 12V、3A
ACアダプター	入力	AC100-240V、50/60Hz
	出力	DC 12V、3A
消費電力		36W（動作時）
製品質量		3.9kg（アダプター、ケーブル除く）
環境条件		温度0～40℃、湿度20～85％
付属品		スタンド（支柱・台座）、電源コード、 ACアダプター、VGAケーブル

商品情報

リアルで深みのある映像を楽しめるフルHD対応！
1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。
ゲームや映画にもおすすめ。

◆VAパネル

高コントラストのVAパネルを採用。
微細な明暗の違いも表現し、奥行きや深みのある映像に。

◆スタイリッシュなデザインのフレームレス

フレームレスだから、同じ種類のモニターを並べて置いても
視認性が高く、作業やゲームもしやすいです。

◆映像に適した画面を表示できる多様なモード設定

◆アイセーバーモードでブルーライトを軽減

◆見やすい角度に調節可能

前後に動かして見やすい角度に調節できます。

◆壁掛けやアームに取り付けもOK

VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

商品仕様

●商品サイズ（cm）

幅約61.5×奥行約20.7×高さ約44(スタンド込み)

●商品質量

約3.9kg

●パネル

VA

●解像度

1920×1080

●消費電力

36W

●入力

HDMI・VGA