

EA764AG-106

15.6インチ ポータブルモニター

LUCA IRIS OHYAMA

15.6
inch



PORTABLE MONITOR
ポータブルモニター
ILD-A16262KS-B

軽量 500g (本体質量)	スタンド カバー付	最大表示色 26.2 万色	FHD 1080P
-----------------------------	--------------	----------------------------	---------------------

POINT

1 細部も明瞭に再現 繊細な色彩美	2 映像もクリアに スムーズな 使用感	3 光反射を軽減 ノングレア液晶
4 持ち運びに便利 軽量・薄型	5 設定不要 簡単接続	6 自立して使える スタンドカバー付

最大表示色 26.2 万色 26.2万色のカラーを再現。 十分な鮮やかさを表現。	色域 72% NTSC 広い色域をカバー。正確な 色表現が可能で、よりリアルに。
コントラスト比 1000:1 明暗の差を1/1000で表現。 メリハリのある、クリアな映像を。	輝度 220 cd/m² 適切な明るさで、文章も動画も 見やすく表示。

FHD Full HD対応

1920×1080の高解像度で、細部まで明瞭に映し出します。

POINT.1

繊細な色彩美

IPSパネル搭載

豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。



どの角度も美しい

角度が変わっても、
ほぼ色味が変わらない忠実な色再現。



※ 画像はイメージです。

ベゼルレスデザイン

フレーム(=ベゼル)を薄くし、さらに没入感を。



POINT.2


スムーズな使用感



応答速度5msで、レスポンス良好。
画面のカクつきも少なく、ストレスフリーな使用感。

POINT.3

ノングレア液晶

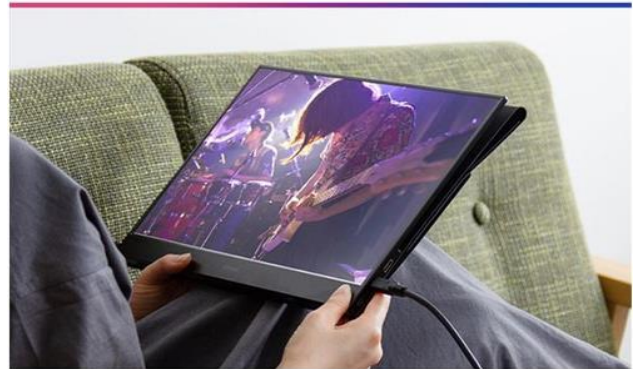

映り込みや光の反射を低減する非光沢タイプの画面。
映像の発色も柔らかく、目に優しい。

POINT.4

軽量・薄型設計

軽量 **500g**
〈本体質量〉

LEDバックライト液晶
15.6 inch



薄型 **9 mm**



※画像はイメージです。

POINT.5

設定不要の簡単接続



難しい設定は不要。
電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。

場所を選ばず様々なシーンで大活躍

PCと繋げば、デュアルモニターに。
画面を広々使えて、仕事効率UP。



出先の商談で大活躍。
ペーパーレス化にも。



カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、
使用時はモニターを立てて使用できます。



仕様



軽量・薄型

設定不要の簡単接続

接続端子: USB Type-C、miniHDMI

ビジネスシーンからプライベートまで、
様々なシーンで活用できます。



接続端子

「USB Type-C」と「miniHDMI」が使えます。



POINT.6 スタンドカバー付き



付属品



商品情報

軽量・薄型で持ち運びに便利なポータブルモニター。
ビジネスシーンでは生産性を高め、
プライベートでは生活を豊かにします。

■point1 ディティールまで明瞭に再現する色彩美
豊かな階調表現や色再現が可能で、ありのままの色を再現。
角度が変わっても、ほとんど色味が変わらず視聴できます。

■point2 抜群のレスポンス性能、映像もクリアに
画面のカクつきも少なくストレスフリーな使用感。
動きの速い映像もハッキリ写すので、動画視聴・ゲーミングにもおすすめです。

■point3 目の負担を軽減するノングレア液晶
映像の発色も柔らかく、目に優しい。

■point4 持ち運びに便利な軽量・薄型設計
薄型で軽量のため、出先での使用に持ち運びも便利。

■point5 様々な規格に対応
高い互換性で多様な使い方。
面倒な設定は不要です。

■point6 自立型スタンドケース付属で抜群の使い心地
高い互換性で多様ケースとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、
使用時はモニターを立ててもご使用頂けます。

商品仕様

●商品サイズ (cm)

幅約35.6×奥行約0.9×高さ約22.7

●質量

約0.55kg

●パネルタイプ

15.6" LEDバックライト液晶 ノングレア

●表示色数

26.2万色

●最大解像度

1920×1080/60Hz

●対応入力解像度

PC入力 (HDMI/USB) : 640×480/60Hz、720×480/60Hz、800×600/60Hz、1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、
1360×765/60Hz、1280×800/60Hz、1280×1024/60Hz、1440×900/60Hz、1600×900/60Hz、1680×1050/60Hz、
1920×1080/60Hz

ビデオ入力 (HDMI) : 1280×720p/60Hz、1920×1080i/60Hz、1920×1080p/60Hz

●視野角度 (水平/垂直)

178°/178°

●アスペクト比

16 : 9

●リフレッシュレート

50-60Hz

- 入力端子

USB Type-C×2、mini HDMI×1

- 出力端子

ヘッドホン端子（3.5mmステレオミニジャック）

- 定格スピーカー出力

1W×2

- 電源入力（USB Type-C端子使用）

5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-1.5A

- 定格消費電力

8W

- 動作環境温度

5～40℃

- 動作環境湿度

20～85%（結露なきこと）