


ポータブルモニター

ILD-A16262KS / ILD-A1616MS

取扱説明書

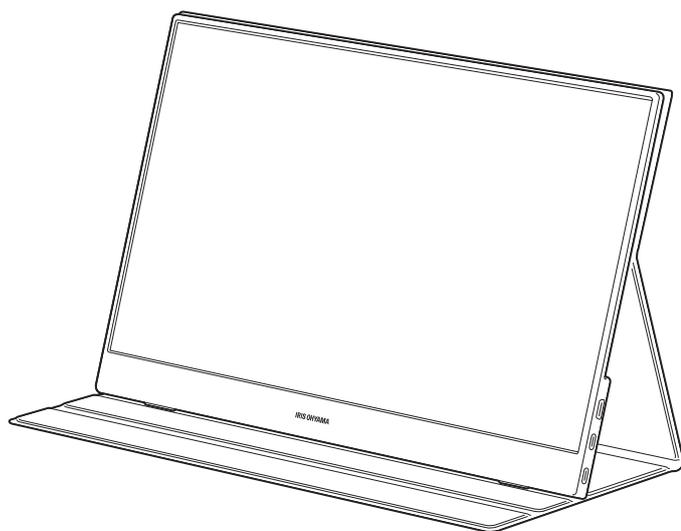

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	2
各部の名称	3

使いかた

スタンドカバーの使いかた	4
接続	5
使いかた	6

こんなときには

故障かな?と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造しない

火災・感電・破裂・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず行う

● 眼を守るため以下を守る

液晶画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をできるだけ小さくして作業してください。また、連続して作業を続けるときは、1時間に10～15分程度の休憩をとってください。



禁止

● 磁気に弱いものを近づけない

付属のスタンドカバーには磁石が使われています。磁気カードなどは記録が消えることがあります。コンピューターのハードディスクなども影響を受ける可能性があります。



プラグを抜く

● 異常・故障時は直ちにUSB Type-C ケーブルを抜く

〔異常の例〕

- 発煙・発熱した
- 異臭がする
- 水や異物が内部に入った

そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。アイリスコールにご連絡ください。

使用上の注意

● 液晶パネルについて

- 液晶パネルには、画面の一部に欠点（黒い点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えることがあります。故障ではありません。
- 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、アイリスコールへご相談ください。
- 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやモニターを使わないときは電源を切ってください。

● 破損に注意

- 強く押ししたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたり、固いものをぶつけたりしないでください。
- 輸送するときや保管するときは、強い力がかからないようにしてください。

● 設置に注意

- 机の端など、落下しやすい場所に設置しないでください。
- 接続コードに手足を引っ掛けないように、注意して配線してください。

● 接続に注意

- 接続端子は、斜めや裏返しにならないように注意し、無理な力をかけないで、確実に差し込んでください。無理な力をかけて差し込むと、端子が破損するおそれがあります。
- まちがった接続端子を無理に差し込まないでください。端子が破損するおそれがあります。

● 次のような場所で使用しない・保管しない

- 故障するおそれがあります。
- 油煙やほこりなどの舞う場所
- 温度・湿度の高いところ

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, High-Definition Multimedia Interface、及びHDMIロゴは、米国及びその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

各部の名称

■ 本体

メニューボタン（電源ランプ）

押すと、メニューが表示され、上下に押すと、項目を移動したり、項目を調整したりすることができます。

また、電源が入ると点灯します。

mini HDMI入力端子

HDMIケーブルを使用して、映像・音声を入力することができます。

電源ボタン

長押しすると、電源の入／切ができます。
メニュー表示中に押すと、メニューの項目を左に移動します。

液晶画面

ヘッドホン端子

お手持ちのヘッドホンを接続して、ヘッドホンで音声を聴くことができます。

ゴム脚

スタンドカバーの溝部にはまるようにセットしてください。

スピーカー

音声が出ます。

USB Type-C入力端子（×2）

 
映像・音声の入力と電源の供給ができます。

各部の名称 つづき


スタンドカバーの使いかた

■ 付属品


スタンドカバー




USBケーブル
(Type-C⇔Type-C)

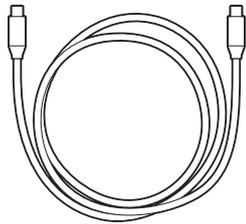

USBケーブル
(Type-A⇔Type-C)

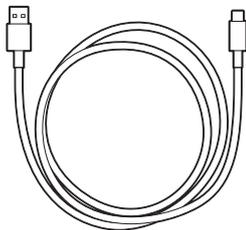


HDMIケーブル
(HDMI⇔mini HDMI)

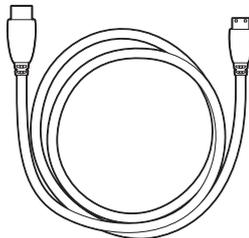

クリーニングクロス




■ 持ち歩くとき

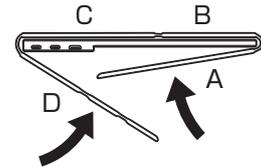


Aを液晶背面にマグネットで吸着する
B、C、Dの順に巻きつける

■ スタンドとして使用する


・カバーは付けたまま折り返して、スタンドになります。

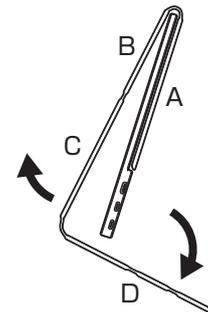

持ち歩くときの状態から、
Aを付けたまま、B、C、Dを開く

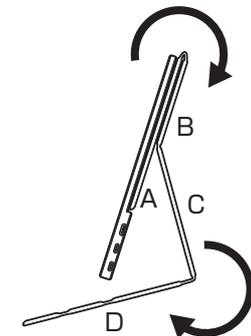

BをAにマグネットで吸着し、
C、Dを下側に折り返す

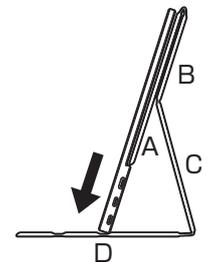


Dの溝にモニターを立てる
※使う角度によって、どちらかの溝に立ててください。

接続

■ USB Type-Cケーブルで接続する


- 映像信号の出力に対応しているUSB Type-C端子を備えた機器と、付属のUSBケーブル（Type-C⇔Type-C）で接続すると、映像・音声を入力することができます。また、電源も供給することができます。
- USB Type-C接続による映像出力対応機器については、10ページに記載のURLをご覧ください。

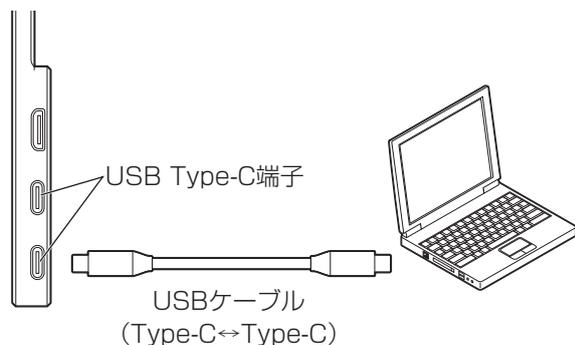

※ 接続した機器のUSB Type-C端子から十分な電源が供給されない場合は、接続する機器のUSB Type-A端子、または市販のUSB充電器（推奨2.4A以上）と、本機のUSB Type-C端子を、付属のUSBケーブル（Type-A⇔Type-C）で接続して電源を供給してください。


■ HDMIケーブルで接続する

- USB Type-Cケーブルで映像を出力できない機器とは、付属のHDMIケーブルで接続してください。
- HDMIケーブルで接続した場合は、映像・音声のケーブルとは別にもう1本、接続する機器のUSB Type-A端子、または市販のUSB充電器（推奨2.4A以上）と、本機のUSB Type-C端子を、付属のUSBケーブル（Type-A⇔Type-C）で接続して電源を供給してください。

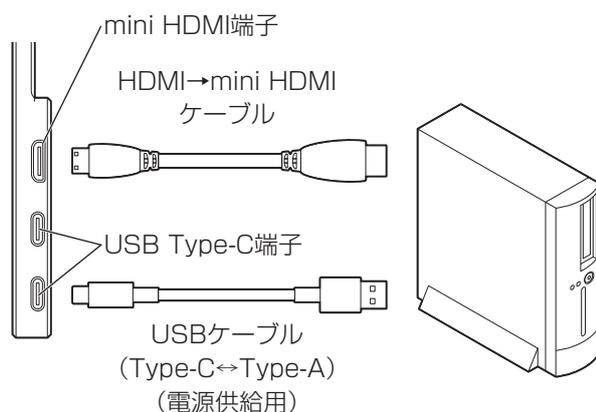

■ ヘッドホンで音声を聴く

- お手持ちのヘッドホンのプラグを接続して、ヘッドホンで音声を聴くことができます。
- ※ ヘッドホン端子に接続すると、本体のスピーカーから音声は出力されません。

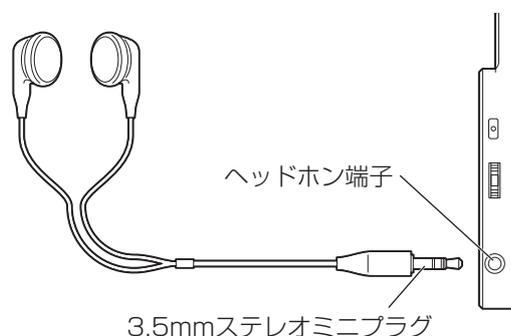


使いかた

■ 電源を入／切するには



電源ボタンを長押しする

- 電源が入ると、メニューボタンが点灯します。

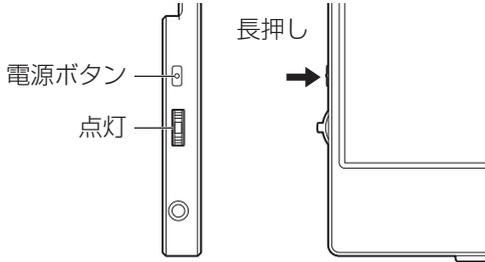

■ 入力を切り換える



- ① 電源ボタンを押すと、画面右上に入力切換のメニューが表示される
- ② メニューボタンを上下に押して選択する

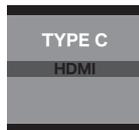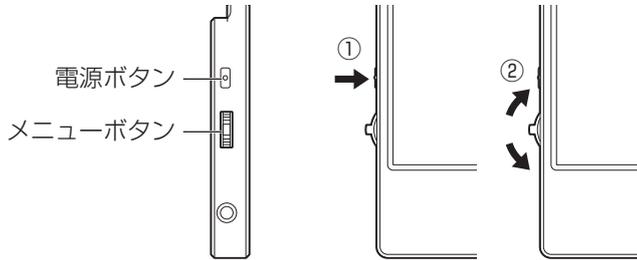

- ※ 何も操作をしないでいると、メニューは約10秒で消えます。電源ボタンを押すと、再度表示されます。
- ※ メニューの**信号ソース**でも、切り換えることができます。(→P8)

■ 明るさ調節



- ① メニューボタンを上を押すと、**明るさ**のメニューが表示される
- ② メニューボタンを上下に押して調節する

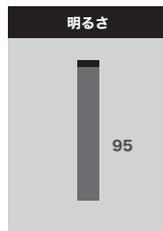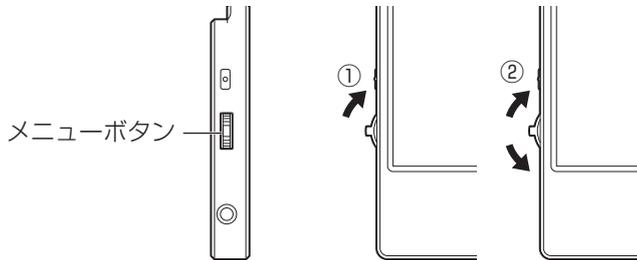

- ※ 何も操作をしないでいると、メニューは約10秒で消えます。メニューボタンを上を押すと、再度表示されます。
- ※ メニューの**明るさ**でも、調節することができます。(→P8)

■ 音量調節

- ① メニューボタンを下に押すと、**ボリューム**のメニューが表示される
- ② メニューボタンを上下に押して調節する

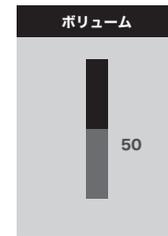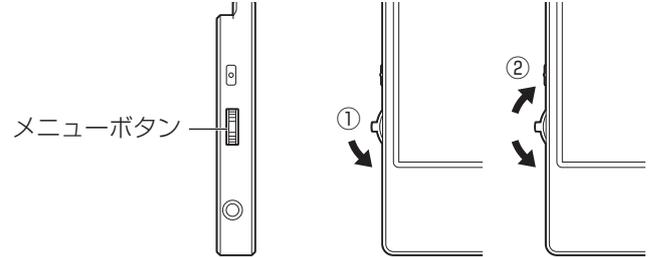


- ※ 何も操作をしないでいると、メニューは約10秒で消えます。メニューボタンを下に押すと、再度表示されます。
- ※ メニューの**ボリューム**でも、調節することができます。(→P8)

■ お手入れ

- 化学ぞうきんは使用しないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。


付属のクリーニングクロスで拭く




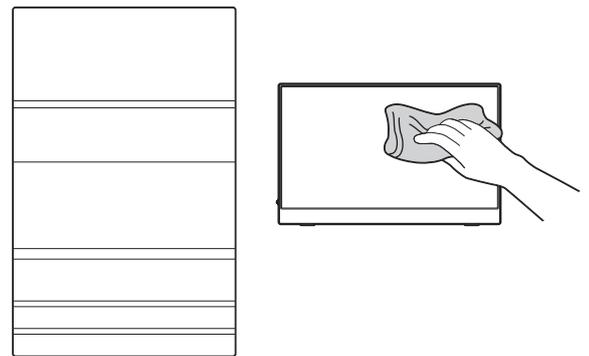


- ※ 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞って拭き、拭いた後は乾拭きしてください。

■ メニュー操作

- メニューボタンを押し込むと、メニューが表示され、メニューボタンと電源ボタンで様々な設定ができます。

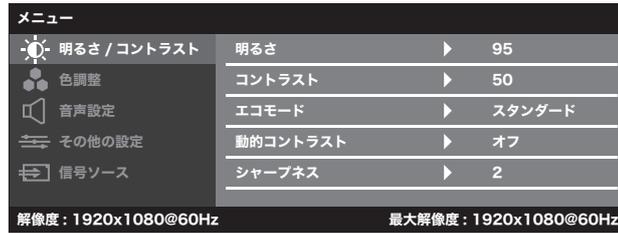

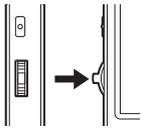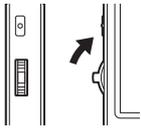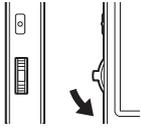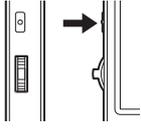ボタン操作	通常時	メニュー表示中	調節項目の表示中
メニューボタンを押し込む 	メニューを表示	メニューの項目を右に移動 または選択した項目を決定	調節を終了してメニューに戻る
メニューボタンを上を押す 	明るさのメニューを表示 (→P6)	メニューの項目を上移動	項目を調節
メニューボタンを下を押す 	ボリュームのメニューを表示 (→P6)	メニューの項目を下移動	項目を調節
電源ボタンを押す 	押して、入力切換のメニューを表示 (→P6) 長押しで電源を入/切	メニューの項目を左に移動 またはメニューが消える	調節を終了してメニューに戻る

使いかた つづき

■ メニュー項目

明るさ／ コントラスト	明るさ	明るさを調節します。
	コントラスト	コントラストを調節します。
	エコモード	画面の表示モードを切り換えます。 スタンダード：標準のモード ゲーム：ゲームに最適化されたモード ムービー：映画の視聴に最適化されたモード フォト：写真の表示に最適化されたモード
	動的コントラスト	オンにすると、映像に応じて自動でコントラストを調整します。(DCR)
	シャープネス	シャープネスを調節します。
色調整	色温度	色温度を調節します。 低、高、ユーザに切り換えでき、ユーザにすると、赤・緑・青を個別に調節できます。
	色あい	色相を調節します。
	色の濃さ	彩度を調節します。
	6色調整	6色（赤・緑・青・シアン・マゼンタ・黄）の色あいと色の濃さを個別に調節します。
	色域	色域を切り換えます。タイプ1～タイプ3、ユーザ調整から選べます。 ユーザ調整にすると、色調整の各項目を好みに調整できます。
音声設定	ミュート	音声のミュートのオン・オフを切り換えます。
	ボリューム	音量を調節します。
その他の設定	画面サイズ	画面サイズは固定です。 フル：入力された画像を、画面サイズいっぱいに表示します。
	同期切換	入力信号に対する同期のしかたを切り換えます。 ロック：同期は60Hzに固定されます。 フリー：50～60Hzの間で、入力信号に同期します。
	言語	メニューの言語を切り換えます。
	HDR	HDR(High Dynamic Range)規格の入力信号に対応するかどうかを切り換えます。 オフ オート：入力信号によって自動で切り換える 2084：HDRをオンする
	リセット	メニューの設定をすべて初期設定に戻します。 ※ 確認画面は表示されず、元には戻せません。注意して操作してください。
信号ソース	入力を切り換えます。 TYPE C：USB Type-C端子への入力 HDMI：mini HDMI端子への入力	

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
電源ボタンを押しても、電源ランプが点灯しない	● USB Type-C端子に接続されていない	● 本機に電源を供給するには、接続する機器のUSB Type-C端子か、USB Type-A端子から、本機のUSB Type-C端子に接続されている必要があります。 ● HDMI端子から信号を入力している場合でも、USB Type-C端子に接続してください。(→P5)
	● 接続した機器の、USB Type-C端子またはUSB Type-A端子の、電流容量が低い	● 市販のUSB充電器(2.4A以上推奨)を使用して、本機のUSB Type-C端子に接続してください。
電源が入らない(画面が映らない)	● 映像信号が入力されていない	● 接続した機器の電源を入れてください。 ● 接続した機器から、本機に接続したケーブルに映像が出力されるように設定してください。(接続している機器のマルチディスプレイの設定などで、本機にも表示するように設定してください。)
	● USB Type-C端子から映像信号を出力しない機器と、USB Type-Cケーブルで接続した	● USB Type-C端子から映像信号を出力しない機器の場合は、HDMI端子があるときは、HDMIケーブルも接続してください。 ● 他に端子がない場合は、本機では映像を表示できません。
	● 電源が入っていない	● 電源ボタンを押して電源を入れてください。(→P6)
映像が表示されない	● 電源が入っていない	● 電源ボタンを押して電源を入れてください。(→P6)
画面上に赤や青、緑に点灯したままの点や、点灯しない黒い点がある	● 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠け(欠点)や常時点灯する画素(輝点)がある場合があります。	● 故障ではありません。
画面が暗い	● 明るさが調整されていない	● 「明るさ」の調節をしてください。(→P6)
色あいが悪い、色が薄い	● 色の濃さ、色あいが正しく調整されていない	● メニューの「明るさ/コントラスト」や「色調整」の項目を調整してください。(→P7~8)
スピーカーから音声が聴こえない	● ミュートがオンになっている	● メニューの「音声設定」の「ミュート」をオフにしてください。(→P8)
音量を調節してもスピーカーから音声が聴こえない	● 接続している機器の音量が低い	● 接続している機器の音量を適切に設定してください。
	● ヘッドホンが接続されている	● スピーカーから音声を出力するためには、ヘッドホンを外してください。(→P5)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

品番		ILD-A16262KS	ILD-A1616MS	
パネルタイプ		15.6" LEDバックライト液晶 ノングレア		
表示色数		26.2万色	1677万色	
最大解像度		1,920×1,080 / 60Hz		
対応入力解像度	PC入力 (HDMI / USB)	640×480/60Hz 1,024×768/60Hz 1,280×800/60Hz 1,600×900/60Hz	720×480/60Hz 1,280×720/60Hz 1,280×1,024/60Hz 1,680×1,050/60Hz	800×600/60Hz 1,360×765/60Hz 1,440×900/60Hz 1,920×1,080/60Hz
	ビデオ入力 (HDMI)	1,280×720p/60Hz	1,920×1,080i/60Hz	1,920×1,080p/60Hz
視野角度 (水平/垂直)		178° / 178°		
アスペクト比		16:9		
リフレッシュレート		50-60Hz		
入力端子		USB Type-C×2、mini HDMI×1		
出力端子		ヘッドホン端子 (3.5mmステレオミニジャック)		
定格スピーカー出力		1W×2		
電源入力 (USB Type-C端子使用)		5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-1.5A		
定格消費電力		8W		
動作環境温度		5 ~ 40℃		
動作環境湿度		20 ~ 85% (結露なきこと)		
製品寸法 (本体)		幅356×高さ227×奥行9mm		
製品質量 (本体)		約550g		

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ USB Type-C接続による映像出力対応機器については、以下のURLをご覧ください。

https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/oa/portablemonitor_compatible.html



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ポータブルモニター ILD-A16262KS / ILD-A1616MS

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：3年間 ※付属品及び消耗部品を除く
お客様	お名前	住所・店名
	ご住所 〒 電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0800-111-3155

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

平日 9:00~17:00、土日祝日 9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



180920-KTK-KTK-03
P220920-KTK-GRJ-01