

# 取扱説明書

## ディスプレイスタンド PREVIS (プレヴィス)

UCHIDA

T001744-00062A

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管して下さい。またこの『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者、又はお客様相談センターまでご連絡して、内容をご確認の上、ご請求下さい。この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの『取扱説明書』を必ず添付して譲渡して下さい。

# 取扱説明書

## ディスプレイスタンド PREVIS (プレヴィス)

### 保証書

品名 ディスプレイスタンド PREVIS (プレヴィス)

|               |          |
|---------------|----------|
| ご購入<br>年月日    | 販売<br>店名 |
| 販売店<br>住所/TEL |          |

| 保証期間    | 外観       | 機構部     | 構造体 |
|---------|----------|---------|-----|
| ご購入の日より | 表面仕上 1年間 | 可動部 2年間 | 3年間 |


- 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
  - (1)この保証書の提示がない場合。
  - (2)保証書に、ご購入年月日、販売店名の記入がない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
  - (3)改造または不当な修理による故障および損傷。
  - (4)ご購入後の移動、輸送落下などによる故障および損傷。
  - (5)火災や天災などによる故障および損傷。
  - (6)消耗品の交換。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan


保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせ下さい。

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7

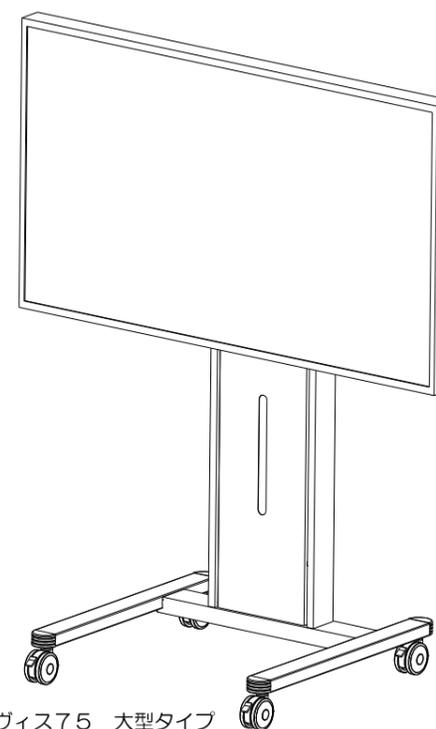

プレヴィス75 大型タイプ

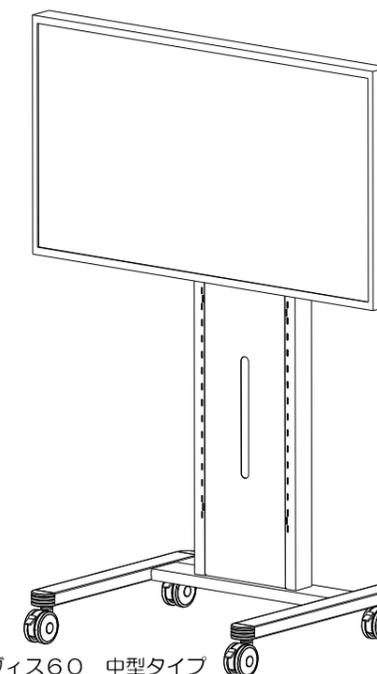

プレヴィス60 中型タイプ

※ディスプレイは別途

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読み下さい。また、いつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管して下さい。

株式会社 **内田洋行**

## はじめに

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読み下さい。  
特に、「安全上の注意」(P3)は必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて、大切に保管して下さい。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても、『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないで下さい。

## 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 安全上の注意                   | 3  |
| 1. お使いになる前に              | 4  |
| (1) 使用方法・使用場所の注意         |    |
| (2) 商品構成・各部の名称           |    |
| (3) 棚板、ケーブルトレイの許容積載量について |    |
| 2. ご使用方法                 | 6  |
| (1) 製品の特徴                |    |
| (2) 棚板について               |    |
| (3) ケーブルトレイについて          |    |
| (4) 収納ボックスのワイヤリング方法      |    |
| (5) 背面カバー上・下について         |    |
| (6) 前面杉パネルについて           |    |
| (7) eB-SN取付キットについて       |    |
| (8) キャスターのロック及びロック解除の方法  |    |
| 3. お手入れについて              | 9  |
| (1) お手入れの方法              |    |
| (2) お手入れに際しての注意          |    |
| (3) 保守、点検                |    |
| (4) 故障の場合                |    |
| 4. 付録                    | 10 |
| (1) 廃棄の時の注意              |    |
| (2) 主要部品の材質              |    |

## 4.付録

### (1) 廃棄のときの注意

- この製品は、お客様自身で分解しないで下さい。
- この製品を廃棄する時は、専門業者に依頼して下さい。


廃棄時の取引先へ  
この製品は「JOIFA307」株式会社内田洋行の製作した製品です。

### (2) 主要部品の材質

| 部 位         |       | 材 質       |
|-------------|-------|-----------|
| 支柱          | -     | スチール      |
| ベース         | -     | スチール      |
| マルチブラケット    | -     | スチール      |
| 棚板          | 表面    | メラミン化粧板   |
|             | 芯材    | パーティクルボード |
|             | エッジ   | ABS樹脂     |
|             | ブラケット | スチール      |
| ケーブルトレイ     | -     | スチール      |
| 収納ボックス(本体)  | -     | スチール      |
| 収納ボックス(天板)  | 表面    | メラミン化粧板   |
|             | 芯材    | パーティクルボード |
|             | エッジ   | ABS樹脂     |
| 背面カバー上      | -     | スチール      |
| 背面カバー下      | -     | スチール      |
| 前面杉パネル      | パネル   | 杉材        |
|             | ブラケット | スチール      |
| eB-SN取付けキット | -     | スチール      |

### (8) キャスターのロック及びロック解除の方法

ツマミレバーを上げるとロックが解除され、下げるとロックされます。ロックがかからない場合は、製品を若干移動させ、もう一度行なって下さい。

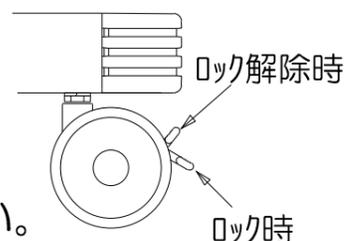

ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

「安全上の注意」に使用される図記号の説明

## 3.お手入れについて

### (1) お手入れの方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸しよく絞ったうえで汚れを拭き取って下さい。その後、乾いた柔らかい布で中性洗剤をよく拭き取って下さい。

### (2) お手入れに際しての注意

ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは表面の仕上げを傷めることがありますので使用しないで下さい。

### (3) 保守、点検

1年に1回以上、ネジの緩みがないか、各部に異常がないか等を点検して下さい。

### (4) 故障の場合

各部に異常が見つかった場合や修理が必要な故障の場合は、販売店又は当社営業担当者までご連絡下さい。

商品についてのお問い合わせ

■お客様相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-077-266



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。絵の中に具体的な禁止内容が描かれています。(左図記号は特定しない一般的な禁止)




●記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

# 安全上の注意

|   |  |
|---|--|
|    | 製品にもたれかかったり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒しけがの原因になります。                                    |
|   | 棚板やケーブルトレイには許容積載量以上のものを載せないで下さい。事故や製品破損の原因になります。                             |
|   | 製品はディスプレイスタンド以外の用途には使用しないで下さい。けがの原因になります。                                    |
|  | ボルトやネジがゆるんだ時は、プラスドライバーや六角レンチで締め直して下さい。ゆるんだまま使用すると本体が壊れ、けがの原因になります。           |
|   | 製品を移動させる場合は、キャスターのロックを解除して下さい。ロックした状態で、本体を移動させると、転倒によるけがや製品破損の原因になります。       |
|   | 製品を移動させる場合は、床の段差で不安定にならないように気を付けて下さい。無理矢理、段差を乗り越えようとすると転倒によるけがや製品破損の原因になります。 |
|   | ディスプレイは、三人以上で取付けて下さい。落下や転倒によるけがの原因になります。                                     |
|   | 長い距離を移動させる場合や、床の段差を乗り越える場合はディスプレイや棚板等のオプション類を外して下さい。けがや破損の原因になります。           |
|   | マルチブラケットの外れ防止金具は必ず2個取り付けて下さい。  |
|  | 分解や改造はしないで下さい。破損やけがの原因になります。   |

## (5) 背面カバー上・下について


背面カバー上及び背面カバー下は支柱背面の両側にある角穴に引っ掛けて使用します。

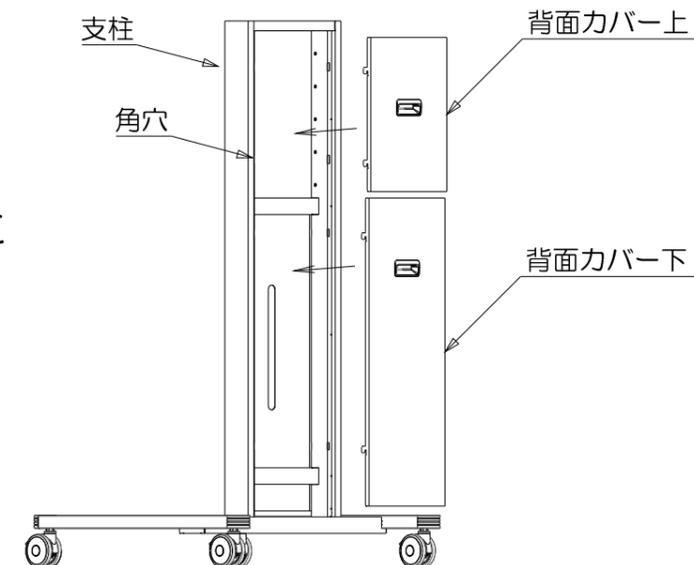

## (6) 前面杉パネルについて

前面杉パネルは支柱前面の両側にある角穴に引っ掛けて使用します。


※大型タイプで大型用前面パネルが取り付けられている場合は、  
①大型用前面パネルを取り外して  
②前面杉パネルを取り付けます。

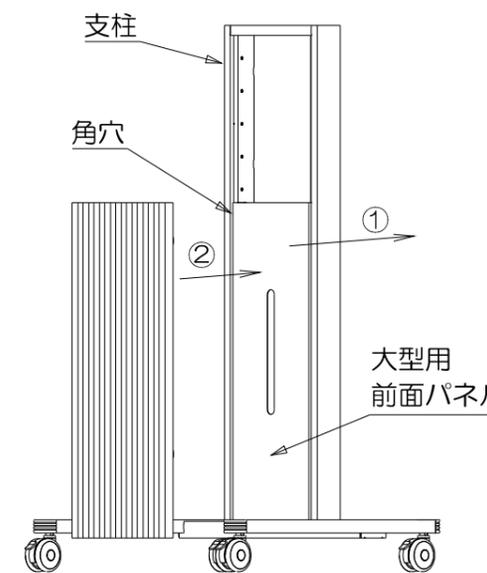

大型用前面パネルが取り付けられている場合

## (7) eB-SN取付キットについて ※中型タイプ専用オプション


eB-SN取付キットは支柱前面の両側にある角穴に引っ掛けて使用します。取付け位置は上下50mm間隔で変更できます。

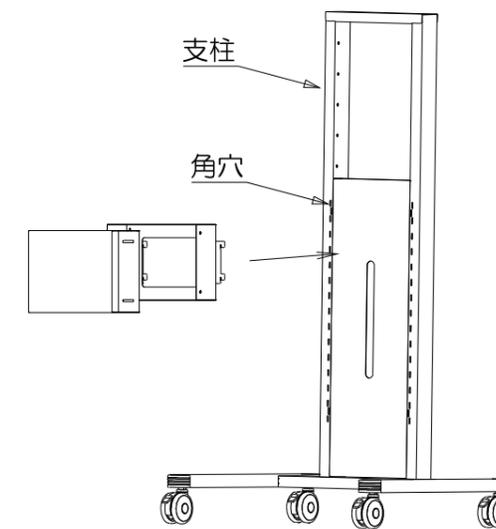

中型タイプ


## (2) 棚板について

棚板は支柱前面の両側にある角穴に引っ掛けて使用します。取付け位置は上下50mm間隔で変更できます。

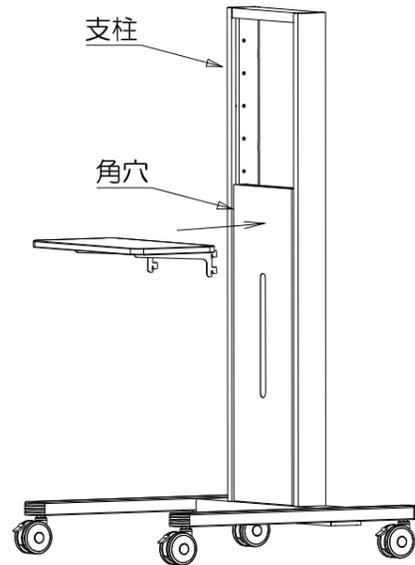


## (3) ケーブルトレイについて

ケーブルトレイは支柱前面の両側にある角穴に引っ掛けて使用します。取付け位置は上下50mm間隔で変更できます。

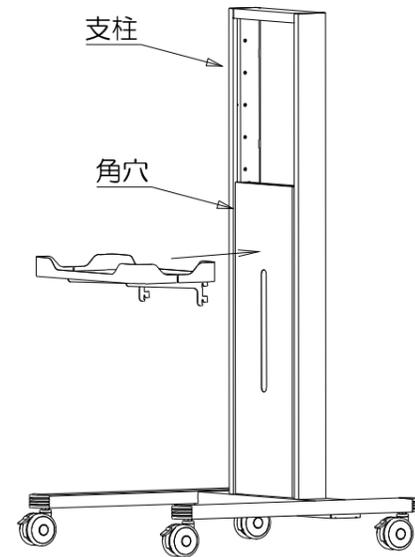

## (4) 収納ボックスのワイヤリング方法

収納ボックス背面及び下面のコードホールを利用し機器の配線を外部に取り出すことができます。

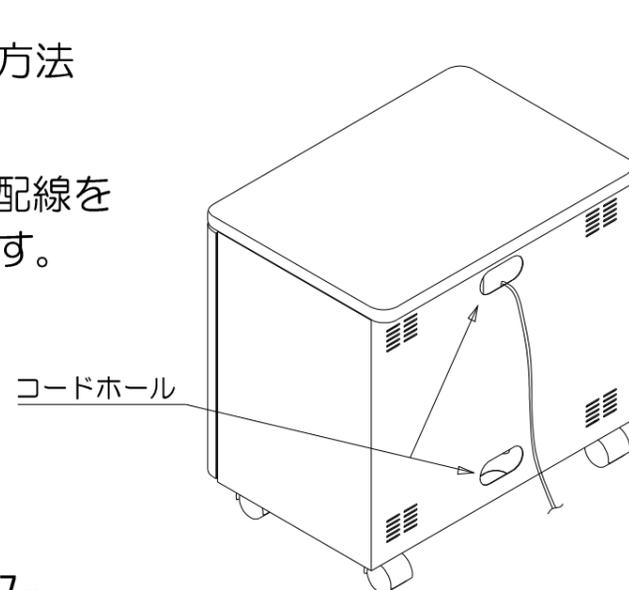


# 1. お使いになる前に

## (1) 使用方法・使用場所の注意


- 屋外や直射日光の当たる場所に設置しないで下さい。変色、変質の原因になります。
- ディスプレイの設置環境については、ディスプレイに添付されている取扱説明書をご参照下さい。

## (2) 商品構成・各部の名称


### ■本体 プレヴィス75 大型タイプ

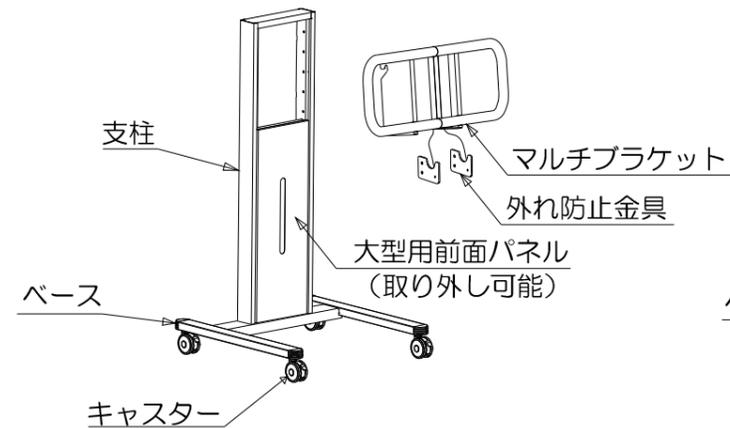


### ■収納ボックス ※オプション

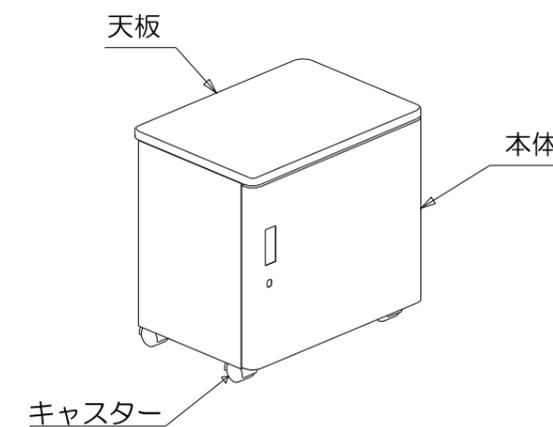


### ■本体 プレヴィス60 中型タイプ

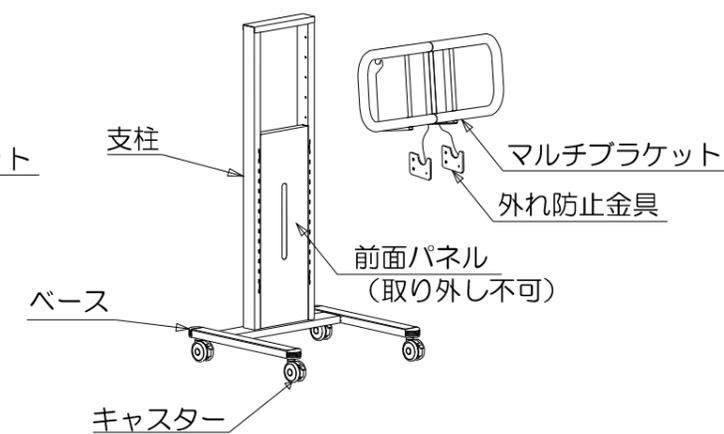


### ■背面カバー上・下 ※オプション

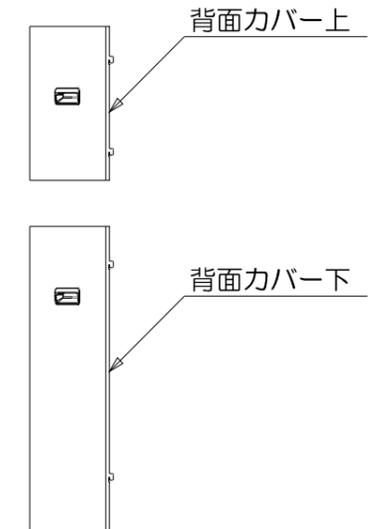


■前面杉パネル  
※オプション

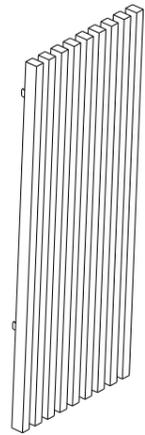

■eB-SN取付けキット  
※オプション（中型タイプのみ）

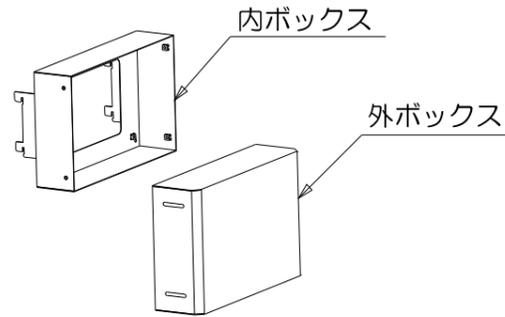

■棚板  
※オプション

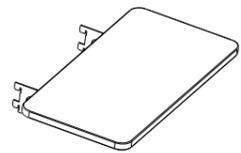

■ケーブルトレイ  
※オプション



(3) 棚板、ケーブルトレイの許容積載量について

| 製品名     | 許容積載量 |
|---------|-------|
| 棚板      | 1.5kg |
| ケーブルトレイ | 1.5kg |

**⚠ 注意**



棚板やケーブルトレイには許容積載量以上のものを載せないで下さい。事故や製品破損の原因になります。

## 2.ご使用方法


(1) 製品の特徴

■色々なディスプレイの取り付けピッチに対応できます。

マルチブラケットの穴を利用し横方向200~660mm、縦方向125~475mmまでの取り付けができます。

※ディスプレイの背面形状によっては取り付けできない場合もあります。

※ディスプレイの取り付け方法については、マルチブラケットに付属の組立要領書をご確認ください。

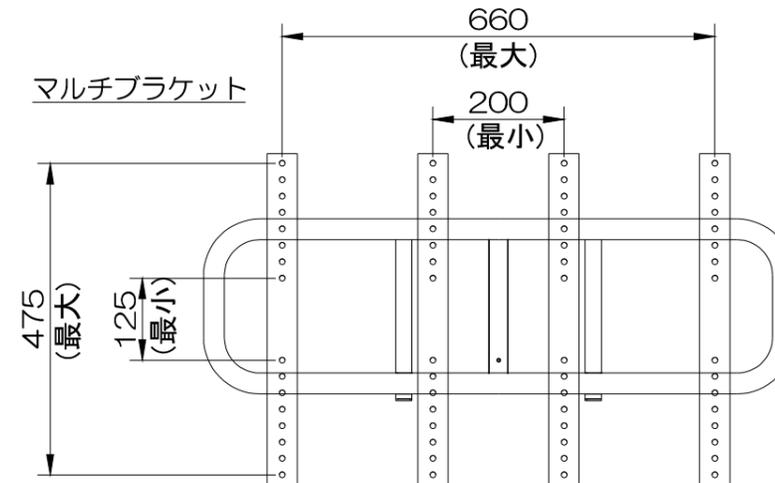


【対応ディスプレイサイズ】

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| プレヴィス75<br>大型タイプ | 60~75型<br>90kg以下 |
| プレヴィス60<br>中型タイプ | 37~60型<br>50kg以下 |

■ディスプレイの取り付け高さ  
が変更られます。

マルチブラケットの  
取り付け位置により  
3段階（100mmピッチ）  
で変更できます。

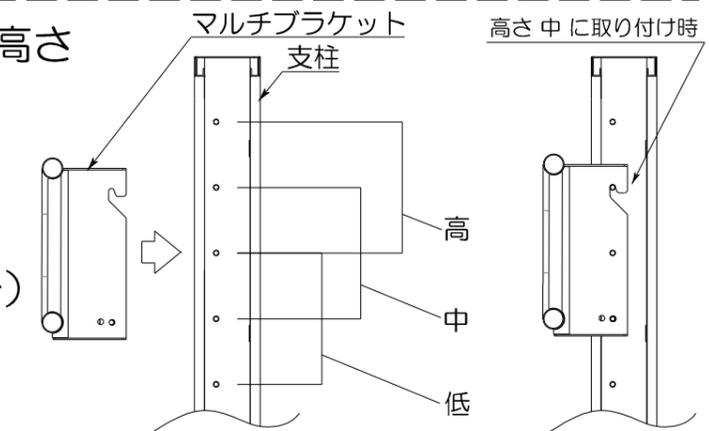

■ディスプレイの取り付け角度が変更られます。

マルチブラケット下部の穴の取り付け箇所  
により2段階（5°）で変更できます。  
マルチブラケット下部の前面側の穴を使うと  
ディスプレイの角度が約5°前方に傾きます。

