

マルチメディアスピーカー 取扱説明書

この度は、マルチメディアスピーカー「MM-SPL14BKN」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取 扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終 わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

①スピーカー ……………………1台

②取扱説明書·保証書(本書) ……1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

▲警告 この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

<内部を開けないでください>
●内部を開けないでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

一内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店文は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災·感電の原因となります。

<落雷について>

■■・--・-・ 雪がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防 や感電、製品が破損する恐れがあります。 -トを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災

<他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

○ロナハ(にしい)に のスピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶさしてください。シンナー、ペンジン、アルコール、化学薬品を使用する と表面が侵されたり、外落ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫 別、芳香剤、月泉側がどもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

■スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

1.特長

- ●実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現 ●電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量に
- セットしたまま電源ON・OFFを簡単に行えます。
- ●通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなって
- ●左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっ ており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。
 ●深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
- ●アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽 を楽しめます。
- ●電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。


2.仕様

- ■実用最大出力:10W(5W+5W)
- ■周波数特性:150~20000KHz
- ■スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
- ■スピーカーサイズ: 2.5インチ(直径約63.5mm)
- ■インピーダンス:4Ω
- ■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
- ■電源:内蔵
- ■サイズ・重量:W82×D130×H187mm・約1200g(本体のみ)
- ■ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5m、PC接続ケーブル/約1.5m、

電源コード/約1.5m

■付属品:取扱説明書(保証書)

3.各部の名称と接続例

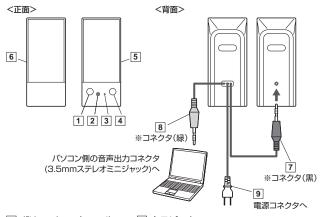

- 1 ボリュームコントロール
- 2 ヘッドホンジャック
- 3 通電LED
- 4 電源スイッチ
- 5 右スピーカー
- 6 左スピーカー 7 スピーカー間ケーブル
- **8** PC接続ケーブル(約1.5m)
- 9 電源コード(約1.5m)

<スピーカー間の接続方法>

右スピーカーから出ている3.5mmモノラルミニジャックケーブル(コネクタ黒)を 左スピーカーへ接続してください。

<スピーカー間の延長方法>

市販の3.5mmモノラルミニ延長ケーブルをご利用ください。 延長距離について制限はありませんが、5m以内を推奨とします。

- 1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に放降した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 (1) 保証書をご振いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 (4) 故障の原因が対象状しただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 (3) 故障の原因が対象状したが主義による場合。
 (4) 故障の原因が対象状したが主義による場合。
 (5) 天変地県、ならに公主や異常態圧をか他の外部要既による破合。
 (6) 譲渡や中市販売オークションを売等でご購入された場合。
 3.お客様で自身による改造または修理があった判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 4.本製品の故障、またはその使用によって生いた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または接頭についての補償はいたしかなます。
 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器・及び高度な信頼税を必要とする設備や機器・及び高度な信頼税を必要とする設備や機器・及び高度な信頼税を必要とする設備や機器・及び高度な信頼税と必要とする設備や機器・及び高度なるこれらの組み込みや使用は意図されておりません。
 2.れらの用途に本製品を使用され、人身等成、社会が適害などかとしても分けはしかなる責任も負いかねます。
 7.修理と依頼込を割返、またはご持参される場合の路費相よる客様のご負担となります。
 8.保証書は再発行いたとはたいでように発してんださい。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

5.休証書は日本国内においてのの行効です。							
保証書		サンワサプライ株式会社					
型番: MM-SPL14BKN		シリア	ルナンバー:				
お客様・お名前・ご住所・TEL							
販売店名・住所・TEL	保証期間	16 <u>-</u> 8			<i>_</i>		1
担当者名	休祉期间	リログ月	お買い上げ年	月日	丰	月	日

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本製品の詳細情報は こちら!

スマホで 読み込むだけで 簡単にアクセス!



弊社サポートページは こちら!

- ■サポート情報
- ■ソフトダウンロード ■Q&A(よくある質問)
- ■各種対応表

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086223-3311 FAX.086.223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所, TGGC-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルNB TEL011-811-3450 FAX011-716-8990 仙台営業所, TGGC-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルNB TEL011-811-3450 FAX011-716-8990 仙台営業所, TGS2-0015 名古屋市中村区権町 16-37 TM 仙台ビル TEL052-257-4638 FAX022-257-4638 SAX092-257-4638 FAX052-257-4638 FAX052-257-4638

CB/AD/NSDaNo