 
 


KB-T7MEシリーズ


製品グレード ★★★★★



つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル

安心のツメ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。

- エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域600MHzを実現しています。
 - 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
 - コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
 - ケーブル構造:より線二重シールド、ストレート結線
 - ケーブル直径:5.0mm
 - 対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

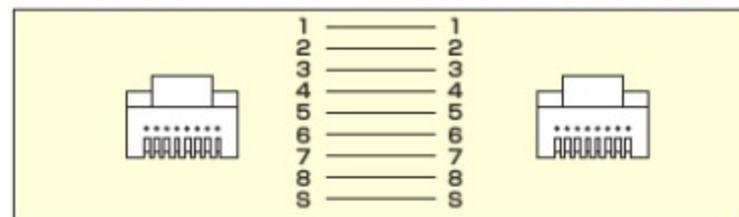

曲げても
ツメが折れない。

やわらかいツメを採用。
何度抜き挿ししても折れません。



ケーブル長	品番	
0.5m	KB-T7ME-005BKW	EA764BA-105A
1m	KB-T7ME-01BKW	EA764BA-110A
2m	KB-T7ME-02BKW	EA764BA-120A
3m	KB-T7ME-03BKW	EA764BA-130A
5m	KB-T7ME-05BKW	EA764BA-150A
10m	KB-T7ME-10BKW	EA764BA-200A